

TFA_No. 60.5015_útmutató 2019.09.17. 16:06 óra 1. oldal

Használati útmutató


TFA®




5015

CE


1. ábra

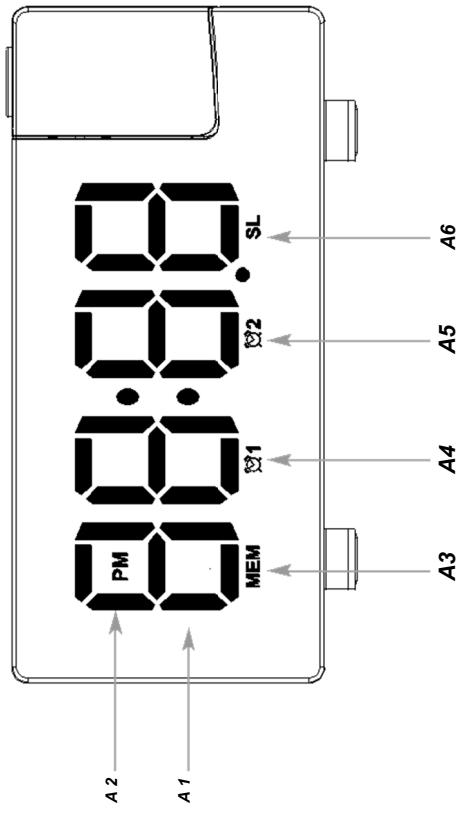

2. ábra

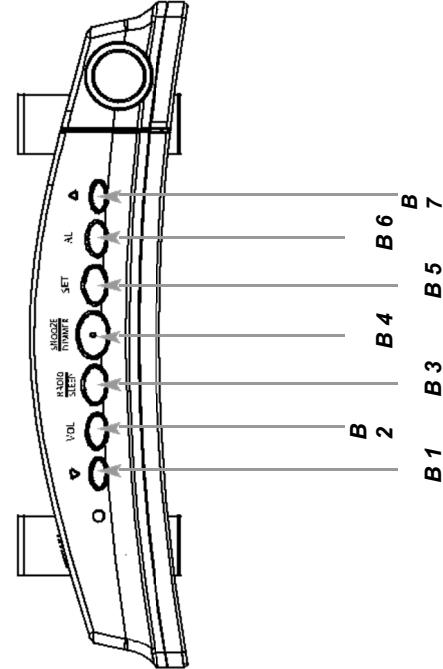

3. ábra

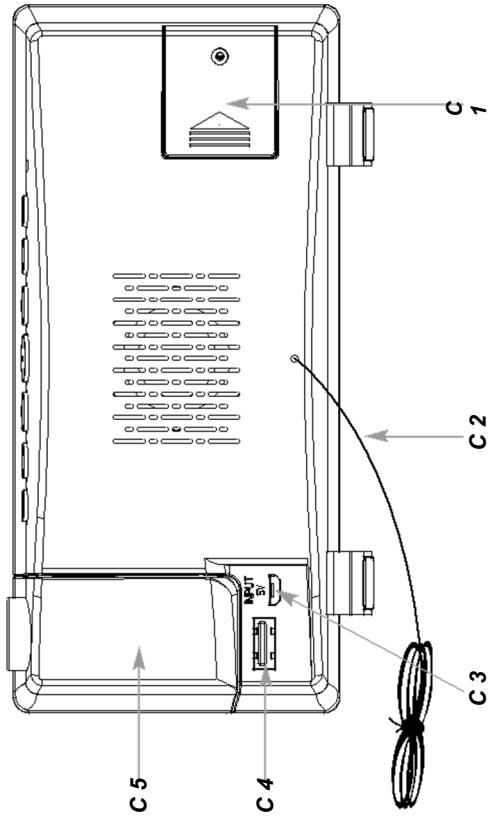

Rádiós kivétítő-ébresztőra USB töltési funkcióval

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

1. A készülék használatbavétele előtt

- **Gondosan olvassa el a használati útmutatót.**
így megismérheti új készülékét, annak összes funkcióját és alkotórészét, fontos részleteket tudhat meg a készülék üzembe helyezéséről és kezeléséről, és tanácsokat kap a hibaelhárításhoz.
 - A használati útmutató fügyelemben tűnő részben elterülteti a készülék károsodását, továbbá törvényes reklamációs jogának helytelen használata miatti elvezetést.
 - A használati útmutató fügyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
 - **A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!**
 - Örizze meg jól ezt a használati útmutatót!

2. A szállítás tartalma

- Rádiós kivétítő-
ébresztőra
 - Hálózati dugasz tapegység
 - Használati útmutató
- CR2032 háttér-elem

3. Új készüléke felhasználási lehetőségeinek és előnyeinek áttekintése

- LED-es világító számokkal ellátott kijelző, 3 fényerősséggel és automatikus fénymérővel.
- A pontos idő kivitítése a falra vagy a mennyezetre 2 fényerősséggel.
 - Ébresztés rádióval, vagy hangjelzéssel.
 - 2 ébresztési idő

Rádiós kivétítő-ébresztőra USB töltési funkcióval

- Szundiálás funkció beállítható időtartammal
 - FM rádió 15 állomásmemoriával, hangrögzítővel és elalvás-időzítővel
 - USB töltési funkció mobil készülékekhez
- 4. Az Ön biztonsága érdekében**
- A készülék kizárolág a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja a készüléket az útmutatóban foglaltaktól eltérő módon.
 - Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Vigyázat! Elérvényezet áramütés következtében!

- A készüléket kizárolag egy szabványosan szereilt 230 V-os hálózati dugaszáliba szabad csatlakoztatni!
- A dugaszál a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen.
- A készülék és a hálózati dugaszlápegység nem kerülhet érintkezésbe vízzel vagy nedvességgel. Csak száraz belső helyiségben való használatra alkalmas.
- Ne használja a készüléket, ha a készülék ház vagy a hálózati dugaszlápegység sérült.
- Mindig úgy használja a készüléket, hogy ne férhessenek hozzá olyan személyek ideértve a gyerekeket is, akik nem tudják helyesen felmérni az elektromos készülékek használatát során felépő veszélyeket.
- Húzza ki azonnal a hálózati dugaszlápegységet a dugaszáljóból, ha hiba jelentkezik, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.
- Csak a készülékkel szállított hálózati tápegységet használja.

Rádiós kivétítő-ébresztőra USB töltési funkcióval

- A hálózati kábel dugja rá először a készülékre, majd dugja be a hálózati dugaszlápegységet a konnektorba.
- Né a vezetéknél fogva húzza ki a hálózati dugaszlápegységet a konnektorból.
- Vezeesse úgy a hálózati kábelet, hogy az ne érintkezen éles szélű vagy forró tárgyakkal.

Vigyázat! Sérülésveszély!

- Tartsa az elemeket és a készüléket olyan helyen, ahol gyerekek nem érhetik el.
- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak, és lenyelve életveszélyesek lehetnek. Az elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marásra sérülést okozhat. Ha Ön azt feltételezi, hogy valaki lenyeli egy elemet, vagy az más módon jutott be a szervezetébe, azonnal hívjon orvosi segítséget.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne töltse fel. Robbanásveszély!
- Mielőbb cserélje ki a gyenge elemet, ne várja meg, hogy a sav kifolyjon belőlük.
- Ha kifolyt elemet kell kézbe vennie, vegyen fel vegyszerráli védfényesztít és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket széissőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és frázkodásnak.

Rádiós kivettő-ébresztőrá USB töltési funkcióval

5. Készülék részei

5.1 LC-kijelző (1. ábra)

A 1: pontos idő

A 3: MEM az állomástárolók számára

A 5: 2. ébresztés szimbóluma

A 2: PM 12-órás időkijelzési műcban

A 4: szimbóluma

A 6: számára

C 1: antennakábel

C 2: USB-port

C 3: hálózati dugaszalj

C 5: kivettőkar

Rádiós kivettő-ébresztőrá USB töltési funkcióval

- Vegye ki az eleméről kezést megszakító szalagot. Győződjön meg arról, hogy az elem helyes polaritással van beléve (a „+” pólusnak felelő kell néznie).
- Csatlakoztatva vissza gondosan az elemtartó fedelét.
- dugja be a hálózati kábel csatlakozóját a megfelelő hüvelybe, és csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz a hálózati dugszánnegyseggel. Fontos! Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség nem haladja meg a 240 V-t! Más értékű táptesztség tönkreteneti a készüléket.
- A kijelző világítása bekapcsolódik, és rövid időre az összes szegmens láthatóvá válik.
- A készülék ekkor üzemkész.
- Vegye le a védőfolíákat a kijelzőről.
- A pontos időt be kell állítani az aktuális időre a beállítási üzemmódban.

7. Beállítások

- 7.1 A pontos idő és a szundiálási időtartam beállítása
 - Tartsa nyomva a ▲ vagy ▼ gombot a beállítási üzemmódban, ekkor a számok gyorsan futnak.
 - Ha 20 mp-en belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a készülék automatikusan kilép a beállítási üzemmódból.
- 7.2 SNOOZE/DIMMER
 - Tartsa nyomva a ▲ vagy ▼ gombot a beállítási üzemmódban, ekkor a számok gyorsan futnak.
 - Nyomja meg a SET gombot még egyszer, így egymásután ráihathat a perce, a 12- vagy 24-órás időkielzési módra (a gyári beállítás 24-órás) és az ébresztés megszakítási időtartamára (5 és 60 perc között, a gyári beállítás 09, és a ▲ vagy a ▼ gombbal beállíthatja őt.)

- ### 6. Üzembe helyezés
- A CR2032 típusú gombbal az áramkimaradás esetén megtartja a pontos idő helyes értékét, hogy ne kelljen újra beállítani azt.
 - Nyissa fel az elemtartót egy csavarhuzó segítségével.

Rádiós kivettő-ébresztőra USB töltési funkcióval

7.2. Az ébresztés (riasztás) beállítása

- Nyomja meg a **MODE** gombot normál üzemmódban, ezzel az ébresztés beállítása menübe jut.
- 6:00 (gyári beállítás) vagy az utoljára beállított ébresztési idő és az 1. ébresztés szimbóluma jelenik meg a kijelzőn.
- Az óra számjegye villan.
- Allítsa be az ▲ vagy a ▼ gombbal az óra számjegyét.
- Erősítse meg a beadást az **AL** gombbal.
- Ugyanily adja be a perc számjegyeket is.
- Erősítse meg a beadást az **AL** gombbal.
- Az OFF (ki) kiírás jelenik meg a kijelzőn. Az ébresztés ki van kapcsolva.
- Válassza ki a ▲ vagy a ▼ gombbal a kívánt ébresztési módot:

 - rd = ébresztés rádióval
 - bu = ébresztés hangjelzással (riasztás)

- Erősítse meg a beadást az **AL** gombbal.
- Most beállíthatja a második ébresztési időt is az előbbiek szerint.
- Ha az ébresztés aktívalva van, a megfelelő ébresztés szimbóluma látható a kijelzőn.
- Ha elérkezett a beállított ébresztési idő, az ébresztőra megelezik az ébresztést a kiválasztott móddal.
- Nyomja meg az **AL** vagy a **RADIO/SLEEP** gombot az ébresztés leállítására.
- Ha az ébresztést nem szakítja meg, a fokozott erősséggű ébresztő hang automatikusan elhalasztható a második perc műlva, és a következő napon azonos időben újra megszól.
- Az ébresztési szimbólum a kijelzőn marad.

Rádiós kivettő-ébresztőra USB töltési funkcióval

7.3. A szundikálás funkció a SNOOZE/LIGHT gombbal váltatható ki.

- Az ébresztés szimbóluma villan a kijelzőn, és az ébresztő hang megszakad a beállított időtartamra (lásd 7.1).
 - Az ébresztési funkció inaktiválására kapcsolja ki az ébresztést a mindenkor ébresztési módban (OFF). Az ébresztés szimbóluma eltűnik.
- 8. Rádió üzemmód**
- Nyomja meg a **RADIO/SLEEP** gombot a rádió bekapcsolásához.
 - A kijelzőn rövid időre meglejenik az ON (be) kiírás és a vett rádióállomás frekvenciája.
 - A ▲ vagy a ▼ gomb minden egyes megnyomásra a frekvencia 0,1 MHz-cel nő vagy csökken.
 - Tartsa 3 másodpercig nyomva a ▲ vagy a ▼ gombot a következő rádióállomás automatikus kereshéséhez.
 - Nyomja meg a **VOL** gombot. A kijelzőn az L00 - L15. gombot a hangerő beállításához (L00 - L15).
 - Ha rossz a vétel, próbáljon meg az antenna beigazítása által jobb vételt elérni.
 - Kerülje a lehetséges zavarforrások közelségét (elektronikus készülékek és rádiófrekvenciás készülékek).
 - Kapcsolja ki a rádiót a **SNOOZE/DIMMER** gombbal.
 - Rádió üzemmódban nem végezhetők beállítások (pontos idő, ébresztés, kivétítés és világítás).

8.1 Az állomástároló beállítása

- Tárolhatja 15 kedvenc adóállomását, majd egy gombnyomással lehívhatja őket.
- Nyomja meg a **RADIO/SLEEP** gombot a rádió bekapcsolásához.

Rádiós kivettő-ébresztőra USB töltési funkcióval

- Állítsa be a ▲ vagy a ▼ gombbal a kívánt adót.
- Nyomja meg és tarisa nyomva a **SET** gombot. A kijelzőn megjelenik a MEM kiírás és villan a 01. A rádióállomás tárolásához nyomja meg a **SET** gombot.
- Állítsa be a ▲ vagy a ▼ gombbal következő kívánt adót.
- Nyomja meg és tarisa nyomva a **SET** gombot. A kijelzőn megjelenik a MEM kiírás és villan a 01-Nyoma meg a ▲ gombot, és a 02 villan. A rádióállomás tárolásához nyomja meg a **SET** gombot.
- Ugyanigy tároljon még további rádióállomásokat (max. 15).
- ASET gombbal ezután sorra lehívhatja a tárolt rádióállomásokat.

8.2 Elállítás-üzemmód

- Nyomja meg kétszer a **RADIO/SLEEP** gombot, hogy a rádiót bekapcsolja, és az elállítás-üzemmódba jusson.
- A kijelzőn megjelenik az SL és a 05 kiírás (gyári beállítás)
- Állítsa be a ▲ vagy a ▼ gombbal a kívánt elállítási időt: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 90 perc vagy OFF (ki).
- A kijelző automatikusan visszaáll az aktuális pontos időre.
- Nyomja meg kétszer a **RADIO/SLEEP** gombot a hátrafelvő idő lekérdezéséhez.
- □ A beállított idő lejárta után a rádió automatikusan kikapcsolódik.

9. Kivettés és megvilágítás

9.1 Kivettés

- Állítsa a kivettőkart a kívánt állásba.

Rádiós kivettő-ébresztőra USB töltési funkcióval

- Nyomja meg normál üzemmódban a ▲ gombot. A kivettőt pontos idő állandóban látható lesz a falon vagy a mennyezeten. A ▲ gombbal két fokozatban állíthatja a kivettés fényességét vagy kikapcsolhatja azt (HIGH/LOW/OFF (gyári beállítás)).
- Ha a ▲ gombot lenyomva tarja, akkor a kép 180°-kal elfordul.

9.2 Világítás

- Tartsa nyomva a **SNOOZE/DIMMER** gombot az automatikus fény/leszabályozási funkció aktiválásához (AU) vagy inaktiválásához (OFF).
- Tartsa nyomva a **SNOOZE/DIMMER** gombot az automatikus fény/leszabályozási funkció aktiválásához (AU) vagy inaktiválásához (OFF).

9.2.1 Kezi világítás üzemmód

- Alaphelyzetben az automatikus fényerő funkció ki van kapcsolva (OFF).
- Ebben az üzemmódban a fényesség kézileg 3 fokozatban beállítható vagy kikapcsolható. A készülék két fokozatban állítható hűtérvilágítással rendelkezik, amely világos környezetben is látható, és a kijelző éjszakai megvilágításával, amely exáltált sötétként is leolvasható.
- Nyomja meg röviden a **SNOOZE/DIMMER** gombot. A sorrend a következő: LOW (halvány, gyári beállítás) - HIGH (erős) - OFF (ki) - éjszakai világítás.

9.2.2 Automatikus funkció

- Az automatikus fényességeszabályzás aktiválásához tartsa lenyomva a **SNOOZE/DIMMER** gombot. A kijelzőn az AU kilrés jelenik meg.

Rádiós kivetítő-ébresztőra USB töltési funkcióval

- Ebben az üzemmódban a kijelző halvány megvilágítása (LOW) aktiválódik, és az éjszakai megvilágítás automatikusan bekapcsolódik, amint a fényérzékelő sötétséget észeli. Kézi beállításra nincs mód.
- Az automatikus fényességszabályzási funkció újbolí kikapcsolásához tartsa még egyszer megnyomva a **SNOOZE/DIMMER** gombot. A kijelzőn az OFF kiírás jelenik meg.
- A kijelző automatikusan visszaáll az aktuális pontos időre.

10. Töltés funkció

- Csatlakoztassa az USB-kábel (nem része a szállításnak) egyik végét az ébresztőra USB-portjához, a másik végét a mobil készülékhez. Győződjön meg arról, hogy az USB töltési funkció az Ön mobil készüléke számára megfelelő (töltőáram max. 1 A).
- Az USB-csatlakozót erőítetés nélkül kell bedugni. Az USB csatlakozódugó csak egy irányban dugható be az USB-alizatba.

11. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megrendesített tiszítőkendővel tisztítsa. Ne használjon sűroló- vagy oldószereket!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.
- Tárolja a készüléket széraz helyen.

Rádiós kivetítő-ébresztőra USB töltési funkcióval

- | | |
|--------------------------|---|
| 12. Hibaelhárítás | Hibaelhárítás |
| Probléma | Probléma |
| Nincs kijelzés | → A készüléket csatlakoztassa a hálózati dugasztápegységhöz. |
| Helytelen kijelzés | → Állítsa be a pontos időt (lásd 7.1 pont)
→ Bonisa le a készüléket a hálózatról, vegye ki belőle az elemet, és
vegye újra használatba. |
| Nincs kijelzés | → ▲ gombot nyomja meg (a rádió ki van kapcsolva). |
| Nincs megvilágítás | → A fényességet a SNOOZE/DIMMER gombbal állítsa be (lásd 9.2 pont)
(a rádió ki van kapcsolva). |

- Ha a készüléke a fenti beavatkozások ellenére sem működik, forduljon akereskedőhöz, aki néle vette.

13. Hulladékkezelés

- Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

Rádiós kivétítő-ébresztőra USB töltési funkcióval

Az elemeket és akkumulátorokat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékba dobni!



Fogyasztóként Önt a törvény kötelezi arra, hogy a használt elemeket/akkumulátorokat a kereskedelemben elhelyezett gyűjtőhelyeken vagy a megfelelő hulladékudvarokban - az általános és a helyi rendelkezések betartása mellett - leadja a környezetbarát módon történő eltávolítás céljából.

Az elemekben/akkumulátorokban lévő nehézfémek jelölése a következő:

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Ez a készülék megfelel az elektronikos és elektronikus hulladékok eltávolításására vonatkozó EU-irányelvnek (WEEE).



A készüléket nem szabad a háztartási szemetébe dobni. A felhasználó köteles az elhasználódott készülékét az elektronikos és elektronikus hulladékok átvételere jogosult gyűjtőhelyek egyikének könyvezetbarát eltávolítás céljából leadni.

14. Műszaki adatok

Tápfeszültség Hálózati dugasztpedás: bemenet 100-240V ~ 50/60 Hz 0,2 A
Kimenet 5,0 — V 1000 mA

CR2032 hatfér-elem (együttszállított)

Rádiófrekvencia- FM 76 - 108 MHz 0,1 MHz-es lépésekben
tartomány

A használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann cégtől hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a kinormatási állapotnak, és minden elűzetes értesítés nélküli megaltoztathatók. A készülék lejáratott műszaki adatait és információt a honlapunkon a cíkmennyezésre történő beírásával találja meg.

EU megfelelőségi nyilatkozat
A TFA Dostmann személyi kijelentő, hogy a 60.5014 típusú rádiójel-vezérléktípus megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímén érhető el:

www.tfa-dostmann.de
e-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland