

JOY-IT

DSO-138-MINI

A DSO138Mini a kedvelt DSO-138 oszcilloszkóp optimált változata, és az elődjéhez képest a következő előnyei vannak:

USB-ről valamint 3,7V-os lítiumion akkumulőről működtethető egyszerűsített tápellátás kapcsolás

Javított mobil használat a jelentősen kisebb ház méretnek köszönhetően

Külső trigger bemenet, ami elfogadja a TTL- és LVTTTL jeleket

Hullámforma adatok soros kiadása

Vízszintes jelző

Aktív üzemmód

Függőleges jelző

Érzékenység

Párosítás

Csatornák száma

1

Analog sáv szélesség

0 - 200kHz

Érzékenységi tartomány

10 mV/div - 5 V/div

< 5%

Érzékenység eltérés

12 bit

Felbontás

Bemenő impedancia

1Mohm

Maximális bemeneti feszültség:

50Vpk


DC, AC, GND

Párosítás

Max. várható jelek elvezetés

triggerelés státusza

Trigger jelző

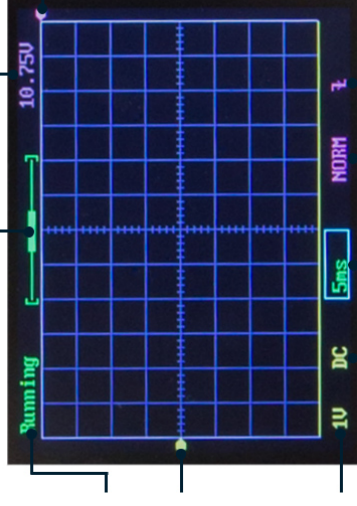

Növekvő/csökkenő ív

triggerelés üzemmód

időalap


[SEN1] & [SEN2]

Érzékenység beállítás

[CPL]

Csatolás választás

Jelbemenet

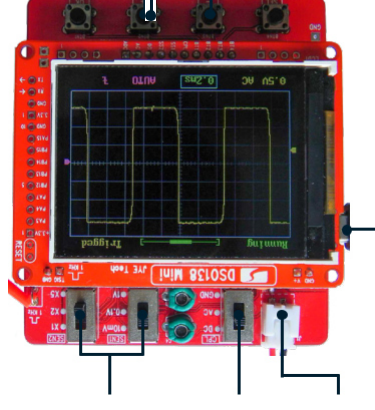

Tápfeszültség

Trigger helyzet

1/2

Kijelző

2,4-collos TFT LCD - 320x240

Tápegység

3.5V - 6V DC, 120mA @5V

Tápellátás

Max. várható jelek elvezetés

1Msps

időalap

10us/Div - 500s/Div

Felvételi hosszúság

1024

Trigger módok

Auto/Normal/Különálló

Trigger típusok

Emelkedő/eső ív

Vezérlési lehetőségek

[SEL]

Kiválasztja azt a paramétert, amit a szerkesztéshez kell választani

[+] & [-]

Szerkeszti a [SEL]-heí kiválasztott paramétert

[OK]

Megtartja a hullámforma aktuálizálását

[CPL]

Az aktuális csatlózási üzemmódok között vált (DC, AC és GND).

[SEN1] &

[SEN2]

Beállítja az érzékenységét. Ez a kijelző alján bal oldalt is megjelenik.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Feltétlenül vegye figyelembe a következő biztonsági utasításokat. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása áramütésből/hőképződésből/tűzből eredő súlyos sérülésekhez vezethet, amelyek akár halálhoz is vezethetnek:

Őrizze meg a használati útmutatót és a biztonsági tudnivalókat! Ha harmadik félnek továbbadja a készüléket, adja vele a használati útmutatót is.

Ezt a készüléket csak az adott alkalmazási területen és a használati utasításnak megfelelően használja. Kövesse összeszerelési és használati utasításainkat. Teljesen olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt használni kezdené a készüléket.

Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a rendelkezésre álló hálózati feszültség megfelel a megadott hálózati feszültségnek. Használat közben semmilyen körülmények között nem szabad eitérni a megadott hálózati feszültségtől.

A készülék kizárólag száraz helyiségben használható, nem érheti nedvesség.

A termék nem játékszer és nem használhatójak gyermekek. Ezért mindig tartsa távol a terméket gyermekektől, és tárolja gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

A készülék csak 50V alatti alacsony feszültség mérésére alkalmas. Nem szabad magasabb feszültségre csatlakoztatni.

Visszavételi kötelezettség

Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény (ElektroG) szerint.



Elektromos- és elektronikus termékek szimbóluma:

Az áthúzott szemetesükö az azt jelzi, hogy az elektromos- és elektronikus készülékek **nem** valók a háztartási hulladék közé. A régi készülékeket le kell adni egy gyűjtőhelyen. A régi elemeket és akkukat leadás előtt (ha nincsenek beépítve a készülékbe), el kell távolítani.

Visszaadási lehetőség:

Végfelhasználóként egy új készülék vásárlásakor a régi készüléket (amely lényegében ugyanazzal a funkcióval bír, mint a nálunk szerzett új) ingyenesen leadhatja újrahaznosztás céljából. Olyan kis készülékek, amiknek egy külső mérete sem haladja meg a 25 cm-t, új termék vásárlásától függetlenül leadhatók háztartási mennyiségben.

Visszaadási lehetőség a gyártó telephelyén nyitvatartási időben:

Simac Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn **POSSIBILITY OF RETURN IN YOUR AREA:**

Leadási lehetőség az Ön közelében:

Küldünk Önnök egy csomagjelölőt, amivel Németországon belül ingyenesen visszaküldheti a készüléket. Ehhez lépjen velünk kapcsolatba a Service@joy-it.net email címen vagy telefonon.

Információk csomagolásról:

Kérjük, biztonságosan csomagolja be régi készülékét a szállításhoz.

FEJLESZTÉS

Vásárlás után is rendelkezésére állunk. Ha kérdései lennének, vagy probléma merülne fel, keressen bennünket emailen, telefonon vagy a weboldalunkon.

E-MAIL: service@joy-it.net

Support weboldal: <http://support.joy-it.net>

Tel.: +49 (0)2845 98469 – 66 (9 - 17 óra)

WWW.joy-it.NET

A változtatások és tévedések joga fenntartva.