


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Sétálómagnó URH funkcióval

Modellszám: WMR01BK

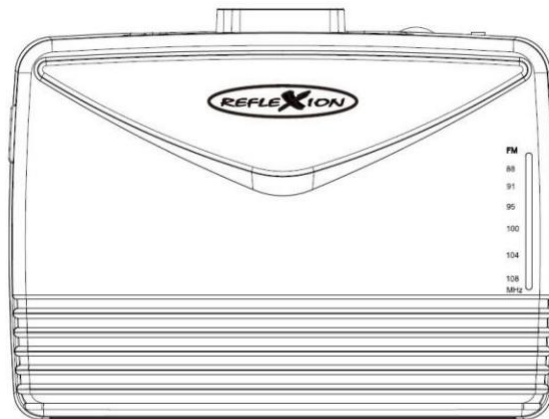

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a készülék első használata előtt, és őrizze meg későbbi használatra.



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos kezelési és karbantartási tudnivalókra figyelmezteti a felhasználót, amelyeket feltétlenül be kell tartani.



A háromszögben lévő villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót a készülék belsejében néhány szabadon lévő építőelem "veszélyes feszültségére".



Az elektromos áramütés veszélyének kizárásához a házat semmi esetre se nyissa fel. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által karbantartandó részek. Javítási munkálatokat csak egy arra felhatalmazott szakszerviz végezhet.

DC3V

Ezt a készüléket DC 3V 600mA hálózati feszültségre tervezték, és DC 3V 600mA-es hálózati adapterrel vagy 2 db 1,5V-os AA típusú ceruzaelemmel használható.



Ne tegye ki a készüléket nedvességnek vagy esőnek.



Csak azután kapcsolja be a rendszert, miután az összes csatlakozást tüzetesen megvizsgálta.



Úgy állítsa fel a készüléket, hogy mindig biztosítva legyen a levegő áramlása. Ne tegye a készüléket semmiképpen szőnyegre vagy függönyök közelébe, és ne építse be könyvespolcra.



Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak és hőforrás behatásának sem.




HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- 1) Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót az első használatba vétel előtt.
- 2) Ezt a használati útmutatót őrizze meg későbbi betekintés céljára.
- 3) A készüléket nem szabad csepegő vagy freccsenő víz behatásának kitenni, és nem szabad vízzel töltött tárgyat, például vázát tenni a tetejére. Csak száraz környezetben használja.
- 4) Ne állítson égő tárgyat, pl. gyertyát a készülék tetejére, és tartsa távol a készüléket nyílt lángtól.
- 5) A gyerekekre figyelni kell, hogy ne használják játékszernek a készüléket.
- 6) Győződjön meg arról, hogy a készülék csak DC 3V 600mA-es tápegységhez van csatlakoztatva hálózati működéshez. Ennél nagyobb feszültség esetén tönkremehet a készülék.
- 7) Csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat és cserealkatrészeket alkalmazzon.
- 8) A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
- 9) A készüléket csak jól szellőző helyen állítsa fel. A készüléket sík és stabil felületre állítsa.
- 10) Ne tegye ki 35°C feletti hőmérsékletnek. A felállítási helyen legyen a készülék mögött és felett 30 cm szabad távolság, míg a többi oldalon 5-5 cm.
- 11) A kimerült elemeket/akkumulátorokat környezetbarát módon távolítsa el.
- 12) A készülék szállítása vagy tisztítása előtt húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Csak egy száraz, puha törlőruhával tisztítsa.
- 13) Zivatarkor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, válassza le a hálózatról.
- 14) Ennek a készüléknek nincsenek a felhasználó által karbantartandó részei. Ne próbálja saját maga javítani ezt a készüléket. Csak a szakképesítéssel rendelkező szervízszerelőzet végezheti a karbantartást. Hiba esetén forduljon kereskedőjéhez a javítás ügyében.
- 15) Ne hagyja magára a készüléket, és vigyázzon arra, hogy ne dugjanak idegen tárgyakat a készülékház különféle nyílásaiba. Ez halálos áramütéshez vezethet.
- 16) Ne állítsa a készüléket TV-készülék, hangszóró vagy más, erős mágneses teret keltő készülék közelébe.
- 17) Soha ne tegye ki az elemeket közvetlen napsugárzásnak.
- 18) Az elemeket mindig azonos típusúra cserélje ki.

KEZELŐLEMEK

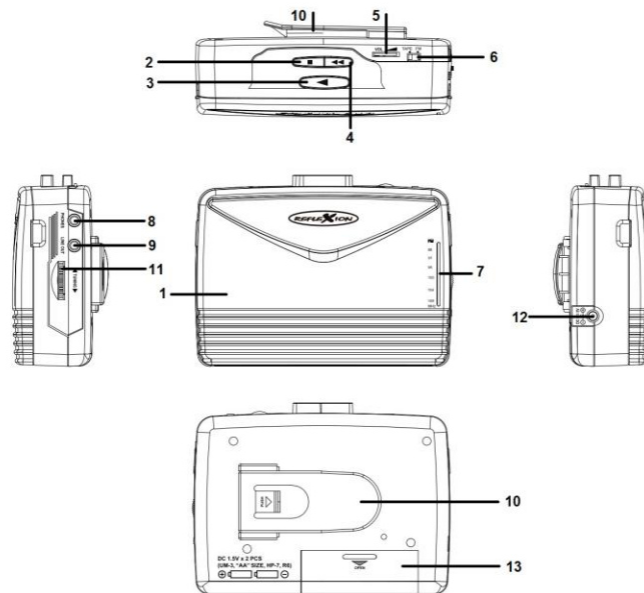

- 1) Kazettarekesz fedele
- 2) ■ (ÁLLJ gomb)
- 3) ▶ (lejátszás gomb)
- 4) ⏭ (gyors előretekerés)
- 5) VOL (hangerőszabályozó)
- 6) FM / magnó funkcióválasztó (Kazetta /URH (FM)
- 7) Frekvenciajelző
- 8) 3,5mm-es fejhallgató csatlakozó
- 9) Line Out csatlakozó, 3,5mm-es
- 10) Levehető ővcsíptető
- 11) Hangoló szabályozó (URH frekvencia beállító)
- 12) DC 3V alj (DC3V 600mA-es tápegység csatlakozó)
- 13) Elemtartó (2 db ceruzaelem - AA)

Megjegyzés:

- Hálózati adapter és elemek nélkül szállítjuk.

TÁPELLÁTÁS

Ez a készülék DC 3V 600mA-es hálózati adapterrel vagy 2 db 1,5 V-os AA ceruzaelemmel üzemeltethető.

Hálózati adapter:

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék oldalán található DC 3V-os aljzatba.

Elemek:

Helyezzen be 2 db AA ceruzaelemet a hátoldalon található elemtartóba.

Megjegyzés:

- Hálózati adapter és elemek nélkül szállítjuk.
- Vegye ki az elemeket, ha hálózati adaptert szeretne használni.
- Kérjük, vigyázzon a helyes elempólusokra (+/-).

MÓDVÁLASZTÁS

1. Az üzemmód megváltoztatásához használja a készülék tetején található tolószabályozót.
2. Az alábbi üzemmódok állnak rendelkezésre:
 - FM (UKW): Rádió üzemmód
 - Tape: Kazetta üzemmód

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

1. A hangerő megváltoztatásához forgassa a készülék [VOL] hangerőszabályozóját.

URH üzemmód

1. Használja a tolószabályozót és állítsa FM állásba.
2. A kívánt frekvenciát állítsa be a [TUNING] forgatószabályozóval.
3. Az FM (URH) lejátszás a legutóbb hallgatott rádióadóval kezdődik meg.

Megjegyzés:

A rádióvétel függ a régiójában működő rádióállomások jelerősségétől.

KAZETTALEJÁTSZÁS ÜZEMMÓD

1. Nyissa ki a kazettatartót és helyezzen be egy kazettát a készülékbe.
2. Zárja vissza a kazettatartót.
3. A következő gombokkal vezérelheti a kazetta lejátszást.
 - ◀: Nyomja meg ezt a gombot a lejátszás indításához.
 - : Nyomja meg ezt a gombot a lejátszás megállításához.
 - ◀◀: Nyomja meg ezt a gombot, hogy a kívánt lejátszási ponthoz tekerjen.

LINE OUT: (vonalkimenet)

1. Az eszköz külső eszközhöz (hangszóróhoz) történő csatlakoztatásához csatlakoztasson egy 3,5 mm-es AUX kábelt a készülék Line Out aljzatába és a külső eszköz megfelelő aljzatába.
2. Indítsa el a lejátszást, hogy a hangot a külső eszközre továbbítsa.

Műszaki adatok

Általános információk

Tápellátás hálózati adatterről	Kimenet: DC 3V 600mA (hálózati adapter nélkül szállítjuk)
Tápellátás elemekről ceruzaelem	DC 3V: 2 db 1,5 V-os AA (elemek nélkül szállítjuk)
Line Out csatlakozó	3,5mm
Fejhallgató csatlakozó	3,5mm / 32ohm
Üzemi hőmérséklet	5°C - +35°C
URH frekvenciatartomány	88 – 108,0 MHz
Méret (H x Ma x Sz)	123 x 85 x 44 mm

A csomag tartalma

Készülék (WMR01BK).....	1
Használati útmutató	1
Fejhallgató.....	1

Az adatokra nincs garancia.

A kivitel és a specifikáció előzetes tájékoztatás nélküli módosításának a joga fenntartva.

INFORMÁCIÓK A HULLADÉKKEZELÉSHEZ



Ez a szimbólum a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készüléket, valamint annak elektromos és elektronikus alkatrészeit élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell eltávolítani. Az EU-ban szelektív gyűjtőrendszerek segítik az újrahasznosítást. További információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az UltraMedia GmbH & Co. Handels KG ezennel kijelenti, hogy a WMR01BK típusú rádiótípus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő e-mail címen igényelhető:

info@ultramedia.de

Sok örömet kívánunk Önnek a készülék használatához.

Az Ön UltraMedia csapata

