

Használati útmutató Napelemes ultrahangos állatriasztó Rend. sz.: 2342733

Rendeltetészerű használat

A termék egy mozgásérzékelővel rendelkező ultrahangos állatriasztó. Egy akkumulátorral működik és beépített napelemmel rendelkezik a töltéshez. Az állatriasztás módszerei az ultrahangos frekvencia, a riasztóhang és a strobozkóp fényjelzés.



Érintésvédelmi osztály

A termék kültéri használatra alkalmas. IP65-ös védettséggel rendelkezik, por és fröccsenő víz ellen védett minden irányból.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt az eszközt a fentiekől eltérő célra használja, az eszköz tönkremehet. Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha az eszközt másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termékek megnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- A termék
- 3 részből álló leszuró cövek
- 4 db csavar
- Kereszthornyú csavarhúzó
- Mikro USB kábel
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók:

Az aktuális használati útmutatók letölthetők a www.conrad.com/downloads, vagy skennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a Használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Olvassa el figyelmesen ezeket az információkat.

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el a Használati útmutatót és különösen a biztonsági tudnivalókat tartsa be. Amennyiben Ön nem tartja be az ebben a Használati útmutatóban felsorolt és a készülék szabályszerű használatára vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezekben az esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekek számára.

- Óvja a terméket extrém hőmérsékletektől, erős rázkódástól, magas légnedvességtől, oldószerektől valamint éghető gázoktól és gőzöktől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemen kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem rendeltetészerűen működik,

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
- a szállítás közben jelentős igénybevételnek volt kitéve.

- Mindig óvatosan bányon a készülékkel. Lökések, ütések vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

- **A fényérzékeny epilepsziában szenvedők hajlamok görcsökre vagy eszméletvesztésre a villogó fények vagy fényminták hatásának kitéve.**

- **Ne használja a terméket emberek, különösen gyermekek közelében! Az emberi fül képes az előállított ultrahangok egy részének észlelésére. Hosszabb idejű hallgatása hallássérülést okozhat.**

- **Ne használja a terméket háziállatok, például nyulak, tengerimalacok, hörcsögök, kutyák stb. közelében. A termék kisebb nagyobb panaszokat okozhat idézhet elő náluk.**

b) LED-fény

- Figyelem, LED-világítás:
 - Soha ne nézzen bele közvetlenül a LED fénybe!
 - Se közvetlenül, se optikai eszközön keresztül ne nézzen bele a fénycsóvába!

c) Akku


- Ne töltsse a hagyományos elemeket.
- Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet/akkumulátort, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a sav kifolyásából eredő károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrre kerülve marási sérüléseket okozhatnak. Ezért amikor sérült elemeket/akkumulátorokat kell megfogni, vegyen fel védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkumulátorokat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.

d) Szerelés

- A leszuró cövek leszurásakor vagy a falra szereléskor ügyeljen arra, hogy ne legyen vezeték vagy cső a felület alatt.
- Egy elektromos vezeték véletlen átszúrása életveszélyes áramütéshez vezethet.

Ápolás és tisztítás

- Tartsa tisztán a napelemet a töltési hatékonyság maximalizálása érdekében.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek a készülékhez sérüléséhez és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékhez tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.
- Igény szerint fogjon kézbe egy vízzel megnedvesített ruhát.

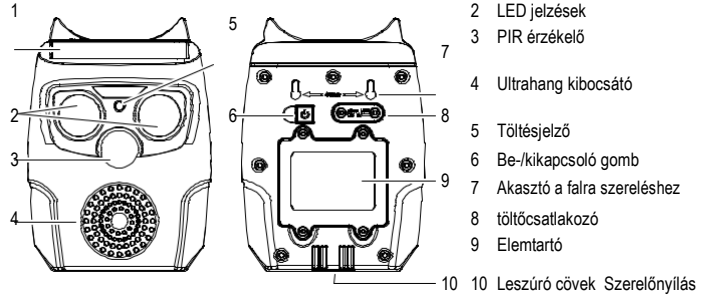

Akkuk cseréje

Vegye ki az akkukat, ha a készüléket hosszabb ideig tárolja vagy ha ki kell azokat cserélnie.

1. Használja az együtt szállított csavarhúzózt az elemtartó csavarjainak kioldásához.
2. Helyezze be az akkukat az elemtartóban megadott polarításnak megfelelően.
3. Zárja vissza az elemtartót és ügyeljen arra, hogy ne húzza meg túlságosan a csavarokat, hogy ne sérülhessen meg a gumi tömítés.

Töltés az USB csatlakozón keresztül

A termék nem működik, ha a mikro USB kábelen keresztül töltődik.

Vegye le óvatosan a töltő csatlakozó borítást (8).

1. Csatlakoztassa az együtt szállított kábelt a csatlakozóhoz és egy megfelelő tápforráshoz. A töltésjelző (5) töltés közben pirosan világít, és kékre vált át, ha a termék teljesen feltöltődött.
2. Helyezze vissza a borítást, ha befejeződött a töltés.

Ügyeljen arra, hogy a vízálló borítás teljesen szigetelve fedje le a csatlakozót, hogy megakadályozza a víz beszivárgását.

Felszerelés

Távolítsa el a napelemet borító védőfóliát.

- Válasszon egy olyan helyet, ahol a napelem a legtöbb napfényt fogja kapni. Ha nincs elegendő napfény, töltsse fel az akkukat az USB kábel segítségével.
- Ha a leszuró cöveket használja, puha anyagba szúrja, pl. a földre. Ne alkalmazzon túl nagy erőfeszítést.

A terméknek kb. 20 - 25 cm-rel a talaj felett kell lennie.

Fali rögzítés

1. Jelöljön meg vízszintesen két pontot egymástól 45 mm-re.
2. Helyezzen fel két fali tartót (használja az együtt szállított csavarokat, ha azok alkalmasak a falhoz). Hagyja, hogy a csavarjefek kicsit kiemelkedjenek.
3. Akassza fel a terméket.

PIR érzékelő

Ne takarja le az érzékelőt! Az érzékelő egy jelzést bocsát ki, ha egy állat a hatótávolságon belül van. A jelzés még 10 másodpercig aktív marad, miután az állat elhagyja a területet. A "Műszaki adatok" fejezetben található meg az érzékelő észlelési szöge és hatótávolsága.

Üzembe helyezés

1. Tartsa benyomva a bekapcsoló gombot (6) addig, amíg a termék aktiválódik. A termék először egy öntesztet folytat le, majd ezután használatra kész.
2. Ha az érzékelő kiold, egymás után négy riasztás következik:
 - Ultrahang: 15 kHz + fehér fény (gyenge/villogó), 90 decibel 6 másodpercig.
 - Ultrahang: 30 kHz + fehér fény (közepes/villogó), 90 decibe 3 másodpercig.
 - Ultrahang: 50 kHz + fehér fény (váltakozva közepes/erős, villogó), 90 decibel 6 másodpercig.
 - Frekvencia: riasztó hang + fehér fény (erős/villogó), 120 decibel 6 másodpercig.
3. Pro. 1 másodpercig nyomva tartva.

Ártalmatlanítás

a) A készülék

Az elektromos készülékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak és nem valók a háztartási szemétbe. Ártalmatlanítsa a terméket az életciklusa végén az érvényben lévő törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

Vegye ki a készülékben esetleg bennmaradt elemeket/akkumulátorokat és ezeket a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Elemek/akkumulátorok

Önt mint végfelhasználót törvény (Elemekre/akkukra vonatkozó törvény) kötelezi a használt elemek/akkuk leadására. Tilos ezek ártalmatlanítása a háztartási szeméttel együtt!

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szeméttel együtt való ártalmatlanítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémeket a következőképpen jelölik: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (ilyen jelzést találunk minden elem és akkumulátoron, itt például a szöveg alatt balra lévő kuka ikon alatt látható).

A használt elemeket /akkukat ingyenesen leadhatja a területileg illetékes gyűjtőhelyeken, cégünk kirendeltségeinél, ill. mindenütt, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

Bemenőfeszültség/-áram	Mikro USB csatlakozó:
	5 V/DC, 1 A,
	Napelemes modul
	5,5 V, 90 mA,
	poliszilícium
Akkuk.....	3 db 1,2 V-os ceruzaakku (AA)
	700 mAh NiMH
Ultrahang frekvencia.....	15 - 50 kHz
Zajszint.....	90 - 120 dB
Védettség.....	IP67
PIR érzékelő.....	1 db,
	észlelési szög: 120°
	Hatótáv max. 10 m
Riasztások.....	4 x ultrahang frekvencia, riasztó hang, strobozkóp fény
Üzemelési feltételek.....	-20 ... +45 °C
Tárolási feltételek.....	-20 ... +70 °C
Méret (Sz x Ma x Mé).....	119 x 65 x 517 mm
Súly.....	380 gramm



Kérjük, töltsse fel az akkut teljesen az első használat előtt, vagy ha hosszabb ideig nem használta azt. A töltést a termék kikapcsolt állapotában végezze

napsugárzással (12 óra) vagy használja a mikro USB töltőkábelt (3 óra).