



DAB - 48


denver.eu

Biztonsági tudnivalók


Az első használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat, és őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljából!

1. A termék nem játékszer. Tartsa a terméket mindig gyermekek által el nem érhető helyen.
2. A kis méretű alkatrészek lenyelésének megakadályozása érdekében tartsa a terméket gyermekek és háziállatok által el nem érhető helyen.
3. A termék üzemi- és tárolási hőmérséklete 0 ... +40 °C. Az ennél alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet ronthatja a működést.
4. Ne nyissa fel a terméket! Az elektronika érintése áramütést okozhat.
Javítási és karbantartási munkát csak képzett szakember végezhet.
5. Védje a hőtől, víztől, nedvességtől és közvetlen napfénytől!
6. Óvja hallását a nagy hangerőtől. A túl nagy hangerő károsíthatja a hallást, és hallásvesztést okozhat.
7. A vezeték nélküli Bluetooth technológia kb. 10 m hatótávolságon belül működik. A maximális kommunikációs hatótávolság változhat az akadályok (emberek, fémtárgyak és falak, stb.) vagy a közeli elektromágneses tér függvényében.
8. A Bluetooth készülék által kibocsátott mikrohullám zavarhatja az elektronikus orvostechnikai készülékek működését.
9. A készülék nem vízálló. Amennyiben víz vagy bármilyen tárgy kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy bármilyen tárgy kerül a készülékbe, akkor azonnal hagyja abba a készülék használatát.
10. A készüléket csak a vele szállított hálózati adapterrel töltsen. Ha a hálózati adaptert használja a készülék feszültségmentesítésére, akkor a hálózati adapternek mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Figyeljen arra, hogy a leválasztóeszköz mindig könnyen hozzáférhető legyen.
11. Csak eredeti tartozékokat használjon a termékhez; ennek figyelmen kívül hagyása káros hatással lehet a készülék működésére.

DAB-48 Termék áttekintés

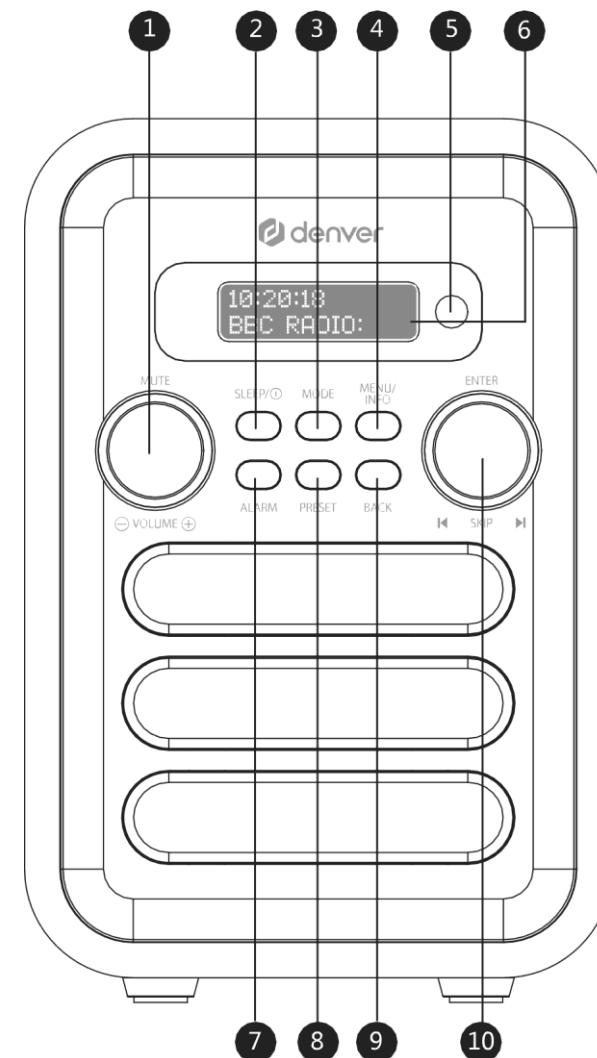


- 1 Hangerő gomb:**
A hangerő növeléséhez forgassa a hangerő gombot az óramutató járásával megegyező irányban; a hangerő csökkentéséhez az óramutató járásával ellentétes irányban; a némításhoz és a némítás megszüntetéséhez nyomja meg a gombot.
- 2 Készenlét:**
A DAB rádió bekapcsolásához tartsa a Sleep/Standby gombot lenyomva, a készenléti módba váltáshoz tartsa a gombot lenyomva.
- 3 Mód gomb:**
Az üzemmód módosításához nyomja meg a mód gombot; a fényerő beállításához tartsa lenyomva a gombot.
- 4 Info / Menü gomb:**
Bármelyik üzemmódban: Nyomja meg az információk megjelenítéséhez. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva a gombot.
- 5 Távirányító érzékelőterülete:**
Írányítsa a távirányítót közvetlenül az érzékelőterületre.
- 6 LCD kijelző:**
A megfelelő tartalmak megjelenítése a készülék kezelése közben.
- 7 Ébresztés gomb:**
Az ébresztési beállítások megnyitásához nyomja meg az ébresztés gombot.
- 8 Állomáslista gomb:**
DAB/FM módban nyomja meg az állomáslista gombot az elmentett rádióállomások listájának megnyitásához; a rádióállomások állomáslistába mentéséhez tartsa a gombot lenyomva.
- 9 Vissza gomb:**
Az eggyel magasabb menüsintre történő visszalépéshez nyomja meg a gombot.
- 10 Forgókapcsoló:**
A KÖVETKEZŐ zeneszámról lépéshez forgassa a gombot az óramutató járásával MEGEGYEZŐEN; az előző zeneszámról lépéshez forgassa a gombot az óramutató járásával ELLENTÉTESEN; az ENTER/KERESÉS funkció használatához nyomja meg a gombot.

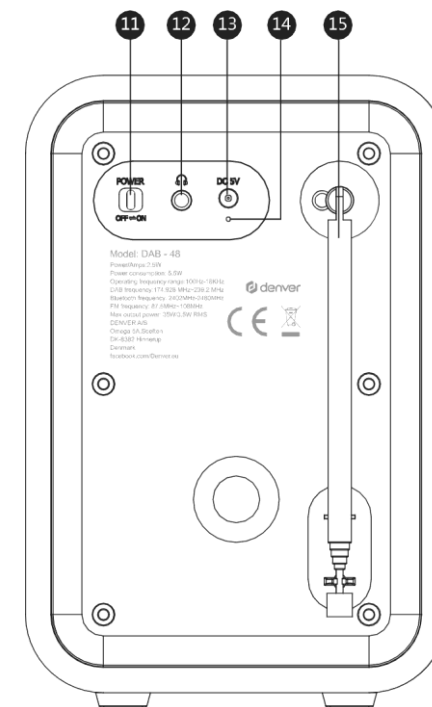

- 11 Be-/ki kapcsoló:**
A rádió bekapcsolásához tolja a kapcsolót ON állásba; a rádió kikapcsolásához tolja a kapcsolót OFF állásba.
- 12 Fejhallgatócsatlakozó:**
Egy 3,5-mm-es Jack-dugó számára.
- 13 DC bemenet**
5 V DC áramellátás bemenet.
- 14 Üzemállapot-jelző:**
Ha a készülék be van kapcsolva, piros fénnel világít.
- 15 Antenna:**
DAB/FM rádióállomások hallgatásához óvatosan húzza ki az antennát.

Távírányító

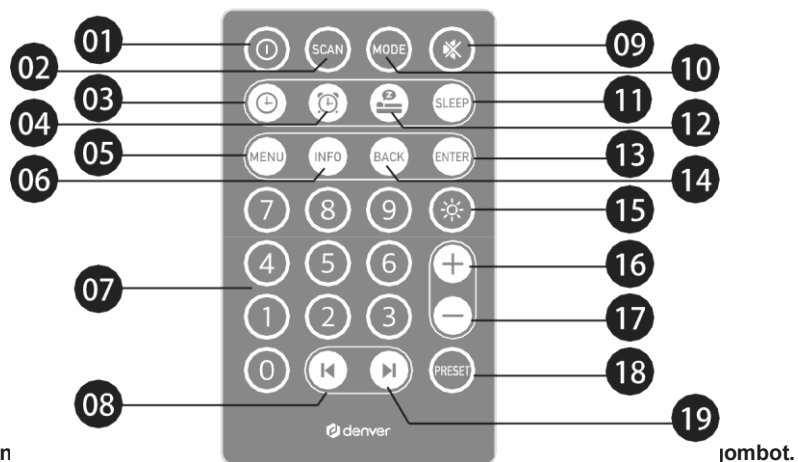

- 01** Készen
- 02** DAB & FM mód: A DAB- vagy URH állomáskeresés elindításához nyomja meg a gombot.
- 03** Órabeállítás: Az órabeállítás megnyitásához nyomja meg a gombot.
- 04** Ébresztés: Az ébresztési beállítások megnyitásához nyomja meg a gombot.
- 05** MENU: A menübeállítások megnyitásához nyomja meg a menü gombot.
- 06** INFO: A gomb megnyomásával jeleníthetők meg az információk.
- 07** Számgombok: A 0 - 9 számjegyekkel kiválaszthatók az állomás vagy zeneszám
- 08** Ugrás előre:
DAB-mód: Nyomja meg a következő rádióállomás elindításához
URH mód: A rádióállomás előre felé történő finomhangolásához nyomja meg a gombot.
A rádióállomások előre felé történő beállításához tartsa lenyomva a gombot.
Lenyomva tartás: automatikus állomáskeresés előre felé.

Menü mód: Nyomja meg a következő menüpontra lépéshez.
- 09** jombot.

MUTE (némítás) gomb: ON/OFF

- 09** MODE: Nyomja meg a DAB, URH, BT, USB és SC-kártya közötti váltáshoz.
- 10** SLEEP: Nyomja meg működés közben az alábbi automatikus lekapcsolási lehetősé-
- 11** gek kiválasztásához: AUS (ki), 15, 30, 45, 60 és 90 perc.
Szundi gomb: Nyomja meg az ébresztésnél a szundi funkció megnyitásához és a
- 12** szundi időtartamának beállításához.
ENTER: DAB- és URH mód: Nyomja meg a bevitel jóváhagyásához (OK) —
- 13** BT mód: Nyomja meg a lejátszás és a szünet közötti átkapcsolásához - —
Menü mód: Nyomja meg a bevitel jóváhagyásához (OK).
BACK: Nyomja meg az egy lépéssel történő visszalépéshez.
- 14** Ébresztés közben: Tartsa lenyomva az ébresztés inaktíválásához.
Fényerő: Nyomja meg a kijelző három fényerőfokozata közötti választáshoz.
- 15** VOL+: Hangerő növelése
- 16** VOL-: Hangerő csökkentése.
- 17** PRESET: Nyomja meg az állomáslista megnyitásához, tartsa lenyomva
- 18** az állomás mentéséhez.
Visszalépés: DAB mód: Nyomja meg az előző rádióállomásra lépéshez.
- 19** Tartsa lenyomva a rádióállomások hátrafelé történő beállításához.
URH mód: Nyomja meg a hátrafelé történő finomhangolásához.
A rádióállomások hátrafelé történő beállításához tartsa lenyomva a gombot.
Menü mód: Nyomja meg az előző menüpontra lépéshez.

Be-/kikapcsolás

- ① DAB/FM rádióállomás hallgatásához húzza ki óvatosan a teleszkópos antennát.
- ② A bekapcsoláshoz tolja a rádió hátoldalán lévő be-/kikapcsoló gombot ON állásba, és a kikapcsoláshoz tolja a gombot OFF állásba. Bekapcsolás után a rádió automatikusan DAB módba vált.

Az ébresztés beállítása

Az alábbi leírás szerint 2 ébresztést állíthat be.

- ① Az ébresztésbeállítások megnyitásához nyomja meg az [ÉBRESZTÉS] gombot (3).
- ② Az 1. vagy a 2. ébresztés kiválasztásához forgassa a [FORGÓKAPCSOLÓT] (10) az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban.
- ③ Hagyja jóvá a választást a [FORGÓKAPCSOLÓ] megnyomásával, és válassza ki a [FORGÓKAPCSOLÓ] óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban történő forgatásával az alábbi beállítási lehetőségek egyikét: Ein/Aus (be/ki), Weckzeit (ébredési idő), Weckklangquelle (ébredés jelforrása), Häufigkeit und Wecklautstärke (ismétlés és ébredés hangereje).

Wecker (ébredés): Válasszon az EIN (be) vagy az AUS (ki) lehetőségek közül.

Weckzeit (ébredési idő): Válassza ki a [FORGÓKAPCSOLÓ] elforgatásával az ébredési időt, és hagyja jóvá a beállítást a [FORGÓKAPCSOLÓ] megnyomásával.

Signalquelle (jelforrás): Itt az FM, DAB vagy zümmer lehetőségek közül.

Wiedergabewiederholung (ismétlés): Itt az Einmalig (egyszer), Täglich (naponta), Am Wochenende (hétvégén) és Wochentags (hétköznapokon) lehetőségek közül választhat.

Weckruflautstärke (ébredés hangereje): Válassza ki a [HANGERŐ] forgókapcsoló óramutató forgásával megegyező vagy ellentétes irányban történő forgatásával az ébredés hangerejét, és hagyja jóvá a beállítást a [FORGÓKAPCSOLÓ] megnyomásával.

Amikor az összes lehetőséget beállította, nyomja meg az [INFO/MENÜ] gombot az ébredés beállításból történő kilépéshez.

Amikor megszólal az ébredési hangjelzés, akkor az ébredés hangereje lassan fokozatosan emelkedik. A szundi időtartamának beállításához és a szundi funkció aktiválásához forgassa a [FORGÓKAPCSOLÓT] (10) az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban. Amikor megszólal az ébredés hangereje, nyomja meg a [HANGERŐ] forgókapcsolót az ébredés hangjának elnémításához.

Rendszerbeállítások

- ① A főmenü megjelenítéséhez tartsa lenyomva bekapcsolt állapotban az [INFO/MENÜ] gombot. A kívánt funkció kiválasztásához forgassa a [FORGÓKAPCSOLÓT] (10) az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban. Nyomja meg végül a [FORGÓKAPCSOLÓT] az adott funkció menüjének megnyitásához.

DAB rádió

- ① Kapcsolja be a DAB-4B rádióját. A rádió automatikusan átvált DAB módba.
- ② Ha a rádió első alkalommal vált DAB módba, akkor automatikusan keresni kezdi a rádióállomásokat. Ha a rádió korábban már keresett rádióállomásokat, akkor új keresés futtatásához tartsa lenyomva a [FORGÓKAPCSOLÓT].
- ③ Amikor a keresés befejeződött, akkor az állomáslistában történő navigáláshoz forgassa a [FORGÓKAPCSOLÓT] az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban. A kijelölt rádióállomás kiválasztásához nyomja meg a [FORGÓKAPCSOLÓT]. A [HANGERŐ] forgókapcsoló elforgatásával beállíthatja a hangerőt, és a [HANGERŐ] forgókapcsoló megnyomásával elnémíthatja a hangot. A [HANGERŐ] forgókapcsoló ismételt megnyomásával a némítás megszüntethető.
- ④ Nyomja meg az [INFO/MENÜ] gombot az aktuálisan beállított rádióállomásra vonatkozó alábbi információk megjelenítéséhez: rádiós szöveg, jelerősség, program típusa, program neve, csatorna száma/ csatorna frekvenciája, jelhiba arány, idő és dátum.
- ⑤ Tartsa lenyomva az [ÁLLOMÁSLISTA] gombot az állomáslista megnyitásához. A memóriahe-lyek közötti lépkedéshez forgassa el a [FORGÓKAPCSOLÓT]. Az aktuális rádióállomás kiválasztott memóriahelyre mentéséhez nyomja meg a [FORGÓKAPCSOLÓT]. Az állomáslista megnyitásához nyomja meg az [ÁLLOMÁSLISTA] gombot, és válassza ki a kívánt memóriahe-lyet a [FORGÓKAPCSOLÓ] elforgatásával. Hagyja jóvá a választást a [FORGÓKAPCSOLÓ] ismételt megnyomásával.
- ⑥ Megjegyzés: Max. 40 rádióállomás menthető el.
- ⑦ A főmenü megnyitásához tartsa lenyomva az [INFO/MENÜ] gombot lenyomva. Válassza ki ez után a kívánt funkciót a [FORGÓKAPCSOLÓ] elforgatásával, és az adott funkcióra váltáshoz hagyja jóvá a választást a [FORGÓKAPCSOLÓ] megnyomásával. Az alábbi funkciók közül választhat:

Megjegyzés:

Senderliste (állomáslista): Mutatja a rádióállomások listáját.

Scannen (keresés): A rádióállomások automatikus keresése.

Manuelle Sendersuche (manuális állomáskeresés): A rádióállomások manuális keresése.

Bereinigen (törlés): Érvénytelen/nem rendelkezésre álló rádióállomások törlése.

FM rádió

- ① Kapcsolja be a DAB-48 rádiót. Nyomja meg a [MÓD] gombot az FM módra váltáshoz.
- ② A rendelkezésre álló rádióállomások automatikus kereséséhez és mentéséhez tartsa lenyomva a [FORGÓKAPCSOLÓ]. Rádióállomás kiválasztásához és lejátszásához forgassa el a [FORGÓKAPCSOLÓ].
- ③ Állítsa be a [HANGERŐ] forgókapcsolóval a hangerőt, és a hang némításához vagy a némítás megszüntetéséhez nyomja meg a [HANGERŐ] forgókapcsolót.
- ④ Az aktuálisan beállított rádióállomásra vonatkozó, alábbi információk megjelenítéséhez nyomja meg az [INFO/MENÜ] gombot: rádiós szöveg, program típusa, programnevek, csatornainformációk, idő és dátum.
- ⑤ Tartsa lenyomva az [ÁLLOMÁSLISTA] gombot az állomáslista megnyitásához. A memóriahelyek közötti lépkedéshez forgassa el a [FORGÓKAPCSOLÓ]. Az állomáslista megnyitásához nyomja meg az [ÁLLOMÁSLISTA] gombot, és válassza ki a kívánt memóriahelyet a [FORGÓKAPCSOLÓ] elforgatásával. Hagyja jóvá a választást a [FORGÓKAPCSOLÓ] ismételt megnyomásával. Ekkor elindul az adott memóriahelyre elmentett rádióállomás lejátszása. Megjegyzés: Max. 40 rádióállomás menthető el.
- ⑥ A főmenü megnyitásához tartsa lenyomva az [INFO/MENÜ] gombot. Válassza ki ez után a kívánt funkciót a [FORGÓKAPCSOLÓ] elforgatásával. Az adott funkcióra váltáshoz hagyja jóvá a választást a [FORGÓKAPCSOLÓ] megnyomásával. A fentebb említett funkciók közül lehet választani.
- ⑦ Scannen: Keresési beállítás: Választhat az „Alle Radiosender“ (összes rádióállomás) vagy a „Nur Sender mit starkem Signal“ (csak erős jellel rendelkező rádióállomások) lehetőségek közül.

Bluetooth párosítás/Bluetooth zenelejátszás

- ① Kapcsolja be a DAB-48 rádiót, és nyomja meg annyiszor a [MÓD] gombot, amíg kiválasztja a Bluetooth módot. Egy hangjelzés nyugtázza a választást, amely jelzi, hogy aktiválva van a Bluetooth funkció, és a készülék párosítás módban van. A kijelzőn a „Getrennt“ (leválasztva) kijelzés látható.
- ② Aktiválja a külső Bluetooth készülékén (pl. okostelefonon) a Bluetooth funkciót, és keresse meg a külső eszközön a „DAB-48“ Bluetooth nevet. Válassza ki a nevet a kapcsolat „DAB-48“ rádióval történő létrehozásához. Kb. 10 másodperc után két nyugtázó hangjelzés hallható, és a kijelzőn „Bluetooth verbunden:“ (Bluetooth párosítva:” üzenet látható a párosított külső eszköz nevével együtt. Ha kikapcsolja a külső Bluetooth készüléket vagy leválasztja a kapcsolatot, akkor két nyugtázó hangjelzés hallható, és a rádió kijelzőjén „Getrennt“ (leválasztva) üzenet látható.
- ③ Lépjen a [FORGÓKAPCSOLÓ] elforgatásával a következő vagy az előző zeneszámra, és a lejátszáshoz vagy a lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a [FORGÓKAPCSOLÓ].
- ④ A [HANGERŐ] forgókapcsoló elforgatásával beállíthatja a hangerőt, és a [HANGERŐ]-forgókapcsoló megnyomásával lenémíthatja a hangot. A [HANGERŐ] forgókapcsoló ismételt megnyomásával a némítás megszüntethető.
- ⑤ A külső Bluetooth készülékkel fennálló kapcsolat megszakításához tartsa lenyomva a [FORGÓKAPCSOLÓ].

Vegye figyelembe: Minden termékünket előzetes értesítés nélkül is módosíthatjuk. Jelen használati útmutatóban a tévedések és hiányosságok joga fenntartva.

A gyártó neve vagy védjegye, kereskedelmi nyilvántartási szám és cím	Shenzhen Fushigang Technology Co, Ltd 91440300609086484H 301, 401 No 8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street Guangming District 518106 Shenzhen, Guangdong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Típusazonosító	A 0601A-0501200EUL
Bemeneti feszültség	100–240V AC
Váltóáram frekvenciája az AC-bemeneten.	50-60HZ
Kimeneti feszültség	DC 5V
Kimeneti áram	1,2 A
Kimeneti teljesítmény	6 W
Átlagos hatékonyság normál terhelés mellett	> 75 %
Hatékonyság alacsony terhelés mellett (10 %)	> 68 %
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül.	0,1 W

MINDEN JOG FENNTARTVA, SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA: DENVER EU



Az elektromos és elektronikus készülékek és elemek: az elemek olyan anyagokat, szerkezeti egységeket és alkotóelemeket tartalmaznak, amelyek a hulladékok (használt elektromos készülékek, és elemek) helytelen kezelése esetén az egészségre és a környezetre károsak lehetnek.

Az elektromos és elektronikus készülékeket, valamint elemeket a mellékelt ábrán látható áthúzott hulladéktartály jelöli. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk nem tehetők a háztartási hulladékba, hanem elkülönítve kell őket gyűjteni.

Végfelhasználóként köteles a lemerült elemeket/akkukat a megfelelő gyűjtőhelyen leadni. Ezzel biztosítja, hogy az elemek/akkuk a jogszabályoknak megfelelően újrahasznosításra kerüljenek, és ne okozzanak környezeti károkat.

Minden helyi önkormányzat kialakított olyan gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk ingyenesen leadhatók újrahasznosítás céljából, adott esetben alternatív elszállítás is rendelkezhető. További információkért tájékozódjon a helyi környezetvédelmi hatóságnál.

A Denver.eu ezennel kijelenti, hogy a DAB-48 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen található: . Kattintson a keresés szimbólumra a weboldal felső részén. Adja meg a típusszámot: DAB-48. Ezután eljut a termék oldalára, ahol a downloads/other downloads linken elérhető a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/53/EU irányelv.

Üzemi frekvenciatartomány: 100Hz-18KHz

DAB :174.928-239.2MHZ

Bluetooth: 2.4-2.480GHZ

FM: 87.5-108MHZ

Max. kimeneti teljesítmény: 35W/3.SW RMS

DENVER A/S

Omega SA, Soeken

DK-8382 Hinnerup

Denmark

facebook.com/Denver.eu