

Használati útmutató

Digitális éjjellátó készülék BS - NSG 007

Cikkszám: 32131




Kérjük, a használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el végig és jól őrizze meg ezt a Használati útmutatót azért, mert később szüksége lehet még rá vagy mert ezzel együtt adja tovább az éjjellátó készüléket.

Biztonsági tudnivalók

1. Ne nézzen bele az infravörös fénysugárba.
2. Bekapcsoláskor ne irányítsa az infravörös fénycsővát gyúlékony tárgyra, mert az könnyen meggyulladhat. Használat után kapcsolja ki vagy állítsa át nyugalmi módba az infravörös fényt.
3. Használjon 3,7 V újratölthető akkut.
4. Ha elromlott a termék, forduljon a kereskedőhöz. Sajátkezű javítás esetén megszűnik garanciális igény.

A készülék bemutatása / a kezelőgombok használata

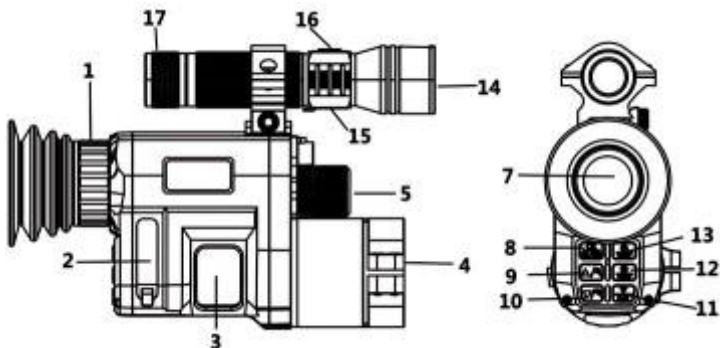

1. az okulár fókuszállító gyűrűje
2. Az USB csatlakozó/microSD kártyaolvasó aljzat zárófedele
3. Az objektív lencsék élességét állító kerék
4. Objektívlencse
5. A készülék akkutartó fedele
7. Kijelző/Okulár
8. Felvétel/Video/OK gomb
9. Felfelé gomb/zoom be
10. Lefelé gomb/zoom ki
11. WiFi átkapcsoló gomb / DN gomb
12. Menü
13. átkapcsoló gomb/üzemmódváltó gomb
14. Az infravörös-zseblámpa objektív fókusza
15. infravörös lámpa, kapcsológomb, 3 fokozatú
16. infravörös lámpa USB csatlakozóaljzat
17. infravörös lámpa 18650 az akkutartó fedele

➤ **Az akkuk behelyezése**

Csavarozza le az akkutartó fedelét és használjon 18350.sz. 3,6 V névleges feszültségű lítium-ion akkut, amit úgy helyezzen be, hogy a pozitív oldali érintkezője befelé nézzen. Gondoskodjon arról, hogy ezután az akkutartó fedele rendesen meg legyen húzva.

➤ **A memóriakártya behelyezése**

- ◆ Kérjük készítsen elő egy (10. o., max. 32 GB) microSD kártyát.
- ◆ Nyissa fel a kártyaolvasó fedelét és előtűnik a befogadó nyílás.
- ◆ Dugja be a microSD kártyát a nyílásba. Ügyeljen arra, hogy helyes irányban dugja be a kártyát. Soha ne erőltesse be a kártyát a nyílásba..
- ◆ Formattálja meg a microSD kártyát, ez javíthatja a microSD kártya kompatibilitását.
- ◆ A kártya kivételéhez nyomja be óvatosan a kártyát, ami ekkor előugrik a nyílásból. Ezután távolítsa el a kártyát.


Fontos tudnivaló: akkor jelenik meg a készüléken a „Kérjük, helyezze be az SD kártyát“ üzenet, ha előzőleg nem installálták a TransFlash memóriakártyát.

➤ **Beállítások**

Az akku behelyezése után röviden ki lehet próbálni a készülék összes funkcióját. Először forgassa el és állítsa be az okulár dioptria beállító gyűrűjét úgy, hogy a képernyőn megjelenjen a négyjegyű szimbólum (ehhez nem szükséges, hogy a kép éles legyen), azután addig forgassa objektív beállító gyűrűjét, amíg a tárgy tisztán kivehető lesz. Másodszer, váltson át az egyes üzemmódok között és próbálja ki az infravörös lámpát.



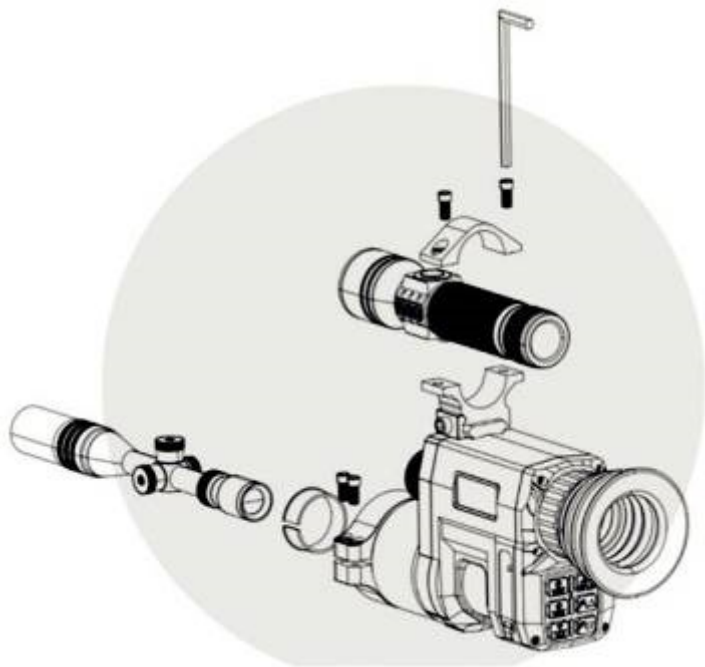

Az objektív adapter átmérője általában 45 mm, ettől eltérő átmérőjű egyéb objektív gyűrűk tartozékként beszerezhetők.






Alap üzemmód

➤ Bekapcsolás és kikapcsolás

Tartsa a  gombot 3 mp-ig lenyomva az éjjellátó készülék bekapcsolásához. Ismét nyomja a BE/KI  gombot 3 mp-en keresztül az éjjellátó készülék kikapcsolásához.

➤ Átkapcsolás az egyes üzemmódok között

Az éjjeli változat 3 különböző üzemmóddal rendelkezik: Fotózási mód, video mód és lejátszás mód. Nyomja meg az üzemmódváltó gombot (9) egy másik módra való átváltáshoz.



Fényképezés		
	üzemmód	Álló képek készítésére való.
	Videó üzemmód	Videó felvételek készítésére való.
	Lejátszás üzemmód:	A felvett fájlok lejátszására való.

➤ Fényképezés

1. Kapcsolja be a készüléket, a szokásos beállítás

a video üzemmód. Nyomja meg az  üzemmódváltó gombot és váltson át Fotózási módra.

2. Nagyítás


Tartsa lenyomva ezt  vagy ezt a  gombot a kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez. A nagyítás mértéke megjelenik az LCD képernyőn.

3. Fénykép készítése:

- Figyelje a tárgyat az LCD-képernyőn.

- Állítsa be a fókuszot úgy, hogy addig tekerje a beállító kereket, amíg a kép teljesen éles lesz.

- Éjszaka vagy elégtelen fényviszonyok között röviden nyomja meg


a  gombot és kapcsoljon át infravörös fekete-fehér módba. Hosszabban nyomja meg a zseblámpa BE/KI gombját és kapcsolja be az infravörös fényt.

Ha csak röviden nyomja meg a zseblámpát, akkor a gombot átkapcsolhatja halványról világosra és azután pedig erős fényűre. Tolja előre vagy húzza vissza az infravörös lámpa lencséjét, ilymódon állítsa be az infravörös tartomány megfelelő szintjét.



- Nyomja meg a  gombot a fénykép készítéséhez.



➤ Video felvétel készítése


1. Kapcsolja be a készüléket, az alapbeállítás a video üzemmód. Ha nem így lenne, akkor nyomja meg az  üzemmódváltó gombot és váltson át video módra.

2. Nagyítás

Tartsa lenyomva ezt a  vagy ezt a  gombot a kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez. A nagyítás mértéke megjelenik az LCD képernyőn.


3. Indítsa el a videofelvételt.

- Kövesse tekintetével a tárgyat az LCD-képernyőn keresztül.
- Állítsa be a fókuszot úgy, hogy addig tekerje a beállító kereket, amíg a kép teljesen éles lesz.


- Éjszaka vagy elégtelen fényviszonyok között röviden nyomja meg a  gombot és kapcsoljon át infravörös fekete-fehér módba. Hosszabban nyomja meg a zseblámpa BE/KI gombját és kapcsolja be az infravörös fényt. Ekkor a beállítást a képernyőn is követheti. Ha csak röviden nyomja meg a zseblámpát, akkor a gombot átkapcsolhatja halványról világosra és azután pedig erős fényűre. Tolja előre vagy húzza vissza az infravörös lámpa lencséjét, ily módon állítsa be az infravörös fényes szintjét.



- Nyomja meg a  gombot a felvételhez. 4. Fejezze be a felvételt.


- A felvétel leállításához ismét nyomja meg a  gombot.
- A készülék automatikusan leállítja a felvételt, ha betelt a memóriakártya.

➤ A fotó és videó üzemmód beállításai

Nyomja meg a  Menü gombot fotó vagy videó módban, ekkor módosíthatja a beállításokat.


Menü	funkció
kép Felbontás	Állítsa be a fényképek felbontását Beállítási lehetőség: [1.3M] / [VGA]
Video Felbontás	Állítsa be a felbontást. Beállítási lehetőség: [960] / [VGA]
Éjjel Érzékenység	Válassza ki az éjjeli fényérzékenységet. Beállítási lehetőség: [alacsony] / [közepes] / [magas]
Anzeigemodus	Válassza ki a kijelzési üzemmódot Beállítási lehetőség: [teljes kép] / [Normál].
Sprache (nyelv) Beállítás	Állítsa be a képernyőn megjelenő nyelvet. Beállítási lehetőség: német, francia, orosz, olasz, japán, holland, spanyol, portugál, angol, kínai.
Az alapadatok beállítása	Állítsa be a készüléken a dátumot és az időt
Auto A lekapcsolás beállítása:	[1perc] / [3perc] / [5perc] / [10perc] / [KI]
Frekvencia	Beállítási lehetőség: [50Hz] / [60Hz].
Dátum címke	[IGEN] / [NEM]
Formatieren	Formattálja a TF kártyát kártyát A TF memóriakártya formattálásával az összes adat törlődik, még az írásvédettek is. Kérjük, készítsen másolatot a fontos adatokról, mielőtt a formattálást jóváhagyja. Beállítási lehetőség: [IGEN] / [NEM].
Inicializálás	Gyári beállítási lehetőségek: [IGEN] / [NEM].
Wifi jelszó	9 jegyű jelszót lehet beállítani. A jelszó tartalmazzon nagy és kis betűket és számokat, vagy hagyja meg az eredeti Wifi jelszót (1 2 3 4 5 6 7 8 9).
Változat	20201030 V001

➤ Lejátszás


1. Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg az  üzemmódváltó gombot és váltson át Lejátszás módba.

2. Nyomja meg a Fel-/Lefelé gombot és jelenítse meg a fotókat és a video fájlokat.

3.a videofelvétel lejátszása

- Nyomja meg a  gombot a videofájlok lejátszásához.

- Nyomja meg ismét a  gombot a lejátszás szüneteltetéséhez.

- Nyomja meg a  menü gombot és állítsa le a video lejátszását.


Nyomja meg lejátszás üzemmódban a menü gombot, amivel előhívja a Lejátszás menüt. Nyomja meg a Fel-/Lefelé gombot és válassza ki az egyik adatkezelési műveletet: "A kiválasztott törlése", "Az összes törlése", "A kiválasztott zárolása", "Az összes zárolása", "A kiválasztott feloldása", "Az összes feloldása". Nyomja meg a kioldógombot és válasszon ki egy elemet, majd hívja elő az Opciók menüt.

A lejátszás menü tartalma:


Menü	funkció
Törlés	Ez törli az aktuális fájlt. Választási lehetőség: [IGEN] / [NEM]
Összes törlése	Az adattároló kártyán lévő összes adat törlése. Választási lehetőség: [IGEN] / [NEM]
Zárolás (a fájl védett, csak olvasható)	Zárolja a jelenlegi fájlt. Választási lehetőség: [IGEN] / [NEM]
Az összes lezárása	Az adattároló kártyán lévő összes adat zárolása. Választási lehetőség: [IGEN] / [NEM]
A zárolás feloldása	az aktuális fájlt. Választási lehetőség: [IGEN] / [NEM]
Az összes fájl feloldása	Az adattároló kártyán lévő összes adat feloldása. Választási lehetőség: [IGEN] / [NEM]

➤ Távirányítás a mobil app-ról / WiFi kapcsolat

Ennek a készüléknek szinte az összes funkciója elérhető táblagépről és okostelefonról. Viszont a készülék távirányításához előbb le kell tölteni az „Apple App Store“-ból vagy a „Google Play Store“-ból a „Digital Aim“ app-ot, majd utána installálni

az Ön táblagépére és/vagy  okostelefonjára.

➤ Párosítsa a kamerát egy táblagéppel vagy okostelefonnal a WiFi hálózaton keresztül

1. Hosszabban nyomja meg a  gombot a készülék

bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a WIFI-gombot és a készülék WIFI módba kerül (a WIFI szimbóluma megjelenik a TFT-képernyőn).

3. Indítsa el a

WiFi hálózatok

keresését

az okostelefonján, majd
válassza ki az
„NV_XXXXXXXXXX“ elnevezésű

ezután adja meg az induló

jelszót:


„123456789“, amivel

csatlakozni tud

a WiFi hálózatra.
4. A WiFi hálózatra
való felcsatlakozást
követően térjen vissza
a telefon központi csatolóknak menüjébe és ott válassza ki a "Digital Aim"
applikációt, majd az ikonjára kattintva indítsa el azt. Az app-on belül
végezze el az egyes funkciók előzetes beállításait. Például a képek
valós időben történő megjelenítése, beállításai, a videók, fotók, képek,
video fájlok előhívása, letöltése, törlése, stb.



- 1 valós idejű kép
- 2 Fényképezés
- 3 Fotózás mód
- 4 Fájlkezelési mód
- 5 Beállítási üzemmód
- 6 Teljes képernyős kijelzés
- 7 Video

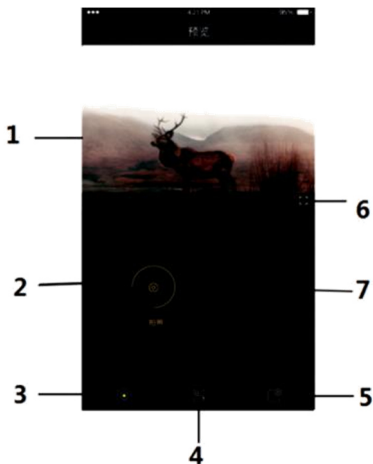

fotózás üzemmód

A. Hívja elő az aktuális valós idejű képet (1. ábra); B. Kattintson a video ikonra (7. ábra) és vegye fel valós időben. Kattintson rá ismét a felvétel leállításához. Kattintson a Fotók ikonra (2. ábra) és váltson át fotó módba, majd kattintson megegyeszer és készítsen valós idejű fényképet.

Fájlkezelési mód

A. A TF kártyán lévő távoli fotókat és a video fájlokat megnézheti és lejátszhatja. Kattintson rá a jobb felső sarokban lévő " " " ikonra és válassza ki, töltsse le vagy törölje az összes adatot.



B. A mobiltelefonra letöltött helyi fotók és video fájlok megjelenítéséhez és lejátszásához kattintson a jobb felső sarokban lévő "√" ikonra és válassza ki, töltsse le vagy törölje az összes adatot;

Beállítási üzemmód

A. Az idő egy kattintással kalibrálható; B. a termék menü paramétereinek távoli beállítása;

5. Miután az app-on belül befejeződött a beállítás, nyomja meg

a  gombot és lépjen ki a WIFI üzemmódból.

➤ Adatok letöltése a PC-re

A fotókat és videókat nemcsak az app-on keresztül lehet közvetlenül az okostelefonra és tabletre letölteni, hanem a készüléken lévő fájlokat az alábbi módon lehet átjátszani a számítógépre:

- Helyezze be a memóriakártyát a kártyaolvasóba.
- Csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez az együtt szállított USB kábellel.

A kártyaolvasó használata

1. Vegye ki a memóriakártyát a készülékből és dugja be egy kártyaolvasóba. Aztán csatlakoztassa a kártyaolvasót a számítógéphez.

2. Indítsa el a [saját munkahely] vagy [Windows Explorer] programot és kattintson duplán a cserélhető adathordozó ikonra, amely most a memóriakártyát jelenti.

3. Másolja át a képeket a kártyáról a számítógép merevlemezén lévő egyik kiválasztott könyvtárba.

A készülék csatlakoztatása a PC-hez egy USB kábellel

1. Kapcsolja be az éjjellátást. Csatlakoztassa azt az együtt szállított USB kábellel a számítógéphez.

2. A számítógéphez való csatlakoztatáskor a képernyőn az „MSDC” jelenik meg.

3. Indítsa el a [saját munkahely] vagy [Windows Explorer] programot. A "cserélhető adathordozó" jelenik meg a meghajtók listában. Kattintson duplán a "cserélhető adathordozó" ikonra a tartalom megjelenítéséhez. A kamerán tárolt adatok a "DCIM" elnevezésű könyvtárban találhatóak.

4. Másolja át a fotókat vagy videókat a saját számítógépre.

➤ **A tisztítással kapcsolatos tudnivalók**

- **A készüléket kívülről csak egy száraz ruhával törölje át.**
- **Ne alkalmazzon tisztító folyadékot, mert az tönkretelheti az elektronikát.**
- **Az okulárt és/vagy a lencsét csakis puha, szőszmentes kendővel törölje át ez lehet például mikroszálas kendő is).**
- **A lencsék megkarcolódását megelőzendő csak enyhén nyomja rá a törölkendőt, amikor megtörli.**
- **Óvja a készüléket portól és párától, nedvességtől! A készüléket tasakban vagy dobozban tárolja.**
- **Vegye ki az akkut a készülékből, ha azt hosszabb ideig nem fogja használni.**

Vegye figyelembe az alábbi megjegyzéseket:

Ne szedje szét sajátkezüleg az éjjellátó készüléket. Amennyiben gondja van vele, akkor rövid úton vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a kereskedővel. Kérjük, ne távolítsa el a típustáblát vagy a gyártómű által elhelyezett matricát. Matrica hiányában megszűnik a garancia. Az utasítások figyelmen kívül hagyása vagy a készülék hibás kezelése nem tartozik a garanciális feltételek közé.

Műszaki adatok

A fénykép felbontása:	1M (1280x960), VGA (640x480)
A video felbontása:	960P (1280x960/30FPS) VGA (640x480/30FPS)
Objektív:	F1.2 nagy blende, f = 16 mm, FOV 16°
Okular:	az okulár 5 x nagyítású és beállítható a fénytörés
Képernyő:	A belső képernyő mérete: 1,3 "240 x 240 HD TFT-LCD
Automatikus Kikapcsolás:	3 perc/5 perc/10 perc/KI
Dátumbélyegző:	A dátum és idő beállításának támogatása Dátum- és időbélyegző elhelyezése a foto és video fájlkon.
nyelv:	12 nyelv közül lehet választani
Az adattárolás eszközei:	microSD kártya, max. 32 GB
USB csatlakozóaljzat:	MicroUSB 2.0 Computer-Download
Tápellátás:	3,7 V, 1000 MAH 18350 lítium akku
infravörös-zseblámpa:	5 W 850 infravörös lámpa, amely beállítja a fókuszt szögét és a besugárzási távot, 3,6 V, 2600 MAH 18650 lítium akku
Üzemi hőmérséklet:	-20°C max. 60°C-ig
Tárolási hőmérséklet:	-30°C max. 70°C-ig
Méret:	172 mm x 123 mm x 49,5 mm

Garancia: A termékre a vonatkozó törvényi szabályozás szerint az első tulajdonos vásárlása napjától számított 24 havi garanciát vállalunk.

Ez a garancia anyag- és gyártási hibákra vonatkozik, viszont nem tartoznak bele az alábbiak: normál elhasználódás és kopás következtében keletkezett hibák és hiányosságok; eltérő célú használat, baleset vagy módosítás miatt bekövetkezett károsodás és kifogásolható működés.

Fenntartjuk magunknak a jogot a garanciális ügyintézés visszautasítására abban az esetben, ha hiányzik a vásárlást igazoló dokumentum, vagy a termék karbantartása és ápolása egyérelműen eltért az előírtaktól. Őrizze meg a vásárlási nyugtát, mivel ez igazolja a vásárlás dátumát.

Garanciális igény esetén a készüléket az alábbiak szerint vissza kell adni a kereskedőnek: nem szétszerelt állapotban, minden tartozékával együtt, tisztán (lehetőség szerint eredeti csomagolásban) és a vásárlást igazoló bizonylattal együtt.

Minden jog fenntartva. A Berger Schröter cég írásos jóváhagyása nélkül + tilos ezt a Használati útmutatót, még kivonatosan sem, bármilyen formában reprodukálni, vagy azt elektronikus, mechanikus vagy vegyi eljárással sokszorosítani vagy feldolgozni. Fenntartjuk a termék előzetes bejelentés nélkül történő műszaki módosításának jogát. A használati útmutatót rendszeresen helyesbítik. A műszaki és nyomdai hibákért és azok következményeiért nem vállalunk felelősséget..



Minden felhasználót a törvény kötelez a használt készülékeknek a házi szeméttől elkülönített hulladékkezelésre és például a helyi közösség, ill. városrész területén működő hulladékgyűjtő telepen ártalmatlanítás céljára történő leadására. Az összes áthúzott szeméttároló jelzéssel ellátott használt elektromos készüléket ott térítésmentesen átveszik.



Tisztelt vásárlónk! Kérjük, tartsa be az alábbiakat! A Használt elemek törvény rendelkezéseinek értelmében Ön köteles címünkre visszaküldeni a használt vagy hibás elemeket és akkukat. Ennek költségeit cégünk viseli.

Berger & Schröter

Berger & Schröter GmbH - Am Hofe 9 - 58640 Iserlohn