

Használati útmutató

LW-510 Digitális éjjellátó távcső előtét
(gyorsrögzítővel)

Rend.szám: 32156



CE

Kérjük, a használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el végig és jól őrizze meg ezt a Használati útmutatót azért, mert később szüksége lehet még rá vagy mert ezzel együtt adja tovább az éjjellátó készüléket.




Biztonsági tudnivalók

1. Ne nézzen bele az infravörös fény sugarába.
2. Bekapcsoláskor ne irányítsa az infravörös fénycsóvát gyúlékony tárgyra, mert az könnyen meggyulladhat. Használat után kapcsolja ki vagy állítsa át nyugalmi módba az infravörös fényt.
3. Használjon újratölthető 3,7 V, 18650, 3200 mAh elemeket.
4. Ha elromlott a termék, forduljon a kereskedőhöz. Sajátkezű javítás esetén megszűnik garanciális igény.

A készülék leírása



A készülék leírása

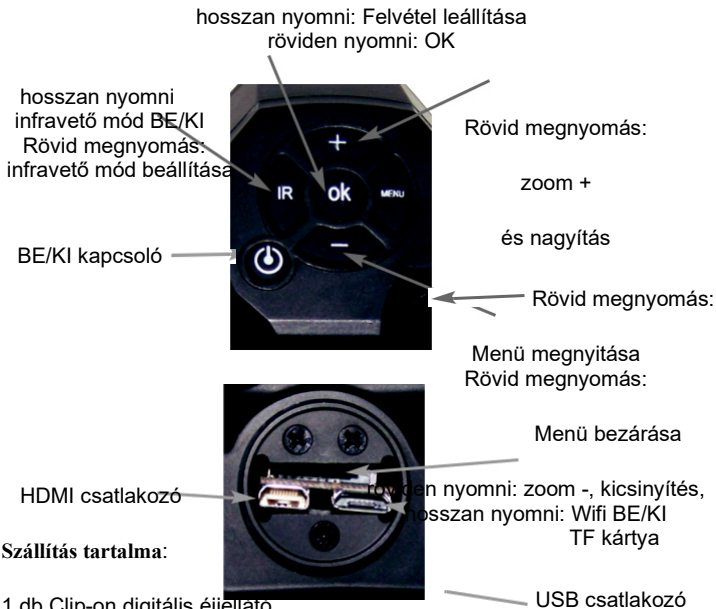

Szállítás tartalma:

1 db Clip-on digitális éjjellátó
készülék

1 db hatszögű csavarkulcs

1 db USB-C töltővezeték

1 db fényvédő sapka

1 db 45 mm bajonettzáras

okulár rögzítőgyűrű

7 db közgyűrű a 38-44 mm
okulárokhoz

Az adattároló kártya nem
tartozék.



Felszerelés;

- 1. Elemek:** használjon újratölthető 3,7V, 18650, 3200 mAh lítium elemeket. Csavarja le az elemtartó kupakját és a pozitív pólussal előre felé dugja be az elemeket. **Figyelem:** behelyezés előtt távolítsa el az elemvédő fóliát! Csavarja vissza az elemtartó kupakját.
- 2. Beállítás:** kapcsolja be a készüléket a BE/KI kapcsolóval. Addig forgassa az okulár fókusz tárcsáját, amíg a kijelzőn a szimbólumok már tisztán kivehetők lesznek. Ezután addig fordítsa el az élességállító gyűrűt, amíg éles lesz a kép. Mostmár kipróbálhatja a különböző módokat és az infravetőt.
- 3. Konzol az objektívhez:** csúsztassa rá a készülék elején az objektívre. Rögzítse csavarokkal a konzolt. Amennyiben az okulár átmérője kisebb, akkor használja az egyik együtt szállított közgyűrűt, amivel a konzol megbízhatóan rögzül a helyén.

1. Be-/kikapcsolás

A bekapcsoláshoz nyomja meg a készülék BE/KI kapcsológombját. A kikapcsoláshoz hosszabban nyomja meg a BE/KI kapcsológombot. A kijelző mindaddig világít, ameddig a készülék bekapcsolva marad.

2. Az okulár fókuszának beállítása:

Addig forgassa a tárcsát, amíg a képben élesen látja a szimbólumokat.

3. Objektív élességállító gyűrű:

Előtte bizonyosodjon meg arról, hogy valóban sikerült beállítani az okulárt. Irányítsa rá a készüléket a célra és addig forgassa az élességállító gyűrűt, amíg éles képet kap.

4. IR infravető mód:

Kapcsolja be a készüléket és olymódon váltson át fekete/fehér módba, hogy hosszabban nyomva tartja az infravető gombját. A módot (IR1-3) olymódon lehet átváltani vagy ismét kikapcsolni, ha Ön röviden megnyomja az infravető gombját (a szimbólum a kijelző jobb felső sarkában mutatja az infravető aktuális fokozatát és a módosítással együtt változik). Az infravető fókusztát kifelé húzással vagy befelé nyomással lehet manuálisan módosítani.

5. Eligazodás a menüben:

A menübe való belépéshez nyomja meg a Menü gombot. Használja a nyílombokat és azokkal navigáljon a menüben. Az almenübe való belépéshez röviden nyomja meg az OK gombot. A menüből való kilépéshez ismét nyomja meg röviden a menü gombot.

1. Szín:

Lépjen be a „színválasztás“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza ki az egyiket: „normal, s/w“ (normál, fekete/fehér). Véglegesítse a beállítást az „OK“ gombbal.

2. Az infravető LED fényereje:

Lépjen be a „IR LED Brightness“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza ki az egyiket: „aus, 1, 2, 3“ (ki, 1,2,3). Hagyja jóvá a beállítást az „OK“ gombbal. Amennyiben Ön fekete/fehér módban nyomja meg az infravető gombját, akkor a fényerő azonnal módosítható.

3. Az LCD kijelző fényereje

Lépjen be az „LCD Brightness“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza ki az egyiket: „LVL 1, LVL 2, LVL 3, LVL 4“. Hagyja jóvá a beállítást az „OK“ gombbal.

4. Felbontás:

Lépjen be az almenübe és válassza ki az egyiket: „1920x1080, 30P vagy 1280x720, 60P“ és a végén nyomja meg az „OK“ gombot.

5. Autorecord:

Lépjen be az „Autorecord“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza ki az egyiket: "An, Aus" (BE, KI). Hagyja jóvá a beállítást az „OK" gombbal.

6. Loop felvételek készítése:

Lépjen be az „Loop Aufnahme“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza ki az egyiket: „KI, 1 perc, 3 perc, 5 perc“. Véglegesítse a beállítást az „OK" gombbal.

7. Datums-Anzeige:

Lépjen be a „Datums-Anzeige“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza ki az egyiket: "An, Aus" (BE, KI). Véglegesítse a beállítást az „OK" gombbal.

8. Record Audio:

Lépjen be az „Record Audio“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza ki az egyiket: "An, Aus" (BE, KI). Hagyja jóvá a beállítást az „OK" gombbal.

9. WiFi

Lépjen be a „WiFi“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza ki az egyiket: "An, Aus" (BE, KI), a Wifi jelszó: 12345678. Hagyja jóvá a beállítást az „OK" gombbal. Úgy tudja kikapcsolni a WiFi-t, hogy a menü gombot hosszabban nyomja.

10. Megvilágítás

Lépjen be a „Megvilágítás“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza ki az egyiket: „-2, -5/3, -4/3, -1, -2/3, -1/3, +0, +1/3, +2/3, +1, +4/3, +5/3, +2,0“. Hagyja jóvá a beállítást az „OK" gombbal.

11. Dátum/pontos idő

Lépjen be a „Datum/Uhrzeit“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal adja meg a helyes adatokat: aktuális év, hónap és nap és nyomja meg az „OK“ gombot. Állítsa be a pontos időt: óra, perc, másodperc és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza ki a dátum formátumok közül a megfelelőt: „YY/MM/DD, MM/DD/YY, DD/MM/YY“. Mentse el a beállított dátumot úgy, hogy röviden megnyomja a menü gombot, majd lépjen ki az almenüből.

12. Formátum (Format):

Lépjen be a „Format“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza a „Az adattároló formattálása, az összes adat törlése“ pontot. Szakítsa félbe vagy az „OK“ gombbal hagyja jóvá. Vegye figyelembe, hogy az adatokat azt követően már nem lehet visszaállítani, hogy formattálták a készüléket.

13. Standard beállítások

Lépjen be a „Standard beállítások visszaállítása“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. A nyílombokkal válassza ki az egyiket: „Megszakít vagy OK gombbal jóváhagy“. Hagyja jóvá a beállítást az „OK“ gombbal.

14. Nyelv:

Lépjen be a „Nyelv“ almenübe és nyomja meg az „OK“ gombot. Állítsa be a nyílombokkal az egyik nyelvet: „Englisch, Chinesisch, Französisch, Pol-nisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch“ (német, angol, francia, spanyol, lengyel és olasz). Hagyja jóvá a beállítást az „OK“ gombbal.

15. Verzió:

Lépjen be a „Version“ almenübe, ahol látható a szoftver aktuális verziószáma. A kilépéshez ismét nyomja meg az „OK“ gombot.

Műszaki adatok:

Clip-on digitális éjjellátó távcső előtét (gyorsrögzítővel)

Az előtét többnyelvű menüvel rendelkezik: D, GB, F, ES, P, I. (német, angol, francia, spanyol, lengyel és olasz)

A készülék egyidejűleg alkalmazható megfigyelésre (Monokular) és éjjellátó előtétként (szerelékként) egy távcsőhöz, spektivhez vagy hasonló célokra, a rögzítése bajonettzárral történik.

A beépített infravörös sugárzó (az infravető LED fénye) három fokozatban állítható és éjszakai viszonyok között legfeljebb 200 méterig biztosítja a megfigyelést, a fókusza állítható.

Az infravető hullámhossza 850nm.

A teljesítménye max. 5W.

Akár kedvezőtlen látási viszonyok között is biztonsággal megtalálható és követhető a kiszemelt vad.

Használat: cserélhető 18650-Li-Ion akkuval (3,7V), ennek üzemideje max. 8h, 3200 mAh (nem tartozék).

Súly kb. 370 g.

Méretek (HxSzxM) = 102x112x78mm.

A fénykép és videó felvételek tárolása: microSD kártyán (TF card, nem tartozék) vagy továbbítása a WiFi hálózaton keresztül (a playstore vagy az ios appstore webáruházból letölthető applikáció segítségével) közvetlenül a mobiltelefonra.

Fénykép és videó készítése: 1920x1080 / 30fps vagy 1280x720 / 60fps.

Zoom 1-4x.

Tartozékként együtt szállítva: 1 db 45 mm bajonettzáras okulár rögzítőgyűrű és 7 db közgyűrű a 38-44 mm okulárokhoz.

Az objektív lencséje 30 mm, az okulár 25 mm

Védelmi osztály: IPX5.

Ütésállóság: max. .308 (7,62x51 mm) kaliber.

Üzemi hőmérséklet: -40°C és +85°C között (-40°F és 185°F között)

A WIFI App letöltése és installálása okostelefonra és a kamera igény szerinti beállítása.

1. Keresse meg a „ricam” app-ot

az **App Store** -ban az **IOS Version** és

a **Play Store** -ban az **az Android verziót:**

2. Installálja a „ricam” app-ot az okostelefonjára és hosszabban nyomja az éjjellátó "-" gombját, ezzel bekapcsolja a WLAN hálózati hozzáférést.

3. A telefonján nyissa meg a hálózati hozzáférések listáját és keresse meg




a lista alján ezt a bejegyzést, majd csatlakozzon a hálózatra.

4. Ezután indítsa el az app-ot. A szükséges jelszó: 12345678.

5. Ezt követően kattintson a közepső mezőre.

6. Miután létrejött a csatlakozás a WIFI hálózatra, térjen vissza az app csatolójához. Ettől kezdve Ön használhatja az app funkcióit.

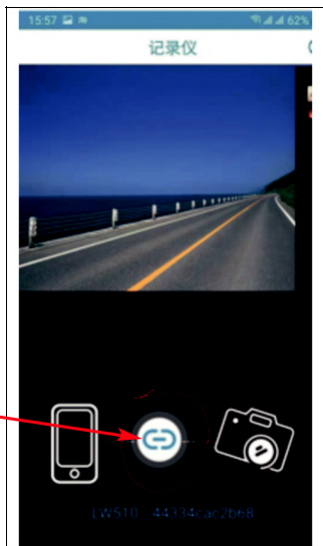

Berger & Schröter

Berger & Schröter GmbH - Am Hofe 9 - 58640 Iserlohn