



# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**2000 Watt-os hőszugárzó**

**SHX501HEAT2023**



**SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!**

**KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ SHX KÉSZÜLÉK MELLETT  
DÖNTÖTT.**



**Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi  
használatra alkalmas.**



KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT HOZZÁKEZDENE A KÉSZÜLÉK SZERELÉSÉHEZ, ÜZEMBEHELYEZÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ VAGY KARBANTARTÁSÁHOZ. ÓVJA MAGÁT ÉS MÁSOkat IS AZZAL, HOGY FIGYELEMBE VESZI A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT. AZ UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ ÉS/VAGY ANYAGI KÁRHOZ ÉS/VAGY A GARANCIÁLIS JOGOK ELVESZTÉSÉHEZ VEZETHET!

## Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket **kizárólag háztartások lakóhelyiségeinek fűtésére tervezték**, ezért tilos egyéb célokra használni. Ez a készülék kizárólag **falra szerelésre alkalmas**. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a legalacsonyabb pontja 180 cm-re legyen a padlótól.

## **FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGÁVAL, A VONATKOZÓ SZABVÁNY ELŐÍRÁSAIVAL ÉS AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSSAL KAPCSOLATBAN**



1. Ezt a készüléket **kizárólag a használati útmutató iránymutatásainak megfelelően használja**. Minden olyan egyéb felhasználás, amelyet a gyártó nem javasol, tűzhez, áramütéshez vagy személyi sérüléshez vezethet.
2. Ezt a készüléket **kizárólag háztartások lakóhelyiségeinek fűtésére tervezték**, ezért tilos egyéb célokra használni.
3. Távolítsa el a csomagolást, és ellenőrizze, hogy a készülék nincs megsérülve. Ha kételyei vannak, ne kezdje el használni a készüléket, hanem vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
4. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt feltétlenül ellenőrizze, **hogyan az elektromos áram fajtája és a hálózati feszültség megegyezik készülékének típus tábláján feltüntetett adatokkal**.
5. A hálózati csatlakozóaljzat, amelyhez a készülék csatlakozik, nem lehet hibás vagy kilazult, és

alkalmasnak kell lennie az adott terhelésre, és mindenekelőtt megbízhatóan földeléssel kell rendelkeznie.

6. Kerülje a hosszabbító alkalmazását, mert az túlmelegedhet, és tüzet okozhat.
7. Amennyiben a tápkábel sérült, akkor azt a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy engedéllyel rendelkező szervíznek kell kicserélnie. Ne tekerje, és ne törje meg a hálózati kábelt.
8. Tilos a készüléket közvetlenül fali csatlakozóaljzat alatt elhelyezni. Kérdéses esetben ellenőriztesse képezített villanszerelővel lakásának elektromos rendszerét.
9. Tilos a készülék tulajdonságait bármilyen módon átalakítani vagy módosítani. Csak a gyártó által javasolt pótalkatrészeket és tartozékokat használja (ennek figyelmen kívül hagyása a garanciális jogok megszűnéséhez vezethet).
10. Ne használja ezt a fűtőkészüléket, amennyiben rajta a sérülés legcsekélyebb jelét is észleli.
11. A meghibásodott készülék, csatlakozódugó vagy kábel javításával kapcsolatban mindig és kizárólag a gyártói engedéllyel rendelkező vevőszolgálathoz forduljon.
12. A készüléket kizárólag felnőttek használhatják.
13. 3 és 8 év közötti gyerekek a készüléket csak felügyelet alatt, vagy akkor kapcsolhatják be- és ki, ha a készülék használatára

megtanították őket, és a használatból eredő veszélyeket megértették, és a készülék az előírt helyzetben van elhelyezve vagy felszerelve. 3 és 8 év közötti gyermekek a készülék csatlakozódugóját nem csatlakoztathatják az aljzatba, a készüléket nem szabályozhatják, nem tisztíthatják és /vagy nem végezhetnek rajta felhasználói karbantartást.

14. **Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.** Ha elhagyja a helyiséget, **mindig kapcsolja ki a készüléket.**
15. Ne használja a készüléket olyan kisebb helyiségben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik önerőből nem képesek a helyiség elhagyására (kivéve, ha biztosított az állandó felügyelet).
16. **Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.** Tartsa távol a készüléktől a 3 év alatti kisgyermeket, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
17. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól. **Lenyelés esetén fulladásveszély áll fenn!**
18. Ez a készülék nem rendelkezik **olyan berendezéssel**, amely képes szabályozni a helyiség hőmérsékletét.
19. A készülék nem alkalmas tartós és precíziós üzemre.
20. Ne használja ezt a fűtőkészüléket, amennyiben a készülék előzőleg leesett.
21. Ez a készülék csak **száraz beltéri helyiségekben történő használatra alkalmas.**
22. Ne használja a készüléket víz közelében vagy nagyon párás környezetben, pl. nedves pincében,



úszómedence, fürdőkád vagy zuhanyzó közelében.  
Figyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.

23. Ne használja a készüléket benzin, gáz, olaj, alkohol vagy egyéb robbanásveszélyes és könnyen égő folyadék vagy gázok közvetlen közelében.
24. A tűzveszély elkerülése érdekében a készülék kifúvó nyílásától számítva **legalább egy méteres távolságot tartson bármely gyúlékony anyagtól**, például
  - a. nyomás alatt álló tartályoktól (pl. szóróflakonoktól),
  - b. bútoroktól,
  - c. mindenféle textíliától.
25. Ez a készülék vízszintes és stabil felületen vagy adott esetben falra rögzítve használható.
26. **Soha ne takarja le a készüléket üzem közben és utána, a lehűlési idő alatt.**
27. Ügyeljen arra, hogy semmi olyan idegen tárgy ne kerülhessen a készülék és a szerelési fal közé, amely hozzáérhet a fűtőfelülethez.
28. Mindig kapcsolja ki a készüléket, **mielőtt a hálózati csatlakozódugót kihúzza.**
29. **Vigyázat! - A készülék egyes részei nagyon forróvá válhatnak**, ezáltal égési sérüléseket okozhatnak.  
Rendkívüli körülmények szükségesek akkor, ha a készülék közelében kisgyermek vagy felügyeletre szoruló személyek tartózkodnak.






---

Hagyja a **készüléket mindig lehűlni** mielőtt hozzákezd a tisztításához vagy leszereléséhez.

30. Húzza ki a csatlakozódugót, ha már nem használja a készüléket, vagy hozzákezd a tisztításához, ill. a karbantartáshoz. A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.
31. Az áramütés megelőzése érdekében ne fogja meg a csatlakozóaljzatot nedves kézzel.



<p><b>FIGYELEM</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b><u>SÉRÜLÉSVESZÉLY!</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>A készülék működés közben melegszik!</b></p> <p>Soha ne érintse meg a készüléket működés közben, → ez súlyos <b>ÉGÉSI SÉRÜLÉSHEZ</b> vezethet.</p>
<p><b>FIGYELEM!</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b><u>TŰZVESZÉLY!</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>A készüléket működés közben nem szabad letakarni.</b></p>
<p><b>FIGYELEM!</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b><u>BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG</u></b></p> <p>Tartson legalább egy méter biztonsági távolságot a gyúlékony tárgyaktól, pl. bútoroktól, függönytől, papírtól, stb.!</p> <p style="text-align: center;"><b><u>ELHELYEZÉS</u></b></p> <p>Mindig úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő akadálytalanul áramolhasson be és ki.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!</u></b></p> <p>Használat közben a készülék nagyon felforrósodik, és égési sérülést okozhat. Rendkívüli körülménetek szükséges, ha a készülék közelében kisgyermek vagy felügyeletre szoruló személyek tartózkodnak.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>TÚLMELEGEDÉS KOCKÁZATA</u></b></p> <p>Ne fűtsön a készülékkel 4m<sup>3</sup>-nél kisebb helyiséget.</p>



## A készüléken található szimbólumok

Szimbólum:



Jelentés:

### **Figyelem! Tilos letakarni!**

A készüléken lévő szimbólum azt jelenti, hogy nem szabad tárgyakat (pl. törölközőt, ruhát, stb.) a készülék fölé vagy közvetlenül elé akasztani. A túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében tilos a fűtőkészüléket letakarni!

Szimbólum:



Jelentés:

### **II-es érintésvédelmi osztály**

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülék a II-es érintésvédelmi osztályba tartozik.

A II-es érintésvédelmi osztályba tartozó készülékek nem csatlakoznak a védővezetékhez. Ehelyett az ilyen készülékeket az aktív és megérinthető részei között megmegerősített vagy kettős szigeteléssel látják el a névleges szigetelési feszültség mértékében. Így az elektromosan vezető felületek, illetve a vezető és hozzáférhető részek megerősített vagy kettős szigeteléssel vannak a feszültség alatt álló részekről elválasztva.

## Újrahasznosítás, hulladékkezelés, megfelelőségi nyilatkozat





### ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A csomagolóanyagok újrafelhasználhatók. Ezért azt javasoljuk, hogy ezeket szelektív hulladékként adja le.



### HULLADÉKKEZELÉS


Az "áthúzott hulladéktartály" szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket (WEEE) elkülönítetten kell leadni. Az elektromos és elektronikus készülékek

	<p>veszélyes és környezetszennyező anyagokat tartalmazhatnak. Ezért ezeket ne tegye a vegyes háztartási hulladékba, hanem adja le a használt elektromos és elektronikus készülékek begyűjtésére kijelölt állomáson. Ezzel Ön is hozzájárul a környezete védelméhez. További információkért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes hatóságokhoz. 2012/19/EU irányelv</p>
	<p><b><u>AZ ELEMÉK HULLADÉKKEZELÉSE</u></b></p> <p>A használt elemekről és akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv végrehajtásáról szóló 2008. november 20-ai 188. (német szövetségi) törvényerejű rendeletnek megfelelően az áthúzott hulladékgyűjtő tartály szimbólum azt jelenti, hogy a használt elemeket és akkukat tilos a háztartási hulladékba tenni. Az elemek/ akkuk erősen környezetszennyező anyagokat tartalmaznak. A felhasználó köteles a használt elemeket a település gyűjtőállomásain vagy a megfelelő tartályokban elhelyezni. A szolgáltatás díjmentes. Ezáltal Ön betartja a törvényi követelményeket, és óvja a környezetet.</p> <p>Ezek a jelölések láthatók az elemeken:</p> <p>Li = Az elem lítiumot tartalmaz.          Al = Alkáli elem.          Mn = Az elem mangánt tartalmaz.</p> <p>CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)</p>
	<p><b><u>Megfelelőségi nyilatkozat</u></b></p> <p>Ezennel kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az EU alapvető követelményeinek, előírásainak és irányelveinek. A Megfelelőségi Nyilatkozat részletes szövege bármikor megtekinthető az alábbi linken:</p> <p><b><a href="https://www.schuss-home.at/downloads">https://www.schuss-home.at/downloads</a></b></p>

**A tévedések és a műszaki változtatások joga fenntartva!**

## **A szállítás tartalma**

- Hőszugárzó
- Szerelési anyag falra szereléshez
- Használati útmutató

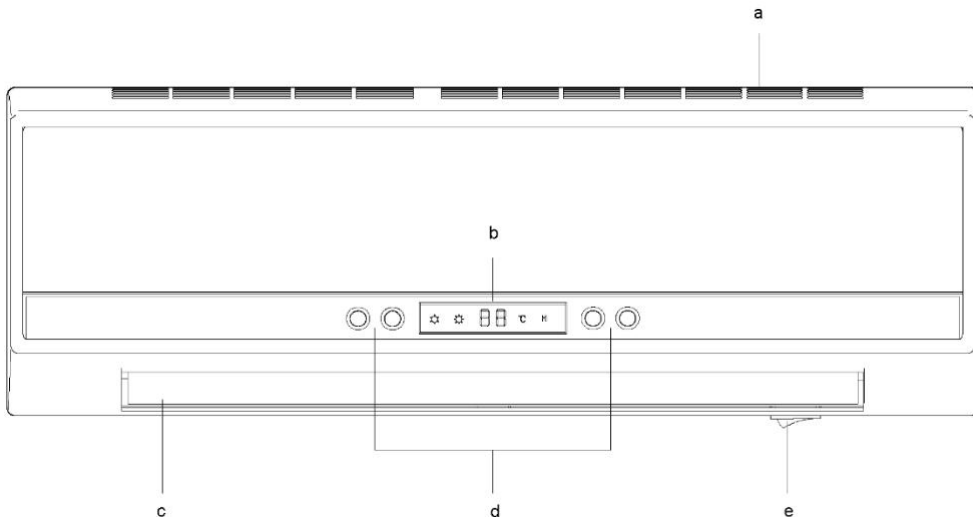

## **A készülék ismertetése**

- a) Levegőbeszívó nyílás
- b) LED kijelző
- c) Levegőkifúvó nyílás
- d) Kezelőmező
- e) Be-/kikapcsoló gomb

## **Elhelyezés és csatlakoztatás**

1. Az összes csomagolóanyagot távolítsa el, és tartsa távol kisgyermekektől. A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készüléket, nincs-e rajta sérülés, vagy sérülésre utaló jel.

Amennyiben kétségei támadnak, ne használja a készüléket, hanem forduljon a forgalmazóhoz.

2. Válasszon megfelelő helyet a készülék számára, és vegye figyelembe az ebben az útmutatóban található összes figyelmeztetést.

### **FONTOS!**


A fürdőszobai hőszugárzót, különösen nedves helyiségben történő használat esetén lehetőleg fixen be kell kötni az elektromos hálózatba.

**Ezt a bekötést csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő végezheti, ezért itt nem térünk ki a további részletekre.**

Ebben a használati útmutatóban biztonsági okokból a csatlakozódugó alkalmazásából indulunk ki.

Fix bekötés esetén a csatlakozódugóról szóló szakaszok nem relevánsak.

### **A távirányító elemeinek berakása/ cseréje**

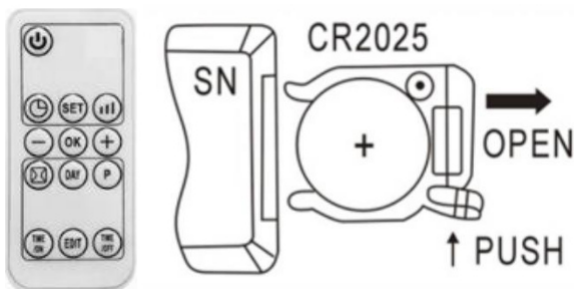

Nyissa ki az elemtartót a távirányító alján, nyomja be a tartón lévő reteszt, húzza ki a tartót, és távolítsa el az elembiztonsági szalagot. Figyeljen a helyes polaritásra (+/-).

Az elemcseréhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa ki az elemtartót a távirányító alján, nyomja be a tartón lévő reteszt, húzza ki a tartót, és vegye ki a használt elemet.
2. Figyeljen a helyes polaritásra (+/-). Kizárólag CR2025 típusú gomelemet használjon, és a használt elemeket környezetbarát módon és a felhasználás szerinti ország előírásainak megfelelően adja le.
3. Tolja vissza az elemtartót a távirányító alján.


Figyeljen arra, hogy ne hajlítsa el az érintkezőket. Helyezze be az új elemet, és zárja az elemtartót.

## MEGJEGYZÉS

Ha a távirányítót hosszabb (4 hét vagy annál hosszabb) ideig nem használja, akkor vegye ki az elemet a távirányítóból.

### **Fali rögzítés! Figyelem!**

**A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a legalacsonyabb pontja 180 cm-re legyen a padlótól!**

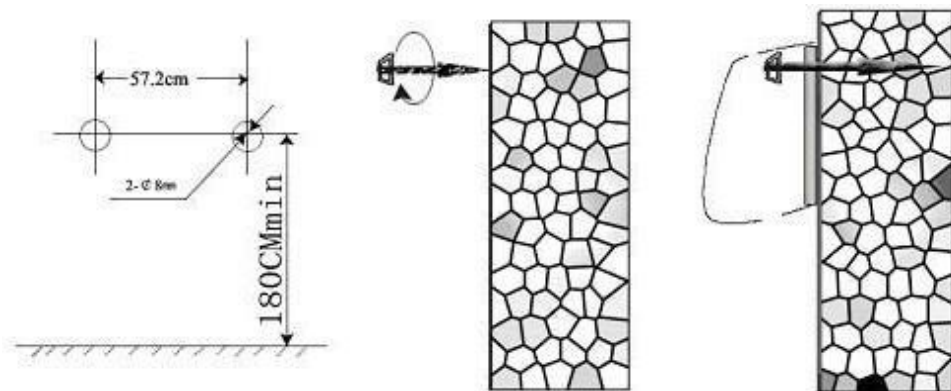


1. Szerelje fel a hőszugárzóra a rögzítő konzolt a rövid oldallal a fal felé. Rajzolja fel a falra a furatok helyét, és vegye le ismét a fürdő-hőszugárzót.
2. Fúrjon a kiválasztott és megjelölt helyeken két furatot (8 mm) a falba - vízszintesen, egymástól 18,7 cm-re.
3. Tegyen tipliket a furatokba, és tekerje be a csavarokat (vele szállítjuk). Kb. 5 mm hosszra kell lógnia a csavaroknak.
4. Akassza a hőszugárzót a rögzítő konzolokkal a csavarokra, tolja el egészen balra, és húzza lefelé.

### **Üzembehelyezés és működés**

 - A főkapcsolónak kikapcsolt állapotban kell lennie (O).
- Teljesen tekerje le a tápvezetékét, és csatlakoztassa a csatlakozódugót megfelelő 220-240 V-os csatlakozóaljzatba.
- Nyomja meg a főkapcsolót (I). A kijelzőn megjelenik az „S” szimbólum (készenléti üzemmód).




## A készülék kezelése távirányítóval és anélkül:






 
1. Csatlakoztassa, és kapcsolja be a készüléket a piros gomb 0/I megnyomásával. A készülék ekkor készenléti üzemmódba kapcsol,


és "  " szimbólum látható a kijelzőn.

 


2. Nyomja meg a "  " gombot a ventilátor módra váltáshoz. A következő kijelzés jelenik meg: A. A készenléti üzemmódba való visszalépéshez nyomja meg még egyszer a gombot.


3. Nyomja meg a "  " gombot a készülék alacsony fűtésteljesítménnyel történő indításához, és a kijelző megjelenítéséhez.

A lenti B ábrán látható "  /-- " kijelzés jelenik meg. Nyomja meg másodszor a gombot a nagyteljesítményű fűtémódba lépéshez, és a lenti C ábrán látható " /-- "   kijelzés megjelenítéséhez. Nyomja meg harmadszor a gombot a ventilátormódra váltáshoz, a kijelzőn "-- " kijelzés látható a lenti A ábrán látható módon.


4. Nyomja meg a "  " gombot, a legyező funkció aktiválásához. Nyomja meg még egyszer a gombot, a legyező funkció megállításához.




A

 


B

 



C

5. Nyomja meg a "  " gombot az időzítő beállításához (00-12 óra). A gomb minden megnyomása egy órával növeli a beállított időt. Az idő beállítása után a kijelző 5 mp-ig az aktuálisan beállított időt mutatja az előző kijelzőre történő visszalépés előtt.

A köztes időben a "  " kijelzés látható. Az alábbi képen példaként 8 óra beállítása látható:



6. Termin "EIN": Az időzítő bekapcsolása: A bekapcsolási idő 00-12 óra közötti



beállításához nyomja meg készenléti üzemmódban az "  " időzítő gombot. A beállítás befejezése után a kijelzőn a beállított idő és a "  " kijelzés látható. Egy óra elteltével a kijelző automatikusan egy órával rövidebb időt mutat. A beállított idő végén a készülék automatikusan bekapcsolódik. Az időzített bekapcsolási időnél a standard beállított hőmérséklet 23 °C. Az alábbi képen példaként a bekapcsolás 8 órás időzítése látható:



**Megjegyzés:** Ha a hőmérséklet és a heti program nincs beállítva, akkor a készülék 12 óra megszakítás nélküli üzem után kikapcsolódik, és készenléti üzemmódba áll.


 
 




 

 
 
**A készülék kezelése távirányítóval:**

**Megjegyzés:** A hatékony kapcsolat érdekében a távirányító használata közben a távirányítót a termék vevőegysége felé kell irányítani.


A távirányítón található "készenlét" "  ", "üzemmódok" "  " és

"legyezés" "  " gomb funkciója megegyezik a készülék megfelelő gombjainak funkciójával.

**Aktuális IDŐ / NAP beállítása (készenléti üzemmódban és működés közben is beállítható):**

 
- Nyomja meg a "  " gombot, a kijelzőn a "12" standard érték látható. Állítsa be az aktuális idő (összesen 24 óra) óraértékét a "  /  " gombbal. Nyomja meg még egyszer a "  " gombot, a kijelzőn standard értéként a "30" jelzi a percek számát. Állítsa be a "  /  " gombbal az aktuális idő percértékét (00-59 perc). Nyomja meg harmadik alkalommal is a "  " gombot, a kijelzőn megjelenik a hét napja."   
 "  " Állítsa be az aktuális napot a "  /  " gombbal (hétfő - vasárnap: d1-d7). **Nyomja meg a „**   **gombot a beállítás jóváhagyásához. A kijelzés az előző beállításokat mutatja.**

Példa: Ha II-es fűtésteljesítmény és 25 °C mellett szerda 9:30-at szeretne beállítani, akkor ezt az alábbi képeken láthatja:








## Megjegyzés:

**A főkapcsoló kikapcsolása vagy áramszünet esetén a készülék visszaáll alaphelyzetbe.  
Az aktuális idő és az aktuális nap egymás utáni ellenőrzéséhez nyomja meg a**

"  " gombot.

### 2. Hőmérséklet beállítása:

Működés közben nyomja meg a "  /  " gombot, a kijelzőn a "23" standard érték látható.




Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a "  /  " gombbal (hőmérséklettartomány: 10-49°C), és a beállítás jóváhagyásához nyomja meg az "  " gombot.

Példa: Az aktuális környezeti hőmérséklet 15°C. Ha 25°C-ra szeretné állítani a hőmérsékletet, akkor az alábbi kijelzés látható:






### Megjegyzés:

A hőmérséklet beállításakor a SMART üzemmód kerül alkalmazásra:

1. Beállított hőmérséklet - környezeti hőmérséklet > 2 °C, nagyteljesítménnyel fűt;
2. 0 °C < Beállított hőmérséklet - környezeti hőmérséklet = < 2 °C, kis teljesítménnyel fűt;
3. Beállított hőmérséklet - környezeti hőmérséklet = 0 °C, a hűtőventilátor 30 másodpercig működik, a fennmaradó hő elvezetése érdekében, ezt követően a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
4. A készenléti üzemmódba kapcsolás után, amikor kihűlt a készülék, és:
5. Beállított hőmérséklet - környezeti hőmérséklet > = 2 °C, a készülék „felébred”, és folytatja a fűtést.
6. Ha szeretné kikapcsolni a beállított hőmérsékletet, akkor nyomja meg a "  " gombot a készülék "fűtés", "  " vagy ventilátor", "  " módba kapcsolásához, ekkor a készülék a beállított hőmérséklet nélkül működik tovább. A " °C " szimbólum eltűnik a kijelzőről.

## A heti program beállítása (CSAK a távirányítóval)

Az AKTUÁLIS IDŐ / NAP beállításának befejezése után a heti program beállításának lépései:

1. Nyomja meg a "  " gombot a készülék munka üzemmódra kapcsolásához.
2. Nyomja meg a "  " gombot, megjelenik a "P" szimbólum, és a kijelzés a heti program beállítására vált: Lásd lentebb: A
3. Nyomja meg a "  " gombot, a kijelzőn d1 ~ d7 kijelzés látható a hét napjának beállításához (hétfő - vasárnap: d1 ~ d7). Például a hétfő beállítása: lásd lentebb: B



4. Nyomja meg az "EDIT" gombot, P1 ~ P6 kijelzés látható (minden napra maximum 6 időintervallum állítható be). A P1 beállításával azonos módon: lásd lentebb: C

 
5. Nyomja meg a "TIME/on" gombot, a kijelzőn a "00" standard érték látható. Nyomja

folyamatosan a "TIME/on" gombot a bekapcsolási idő beállításához. Például a reggel 7:00 órákor ismétlődő beállítás bekapcsolását lásd lentebb: D (megjegyzés: A kiválasztható időtartam 0-24 óra).


6. Nyomja meg a "TIME/off" gombot, alapértelmezetten az előző beállítási idő jelenik meg. Nyomja

folyamatosan a "TIME/off" gombot a kikapcsolási idő beállításához. Pl. a 13:00 kikapcsolási időként történő beállítását lásd lentebb: E (a kijelzőn látható), (megjegyzés: A kikapcsolási időnek később kell lennie a bekapcsolási időnél. Ha a bekapcsolási idő megegyezik a kikapcsolási idővel, akkor az egység készenléti üzemmódban van).

**A**




**B**

 


**C**



 **D**



**E**

 

7. Állítsa be a célhőmérsékletet a "+" / "-" gombbal (hőmérséklettartomány 10-49°C).

8. A teljes heti program beállításához ismétlje meg a fenti 2-7 lépést (minden napra meg kell nyitni minden időintervallumot, és be kell állítani a kikapcsolási időt).

9. A fenti beállítás után nyomja meg a "DAY" gombot a bekapcsolási idő

napjának kiválasztásához, majd nyomja meg az "EDIT" gombot a nap bekapcsolási idejének kiválasztásához, majd állítsa be a kívánt hőmérsékletet a "+" / "-" gombbal,

hőmérséklettartomány: 10-49°C, és a beállítás jóváhagyásához nyomja meg az "OK" gombot.

10. A heti program inaktíválásához nyomja meg még egyszer a "P" gombot, a "P" szimbólum eltűnik. A heti program ki van kapcsolva. A készülék visszaáll az előző állapotba.

### Megjegyzés:

- A fenti beállítások lezárása után, a program működése közben nyomja meg a "DAY" / "EDIT" / "TIME/ON" / "TIME/OFF" gombot ahhoz, hogy minden napra ellenőrizze a beállítási időt és az időintervallumot.
- A 00~24 óra bekapcsolási időintervallumhoz a percek nem állíthatók be;
- a "TIME/OFF" (kikapcsolási idő) nem lehet korábban, mint a "TIME/ON" (bekapcsolási idő);
- Ha a "TIME/ON" (bekapcsolási) idő megegyezik a "TIME/OFF" (kikapcsolási) idővel, akkor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol;

### Megjegyzés:

- A főkapcsoló kikapcsolásakor, áramszünet esetén és a csatlakozódugó kihúzásakor a készülék visszaáll alaphelyzetbe.
- Az idő / nap beállításának ellenőrzéséhez nyomja meg a "SET" gombot.

### Az ablaknyitás-felismerés aktiválása (CSAK a távirányítóval):

1. A készülék munka üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a "ON" gombot. Fűtsön egy percre, a stabilitás eléréséig.
2. Nyomja meg a "ON" gombot a távirányítón. Megjelenik a "ON" / °C " kijelzés. A hőmérséklet-kijelzés alapértelmezetten "23"-ra van állítva. Állítsa be a célhőmérsékletet a "+" / "-" gombbal. Nyitottablak-felismerés üzemmódban a készülék 30 percen belül megállítja a működést, és készenléti üzemmódba kapcsol, ha a környezeti hőmérséklet 10 perc alatt 5-10°C-kal csökken. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a "ON" gombot.

A nyitottablak-felismerés kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a "ON" gombot. Eltűnik a "ON" szimbólum a kijelzőről, és a készülék visszaáll az előző munka módba.

3. A lenti F beállításpéldán 23°C beállítása látható nyitottablak-felismerés mellett.
4. Ha a nyitottablak-felismerés és a heti program egyszerre van bekapcsolva, akkor a készülék a heti program KIKAPCSOLÁSI ideje alatt nem működik. A heti program munkaállapota közben a hőmérséklet a nyitottablak-felismerés beállított hőmérsékletéhez igazodik. Lent látható egy példa: G.

**F****G****Megjegyzés:**

**A heti program bekapcsolása előtt be kell állítani a napot és az időtartamot, mivel ellenkező esetben a heti beállítás standard állapota „00”, és a program nem működik.**

**Biztonsági berendezések**

Ha a készülék belseje túlságosan felforrósodik, a hővédelem kikapcsolja a készüléket. Ez előfordulhat olyankor, ha a készülék nem tudja megfelelően leadni a hőt, vagy ha túl kevés friss levegőt tud beszívni.

A problémát rendszerint a készülék (részleges) letakarása, vagy a levegőbeszívó és/vagy levegőkifúvó nyílások eltömődése okozza.

Ha a készüléket kikapcsolta a hővédelem, akkor a készülék a hő elvezetése érdekében átkapcsol ventilátor üzemre. A kijelzés változatlan marad.

Amikor a készülék belseje megfelelő mértékben lehűlt, a készülék folytatja a beállított működését. Nyomatékosan javasoljuk azonban, hogy kapcsolja ki a készüléket a távirányítóval, és hagyjon sok időt a lehülésre.

Szüntesse meg a túlmelegedés okát, és indítsa el ez után a készüléket normál módon. Ha nem találja a túlmelegedés okát, és a probléma továbbra is fennáll, akkor ne használja tovább a készüléket, és forduljon a forgalmazóhoz.

**Tisztítás és karbantartás**

Tartsa tisztán a készüléket. Tisztítási vagy karbantartási munka előtt kapcsolja ki a hősugárgzót, húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, és hagyja a készüléket teljesen lehűlni. A készülék külső oldalát rendszeresen törölje át egy száraz, vagy egy nagyon enyhén megnedvesített törülköendővel. Ne használjon erős szappant, sprayt, tisztító- vagy súrolószert, viaszt, fényező szert vagy egyéb vegyi oldatot. A készülék hátoldalát egy tollseprűvel portalaníthatja. A hátoldal alapos megtisztításához csavarozza le a fürdőszobai hősugárgzót a falról.



## **MŰSZAKI ADATOK**

<b>Cikkszám:</b>	SHX501HEAT2023
<b>Bemeneti feszültség:</b>	220-240 V~
<b>Frekvencia:</b>	50 Hz
<b>Teljesítménytartomány:</b>	Max. 2000 W
<b>Osztály:</b>	II
<b>Súly</b>	3,7 kg
<b>Méretek</b>	138 x 618 x 208 mm
<b>Elérhetőség további információkért:</b>	<b>Schuss Home Electronic GmbH</b> Scheringgasse 3, A-1140 Wien A szerviz telefonszáma: +43 (1) 97 0 21 <a href="http://www.schuss-home.at">www.schuss-home.at</a> / <a href="http://www.shx.at">www.shx.at</a> Cégjegyzékszám: 236974 t / Cégbíróság: Bécs

## Szükséges adatok elektromos fűtőkészülékekhez

Cikkszám: SHX501HEAT2023					
Adat	Szimbólum	Érték	Mértékegység	Adat	Mértékegység
<b>Hőteljesítmény</b>				<b>Csak hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezéseknél: a töltésszabályozás módja</b>	
Névleges hőteljesítmény	$P_{nom}$	2,0	kW mellett	Kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal	Nem
Minimális hőteljesítmény (irányérték)	$P_{min}$	1,1	kW mellett	Kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-visszacsatolással	Nem
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	2,0	kW mellett	Elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-visszacsatolással	Nem
<b>Segédáram-fogyasztás</b>				Ventilátorral segített hőleadás	Nem
Névleges hőteljesítmény mellett	$e_{lmax}$	0	kW mellett	<b>A fűtési teljesítmény/ beltéri hőmérséklet-szabályozás típusa</b>	
Minimális hőteljesítmény mellett	$e_{lmin}$	0	kW mellett	Egyfokozatú hőteljesítmény, nincs beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
Készenléti állapotban	$e_{lsb}$	0,001	kW mellett	Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
				Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet szabályozás	Nem
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	Nem
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás	Igen
				<b>Más szabályozási lehetőségek</b>	
				Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	Nem
				Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel	Igen
				Távszabályozási lehetőség	Nem
				Adaptív bekapcsolásszabályozás	Nem
				Működési idő korlátozása	Igen
				Feketegömb-érzékelővel ellátva	Nem
Kapcsolat:		Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3 - 1140 Wien -Österreich <a href="https://www.schuss-home.at/">https://www.schuss-home.at/</a>			