

INTEX® HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**152**

Beépített Fast-Fill™ - kompresszorral
Modellszám: AP620A 220 – 240 V~ 50 Hz 90 W
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL, ÉS VEGYE FIGYELEMBE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

**FIGYELMEZTETÉS!****• Soha ne tegyen le aludni kisgyermeket felfújható matracra.**

- Soha ne vezessen be semmilyen éghető anyagot, pl. aeroszolos gumiabroncs javító termékeket a felfújható ágyba, mivel ezek meggyulladhatnak, és felrobbanhatnak.
- A termék nem játékszer. A gyermekeket nem szabad a felfújható ágy használata közben felügyelet nélkül hagyni.
- Tartsa távol a tárolótáskát csecsemőktől és gyermekektől. A tárolótáska nem játékszer. Ha nem használja a táskát, akkor hajtogassa össze, és tartsa gyermekek által el nem érhető helyen.
- Ne álljon a felfújható ágyra, ne járjon, ne ugráljon rajta, és ne használja trambulinnak.
- Csak háztartási használatra alkalmas. Csak beltéri használatra alkalmas. A készüléket ne használja vízen vagy víz közelében. Nem használható tutajként.
- Ne tegye a felfújható ágyat lépcsők, ajtók, éles szélű vagy törékeny tárgyak közelébe. Biztosítson elegendő helyet az ágy és egyéb tárgyak között, hogy megakadályozza a becsípődést.
- Győződjön meg arról, hogy a padló sík, sima, egyenes, és nincsenek rajta éles tárgyak, amelyek károsíthatnák a felfújható ágyat.
- Tartsa távol a háziállatokat a felfújható ágytól. A háziállatok átszakíthatják a felfújható ágy felületét.
- Ne feküdjön a felfújható ágy szélére. A széleknek nem olyan jó a tartása, mint az ágy közepének.
- Ne működtesse a kompresszort egy huzamban 5 percnél hosszabb ideig. A használatok között hagyja a kompresszort legalább 15 percig lehűlni.
- Ha nincs használatban a készülék, akkor húzza ki a hálózati dugót.
- Ne blokkolja a levegőnyílást, és ne tegyen bele semmilyen tárgyat.

Ha a hálózati kábel megsérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, a vevőszolgálattal vagy hasonló szakképzettségű személlyel kell kicseréltetni.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek. Beltérben tárolandó.
- 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű vagy megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy a készülék biztonságos használatáról történő tájékoztatás és a kapcsolódó veszélyek megértése után használhatják a készüléket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

Tartsa be ezeket a szabályokat és az összes utasítást a fulladás, anyagi károk, áramütések, égési és más sérülések elkerülése érdekében.

ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT!

Oldal 1

152-***-R0-1906


UTASÍTÁSOK

Általános információk

- A kompresszor nem igényel karbantartást.
- Ajánlott levegőnyomás: 0,025 bar (0,36 psi).
- A készüléket úgy kell felállítani, hogy a hálózati csatlakozó mindig szabadon elérhető legyen.
- A tisztításhoz csak enyhe szappanos vizet használjon. Ne használjon vegyszert.
- Javításokhoz csak a kereskedelemben elterjedt PVC-javító ragasztót és foltot használjon.
- Maximum névleges teherbírás: 67766 / 64412 / 64422 / 64432 / 64456 / 64462 / 64122 / 64132 / 64444 / 64116 / 64902 / 64146: 136 kg (300 font); 67768 / 67770 / 64404 / 64408 / 64414 / 64418 / 64480 / 64424 / 64436 / 64458 / 64464 / 64440 / 64468 / 64460 / 64124 / 64136 / 64140 / 6444 6 / 64118 / 64904 / 64906 / 64470 / 64148 / 64150 / 64448: 273 kg (600 font).

A hővédelem alaphelyzetbe állításának megakadályozása érdekében nem szabad a készüléket külső kapcsolókészüléken, pl. időkapcsolón keresztül árammal ellátni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet az áramszolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

ALKATRÉSZEK

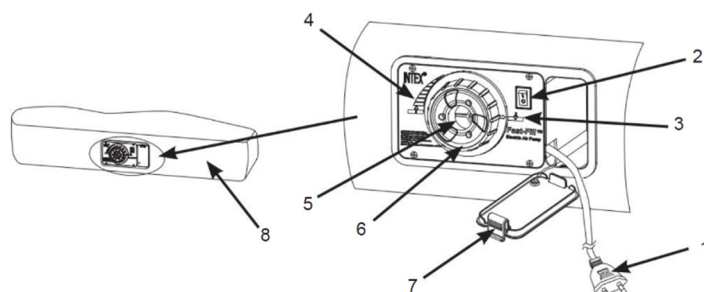


Alkatrészek neve:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Hálózati kábel | 4. Leengedés jele (↑) | 6. Forgókapcsoló |
| 2. Be-/kikapcsoló gomb | 5. Levegőnyílás és szelep | 7. Kábeltartó fedele |
| 3. Felfújás jele (↓) | | 8. Felfújható ág |


ÚTMUTATÓ: A rajzok csak illusztrációk. Előfordulhat, hogy nem a tényleges terméket ábrázolják. Nem méretarányosak. A folyamatos fejlesztés elve miatt az Intex fenntartja magának a jogot a műszaki jellemzők és a termék megjelenésének előzetes bejelentés nélküli módosítására, ami a használati útmutató frissítéséhez vezethet.

FELFÚJÁS


1. Nyissa ki a hálózati kábel tartójának fedelét. Lásd az (1.) ábrát.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba. Lásd a (2.) ábrát.

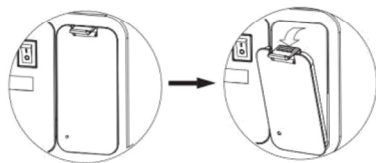


(1.) ábra

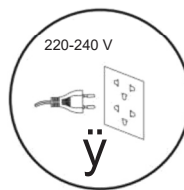


(2.) ábra

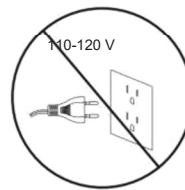

3. Fordítsa el úgy a forgókapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a nyíl a felfújás jelére (↑) mutasson. Lásd a (3.) ábrát.
4. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gomb „I” oldalát a készülék bekapcsolásához. Lásd a (4.) ábrát.
5. Amikor a felfújható ággy teljesen elérte a kívánt keménységet, nyomja meg a be-/kikapcsoló gomb „O” oldalát a kikapcsoláshoz. Lásd az (5.) ábrát.

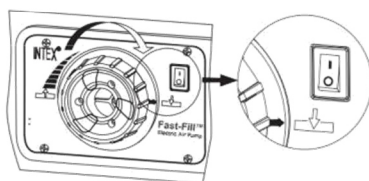

(3.) ÁBRA

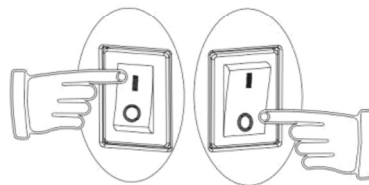


(4.) ábra


(5.) ábra

6. Feküdjön a felfújható ágyra az ággy keménységének kipróbálásához.
7. Ha túl kemény a fekvőfelület, akkor állítsa be a keménységet úgy, hogy fokozatosan elfordítja a forgókapcsolót az óramutató járásával ellentétesen, amíg levegő nem lép ki a levegőnyíláson. Lásd a (6.) ábrát. Ha elérte a kívánt keménységet, akkor forgassa el teljesen a forgókapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba. Lásd a (7.) ábrát. Ha a felfújható ággy túl puha, akkor ismétlje meg szükség esetén a 3.-7. lépést.
8. Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzattól.

 Tegye a kábeltartó rekeszbe, és zárja le a kábeltartó fedelét.



(6.) ábra

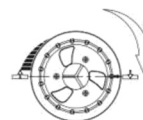

(7.) ábra

FONTOS!

Csak kisnyomású pumpával szabad felfújni. Ne fújj a ággyat túl keményre. Csak hideg levegővel töltsse.

A felfújható ágylap helyes felfújása.

A környezeti hőmérséklet befolyásolja a felfújható ágylap belső nyomását. Ha a környezeti hőmérséklet alacsony, a felfújható ágylapban lévő levegő összehúzódik, és a felfújható ágylap puhábbnak tűnik: szükség esetén adjon hozzá levegőt. Magas környezeti hőmérséklet esetén a felfújható ágylapban lévő levegő jelentős mértékben kitágul, az ágylap kemény lesz, és szétrepedhet: Engedjen le levegőt, hogy elkerülje a károsodást, és kényelmesebbé tegye az ágylapot. **Ne tegye ki a felfújható ágylapot szélsőséges hőmérsékletnek (hidegnek vagy melegnek).**


Az ágylapban lévő levegő hőmérséklet-ingadozás esetén kitágulhat és összehúzódhat, ami nyomáscsökkenéshez vezethet az ágylapban. Ilyen esetben csak adjon hozzá egy kis levegőt a kompresszorral a kívánt keménység eléréséig. Ha szétreped az ágylap, akkor vegye figyelembe az alábbi utasításokat. Javítókészlet/folt mellékelve.

A nyúlás az új vinil természetes tulajdonsága. Az első használatkor a felfújható ágylap puhább lehet, és még levegőt kell fújni bele a kívánt keménység eléréséhez. Ez a használat első napjaiban normális. A megadott méretek hozzávetőleges adatok, és a vinil- és levegőhőmérséklet függvényében változhatnak.

Az Intex, az Intex felhatalmazott képviselői vagy munkatársai semmi esetben nem vonhatók felelősségre a felfújható ágylap gondatlanságból, természetes felhasználásából, rendellenes használatból, hanyagságból vagy külső erőbehatásból eredő károsodásáért (pl. tűszúrások).

LEENGEDÉS


1. Nyissa ki a hálózati kábel tartójának fedelét. Lásd az (1.) ábrát.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba. Lásd a (2.) ábrát.
3. Fordítsa el úgy a forgókapcsolót, hogy a nyíl a levegőleengedés jelére mutasson (↰↱)
(8.) ábra

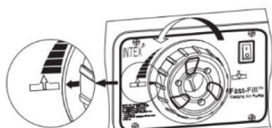

(8.) ábra



(9.) ábra

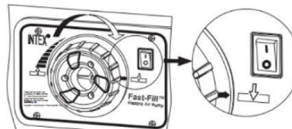

(10.) ábra

4. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gomb „I” oldalát. Lásd a (4.) ábrát.
5. Amikor a felfújható ágylap teljesen leürült, kezdje el feltekerni a felfújható ágylapot az ágylap láb részétől kezdve a fejrész felé, ahol a kompresszor van. Lásd a (9.) ábrát.
6. Amikor az összes levegőt eltávolította a felfújható ágylapból, akkor nyomja meg a be-/kikapcsoló gomb „O” oldalát. Lásd az 5. ábrát.
7. Forgassa el a forgókapcsolót teljesen az óramutató járásával megegyező irányba. Lásd a (10.) ábrát.
8. Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból, tegye a kábeltartó rekeszbe, és zárja le a fedelet.


ALTERNATÍV LEHETŐSÉG A FELFÚJÁSRA

1. Ha nem áll rendelkezésre áram, akkor a felfújáshoz csatlakoztathat hagyományos láb- vagy kézipumpát a szelephez. Lásd a (11.) ábrát.
2. Fordítsa el úgy a forgókapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a nyíl a felfújás jelére mutasson.
().
3. Tegye a felfújáshoz a levegőpumpa fúvókáját a forgókapcsolóba épített szelepbe.


(11.) ábra

TÁROLÁS

1. Engedje le a levegőt a felfújható ágyból a „LEENGEDÉS” rész utasításainak megfelelően.
2. Fordítsa el úgy a forgókapcsolót, hogy a nyíl a levegőleengedés jelére mutasson (). Lásd a (8.) ábrát.
3. Győződjön meg arról, hogy a felfújható ágy tiszta és száraz.
4. Terítse le az ágyat laposan, a fekvőfelülettel felfelé, és kövesse az összehajtogatás (12. - 16.) ábrán bemutatott lépéseit. Hajtsa össze lazán a felfújható ágyat, kerülje az éles hajtások, sarkok és élek létrehozását, mert ezek károsíthatják az ágyat.

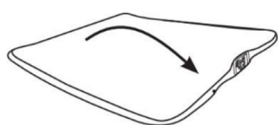


(12.) ábra

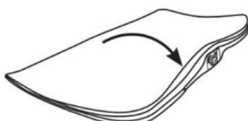

(13.) ábra



(14.) ábra

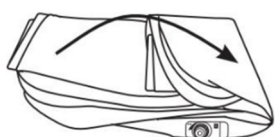

(15.) ábra



(16.) ábra

5. Forgassa el a forgókapcsolót teljesen az óramutató járásával megegyező irányba. Lásd a (10.) ábrát.
6. Tegye a felfújható ágyat a tárolótáskába, és tárolja hűvös, száraz helyen.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Minden jog fenntartva/Alle Rechte vorbehalten/ Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Nyomtatva Kínában/Impreso en China/Impreso en China/Gedruckt in China.
®/™Trademarks used in some countries of the world under license from®/™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Védjegyek használata néhány országban a következő licenz alapján: Intex Marketing Ltd. to/à/ a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Forgalmazza az Európai Unióban a Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands www.intexcorp.com