

VG0030

USB-s videódigitalizáló hangrögzítéssel

► A csomag tartalma:

1 db USB-s videódigitalizáló
Használati útmutató

► Biztonsági tudnivalók

A készüléket mindig stabil és sík felületre tegye. Leesés esetén a készülék tönkremehet.

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek, mivel ez szintén károsíthatja a készüléket, és lerövidítheti az élettartamot.

Ne állítsa a készüléket hőforrások, pl. fűtőtest vagy más hő leadó készülék közelébe.

Ne tegye ki a készüléket esőnek, víznek, nedvességnek vagy magas páratartalomnak.

Ne tegye a készüléket fürdőszobába vagy konyhába, mosdó vagy mosogató mellé, és feltétlenül kerülje el a készülék vízzel való érintkezését.

Ne kísérelje meg a készülék felnyitását.

A termék első használata előtt készítsen biztonsági másolatot.

A nekünk felróható szándékosság vagy súlyos hanyagság kivételével nem vállalunk felelősséget az adatvesztésért.

Az adatvesztésért való felelősség minden esetben az elvesztett adatoknak a meglévő biztonsági mentések alapján a felhasználó készülékén történő helyreállításához szükséges ráfordításokra korlátozódik.



Gratulálunk a készülék megvásárlásához!

A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutató utasításait és figyelmeztetéseit. Figyelmen kívül hagyásuk a készülék károsodásához vezethet. Ezt az útmutatót a legnagyobb gondossággal és a legjobb tudásunk szerint készítettük el. A tévedések és a műszaki változtatások joga fenntartva!

Hulladékleadás



Az elektromos és elektronikus készülékeket az európai WEEE irányelv értelmében nem szabad a háztartási hulladékba tenni. Ezek részeit szelektíven kell gyűjteni, és újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából le kell adni, mivel szakszerűtlen hulladékkezelés esetén a bennük lévő mérgező és veszélyes alapanyagok a környezetet hosszú távon károsíthatják. Ön fogyasztóként köteles a használt elektromos és elektronikus készülékeket azok élettartalma végén az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény előírásainak megfelelően a gyártónál, a forgalmazónál vagy az erre a célra rendszeresített nyilvános gyűjtőhelyen díjmentesen leadni. Ennek részleteit a mindenkori nemzeti jogszabályok tartalmazzák. A terméken, a használati útmutatón és/vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum erre utal. A használt készülékek ilyen módon történő szelektív gyűjtésével, hasznosításával és ártalmatlanításával Ön is hozzájárul környezetünk védelméhez.

A CE-jelölés tanúsítja, hogy ez a készülék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelvében meghatározott, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó alapvető követelményeknek. A CE-megfelelőség igazolásra került. A megfelelő nyilatkozatok a gyártónál találhatók.

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle


▲ Rendszerkövetelmények

- USB: USB 2.0-kompatibilis csatlakozó
- Operációs rendszer: Windows 7/8/10/11 és Mac OS 10.15
- CPU: Pentium III 800 és magasabb
- HD: 600 MB szabad merevlemez-kapacitás a programtelepítéshez, + 4 GB merevlemez-kapacitás a videófelvételhez és szerkesztéshez
- Memória: 256 MB RAM
- Kijelző: Windows-kompatibilis kijelző legalább 1024x768 felbontással
- Hangkártya: Kompatibilis Windows-hangkártya

▲ Beállítás


Csatlakoztassa a VG0030-at a számítógép USB 2.0 csatlakozójához. Az illesztőprogram automatikusan feltelepül, és a számítógép eszközkészletében megjelenik az "AV TO USB 2.0" sor.

▪ Szoftvertelepítés

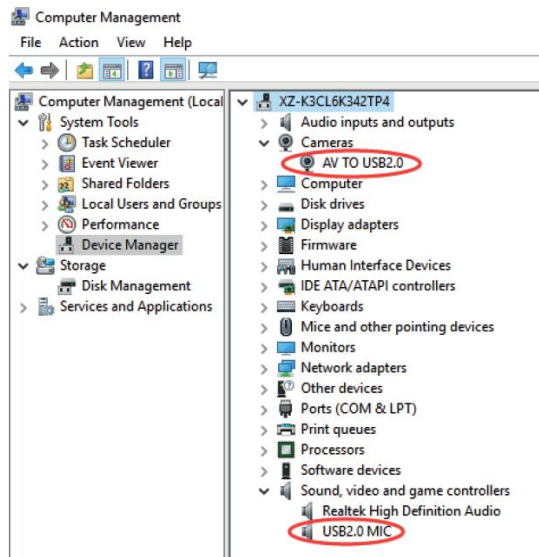

OBS-szoftver letöltési linkje:
<https://obsproject.com/download>

a) Nyissa meg az OBS-szoftvert, kattintson a Sources (források) ablakban a "+" jelre, válassza ki a "Video Capture Device" (videófelvevő eszköz) lehetőséget, és kattintson az "OK" gombra. Megnyílik a "Video Capture Device" (videófelvevő eszköz) tulajdonságait tartalmazó párbeszédablak, ahol beállíthatja a videófelvevő eszközt.

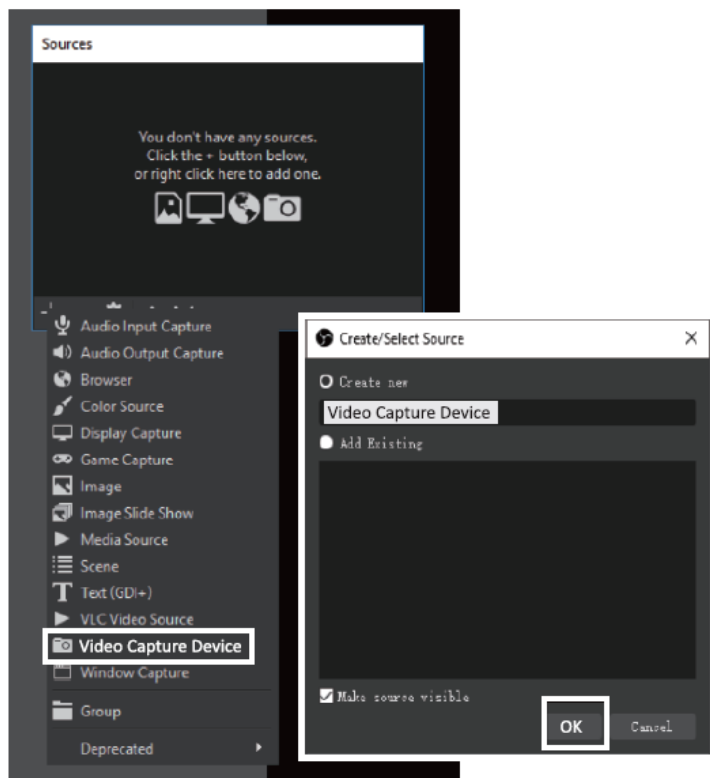


b) "Video Capture Device" (videófelvevő eszköz) "Properties" (tulajdonságok) párbeszédablakában:

1. Válassza ki az "AV TO USB 2.0" videóeszközt a videófelvevő eszköz mezőben.
2. Válassza ki az "Audio Output Mode" (hangkimeneti mód) mezőben az "Output desktop audio (DirectSound)" (számítógép hangkimenete) lehetőséget.
3. Jelölje be a "Use custom audio device" (felhasználó által megadott audiokészülék használata) jelölőnégyzetet.
4. Válassza ki az "USB 2.0 MIC" lehetőséget az audióeszközök közül.
5. Kattintson az [OK] gombra a videó megjelenítéséhez. (A felbontás a „Resolution” (felbontás) mezőben választható ki).




c) A felvétel indításához a beállítást követően kattintson a "Start Recording" ("felvétel indítása") lehetőségre.

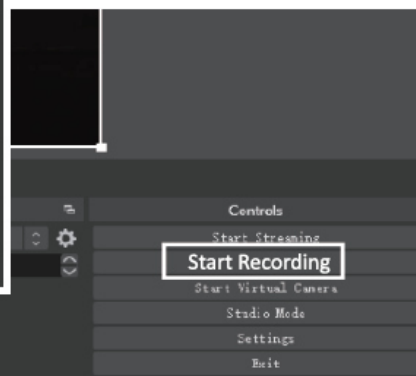


▪ Szoftvertelepítés Mac számítógépre:

- a) Csatlakoztassa az USB-s videódigitalizálót a számítógépének egy USB-portjához, egy kis idő elteltével a hardver telepítésre kerül a számítógépre. Ellenőrizze, hogy az illesztőprogram telepítése megfelelő. Lépjen az "Apple-Logo" / "Über diesen Mac" / "Systembericht" / "Hardware" / "Audio" (Apple-logó / Mac névjegye / Rendszerjelentés / Hardver / Hang) és "Apple-Logo" / "Über diesen Mac" / "Systembericht" / "Hardware" / "Kamera" (Apple-logó / Mac névjegye / Rendszerjelentés / Hardver / Kamera) menüpontra. Ha az illesztőprogram megfelelően van telepítve, akkor "AV TO USB 2.0" és "USB 2.0 MIC" kijelzés látható. Ha ezek nem láthatók, akkor ez azt jelenti, hogy az illesztőprogram telepítése nem megfelelő. Távolítsa el az illesztőprogramot, válassza le az USB-s videódigitalizálót a számítógépről, és telepítse újra az illesztőprogramot.

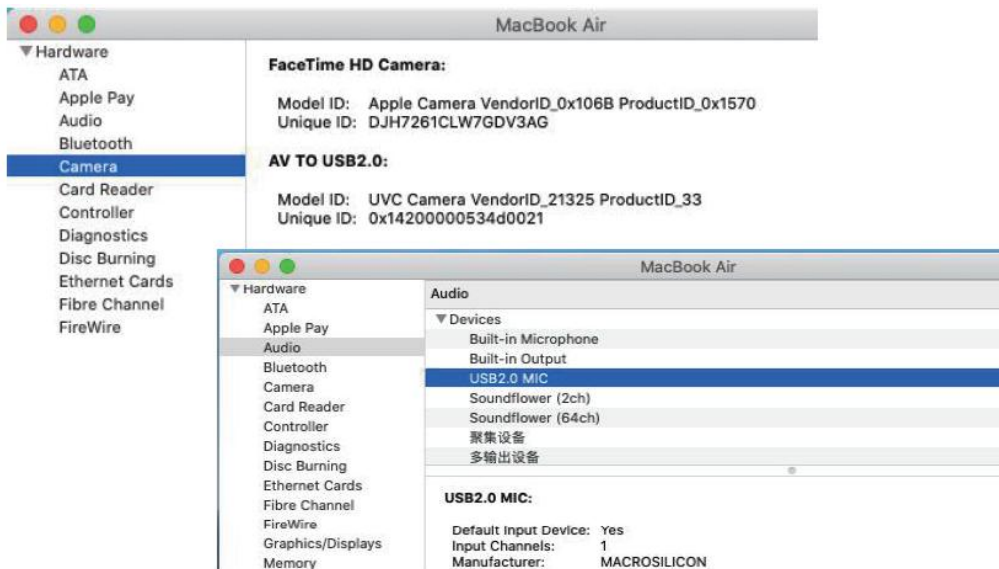

b) Indítsa el a "QuickTime Player" alkalmazást, és a felvétel ablak megnyitásához kattintson a "File" > "New Movie Recording" (Fájl > Új videófelvétel) menüpontra.

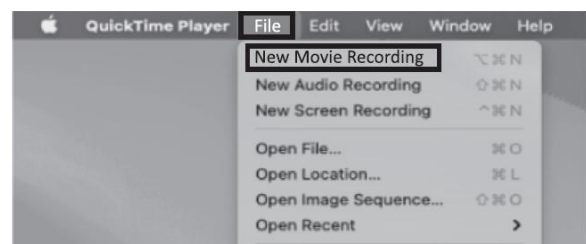

c) A felvétel ablak megnyitása után kattintson a „V” jelre a lenyíló menü megnyitásához, válassza ki az "AV TO USB 2.0" videóeszközt, és az "USB 2.0 MIC" audioeszközt, és állítsa be a megfelelő hangerőt. Ekkor megjeleníthető a megfelelő videóképfelvétel, és a hang a QuickTime Player alkalmazáson keresztül hallható.



d) A videofelvétel elindításához kattintson a felvétel gombra.

