

Használati útmutatók letöltése

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse weboldalon található útmutatást.

Rendeltetésszerű használat

termék egy ajtóra rögzíthető szúnyogháló.

mennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék árosodhat.

szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

z a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

iztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

igyelemesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

a a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

benne található összes cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonosok védjegye.

linden jog fenntartva.

A csomag tartalma

■ Szúnyogháló

■ 6 db szög

■ Vékony kampós szalag

■ Használati útmutató

Vastag kampós szalag

A szimbólumok jelentése

z alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.

Biztonsági tudnivalók



Figyelemesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

1 Pacemaker és egyéb orvosi eszközök

termék által keltett mágneses mezők jelentősen megzavarhatják a szívritmus-zabályozók vagy más orvosi eszközök működését! Ne használja a terméket ilyen eszközök közelében.

2 Általános tudnivalók

A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.



Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.


3 A készülék kezelése

Mindig óvatosan bányon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.


Összeszerelés

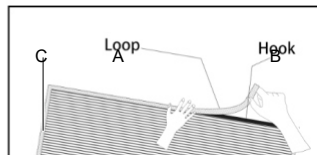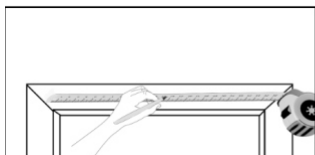

1. Próbálja meg az ajtókeretet a szennyeződések és lerakódások eltávolításához.
2. Jelölje meg az ajtókeret felső részének közepét.

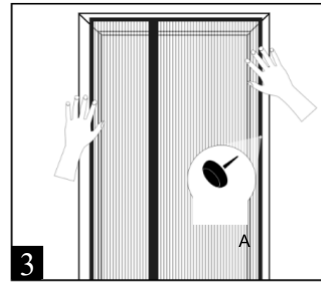

1. Tapassza össze a mágneseket, majd fektesse le a szúnyoghálót a padlóra.
2. Tapassza össze a keskeny horgos szalagot
(A) a kampós szalaggal (B) mindkét oldalon. Vágja le a végeit.
3. Tapassza össze a fenti széles kampós szalagot (C) a horgos szalaggal.

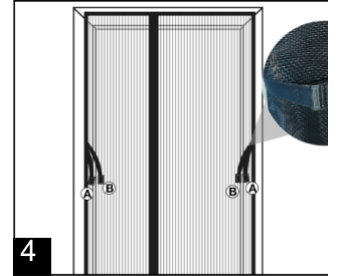

Megjegyzés: A keskeny kampós szalagot a visszakötő zsinórok segítségével rögzítse a keret oldalához, hogy biztonságosan rögzüljön.

1. Kérje valaki segítségét.
2. Távolítsa el a védőfóliát a kampós szalagról, és rögzítse a hálót szimmetrikusan az ajtókerethez. Használja az 1. lépésben meghatározott középső jelet az orientációhoz.
3. Nyomja rá a hálót az ajtókeretre, és tartsa ebben a helyzetben 30 másodpercig.
4. (Opcionális fa ajtókeretek esetén) Rögzítse a hálót úgy, hogy a mellékelt szögeket a kampós szalagon keresztül az ajtókeretbe szúrja.

1. Tartsa nyitva az ajtó egyik vagy mindkét felét a visszahúzó hevederek segítségével.

Tisztítás és karbantartás

Fontos:

– Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.

. Tisztítsa meg a hálót szappanos vízben, enyhe mosogatószerrel.

Műszaki adatok

Rend. sz.:	3341633	3221459
Alkalmas ajtó méretek:	max. 900 x 2100 mm	max. 900 x 2100 mm
Alkalmas rögzítési felületek	PVC, fa, alumínium	PVC, fa, alumínium
A háló méretei (Sz x M)	900 x 2100 mm	900 x 2100 mm
Szín	Fekete	Fekete
Osztások	1/3 + 2/3	1/2 + 1/2 nyitott
Anyag	Poliészter anyag	Poliészter anyag
JV védelem	Nem	Nem
Háló méret	1,4 x 0,45 mm	1,4 x 0,45 mm
Fényáteresztő képesség	40%	40%
Le mosható.	Igen	Igen
Környezeti hőmérséklet	- 20° ... + 80 °C	- 20° ... + 80 °C
Tárolási hőmérséklet	- 20° ... + 80 °C	- 20° ... + 80 °C
Súly (kb.)	765 g	765 g

© 2023 a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-
elvértelhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye
szükséges. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki
szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE