



Vízszugaras állatriasztó

Cikkszám: 60140

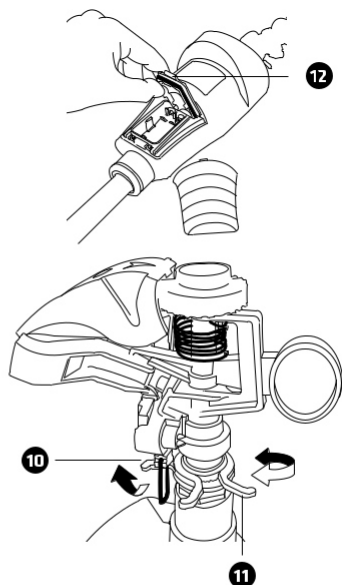

Használati
útmutató

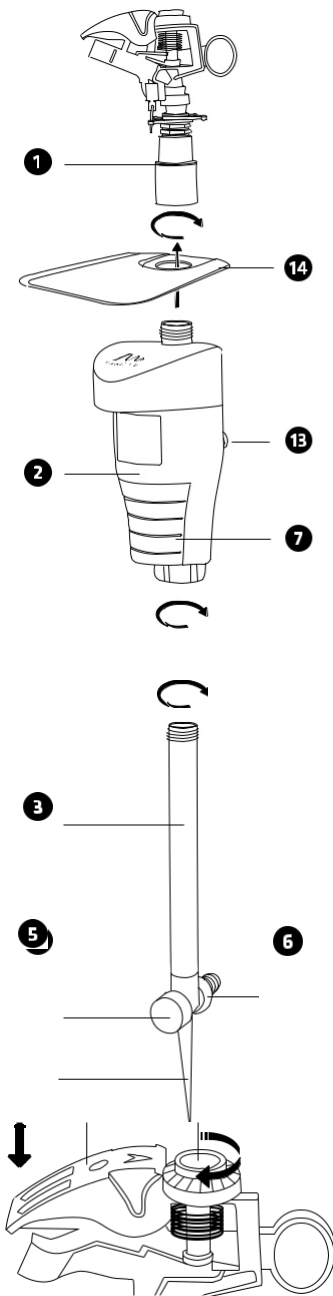

Tudnivalók a régi készülékek, akkuk és fényforrások hulladékkezeléséről

Az áthúzott kerek szeméttároló szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket, akkumulátorokat és fényforrásokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A törvényi kötelezettség előírja, hogy ezeket külön kell gyűjteni, és jóváhagyott gyűjtőhelyen kell leadni (pl. helyi hulladéklerakó vagy újrahasznosító központ vagy kiskereskedő).

Sok kereskedőnek törvényi kötelezettsége van az áruk ingyenes visszavételére. Készülékeket, elemeket, akkumulátorokat és <3 világítótesteket is ingyenesen visszaküldhet nekünk (cég címére). Lépjen kapcsolatba a hulladékkezeléssel foglalkozó hatósággal, hogy tájékozódjon arról, hová viheti vissza a készülékeket, akkumulátorokat, elemeket és lámpákat környezetbarát hulladékkezelés céljából.

A fogyasztó a készülék által nem zárt elemeket és akkumulátorokat, valamint a roncsolás nélkül eltávolítható lámpákat köteles a készülékről a gyűjtőhelyre történő átadás előtt elkülöníteni.

Ha az áthúzott kerek kuka szimbólum alatt vegyi anyagok vannak, az elem/akkumulátor nehézfémeket tartalmaz, amelyek helytelen kezelés esetén súlyosan károsíthatják a környezetet és az egészséget.

A jelölések jelentése a következő:

Pb: > 0,004 tömegszázalék ólom;

Cd: > 0,002 tömegszázalék kadmium;

Hg: > 0,0005 tömegszázalék higany.

Használati útmutató

Cikkszám: 60140

Állapot:
12/24

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy minőségi termékeink egyikét választotta. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Vegye figyelembe az összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Örömlénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetésszerű használat

A vízugaras állatriasztót az állatok kíméletes elriasztására tervezték. Az állatot egy hirtelen kibocsátott vízugár ijeszti el. A vízugarat egy mozgásjelző vezérli, amelynek működését a mozgás, és az arra haladó állatok váltják ki. A készüléket elemek működtetik. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal jótállást a károkra vagy azok következményeire, és a garancia igény is megszűnik.

2. Fontos tanácsok a készülék működési módjához

A Gardigo vízugaras állatriasztó nem akadályozza meg az állatok ott tartózkodását, de más területek kellemesebbnek tűnnek számukra. A kibocsátott vízugár megijeszti az állatokat és elriasztja őket. A jövőben elkerülik az adott területet. Az, hogy milyen messzire ér a vízugár, a víznyomástól és a hatótáv beállításától függ. A szórási szög 170°-ig beállítható. A terméket bármilyen érintett helyen gyorsan és egyszerűen fel lehet állítani, és optimális védelmet nyújt állatok ellen. A készüléknek nincs káros hatása az állatokra, mivel csupán vízzel történik az elriasztás. Egy kispriccelés alkalmával a víznyomástól függően, 2-3 csészényi víz használódik el. A mozgásérzékelőt a felszerelésnél nem szabad eltakarni, és annak akadálytalan áttekintéssel kell rendelkeznie az ellenőrzendő területen. A készülék üzemeltetése legalább 5° C hőmérséklettel ajánlott. Vegye figyelembe, hogy a jó vízugár eredményhez okvetlenül ügyelni kell a víz-csatlakozás nyomására. A víznyomásnak 4 bar alatt kell lennie. Ha a víznyomás magasabb, a kereskedelembe kapható egy ún. víznyomás csökkentő, amivel a víznyomást csökkenteni tudja.

Megjegyzés: Az állatok reakciója a készülékre változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolóanyagok stb. nem valók gyermekek kezébe. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A készüléket csak a számára előírt feszültségről működtesse, ami:
2 db ceruzaelem.
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a készülék alkalmas a tervezett helyen történő felhasználásra.
Ezt a készüléket a 8 évnél idősebb gyerekek és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos, vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek abban az esetben használhatják, ha közben a biztonságukért felelős, szakképzett személy felügyel rájuk, vagy előzőleg kioktatta őket a készülék biztonságos használatára és az abból fakadó veszélyeket megértették.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket, és tárolja azokat megfelelő módon.
- Az akkukat és elemeket ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékletnek. Ez károsodáshoz és a kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.
- Őrizze meg az útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele az útmutatót is.
- A készülék kültéri használatra alkalmas.
- Ügyeljen arra a víztömlő lefektetésekor, hogy abban ne lehessen megbotlani.

4. A csomag tartalma

- Vízugaras állatriasztó Földbe szúrható cövek,
- 2 részes
- Szabványos csatlakozó kerti tömlőhöz
- zárókupakkal
- Vízszóró egység
- Cseppvédelem
- Használati útmutató

5. Üzembehelyezés

A Gardigo vízugaras állatriasztó elemekkel működik. A víz csatlakoztatásához egy gyorscsatlakozóval felszerelt kerti locsolótömlő szükséges.

Elemek behelyezése:

1. A működéshez 2 db ceruzaelem (AA) szükséges.
2. Nyissa fel az elemtartó borítását az érzékelő **7** alatt, úgy, hogy a borítót lefelé tolja.
3. Nyissa ki az elemtartó rekeszt, **12** úgy, hogy a fület megemeli.
4. Helyezze be az elemeket. Figyeljen a helyes polarításra. Ez a házban van ábrázolva. Az elem mínusz jelölésű vége mindig a rugós részre mutat az elemtartóban.
Zárja vissza az elemtartó rekeszt. Vigyázzon a lezárásnál, hogy a tömítő gyűrű megfelelően helyezkedjen el, és ne tolódjon el a helyéről.
6. Tolja vissza a védőborítást **7** ismét az elemtartóra.

Összeszerelés:

1. Csavarozza a beszűrő cövek műanyag csövét **3** a készülék alsó oldalára. Ügyeljen arra, hogy a felette lévő csavaros zárat is meghúzza.
2. Csavarozza a cövek vas részét **4** a műanyag csőre.
3. Rögzítse a cseppvédőt **14** az eszköz tetején lévő menethez.
4. Csavarja a szóró egységet **1** a készülék felső oldalán lévő menetre.
5. A készülék most készen áll az elhelyezésre a kertben vagy a kerti tónál.

Használat:


Válasszon a felállításhoz olyan helyet, amelyen az elriasztandó állatok általában keresztüljárnak, és amely a mozgásérzékelő látóterébe esik. Az érzékelő gyorsabban reagál, ha egy állat keresztülmegy a területen, mint ha az állat szembejön az érzékelővel. Ügyeljen arra, hogy az érzékelő látóterét ne zavarják bokrok, és az érzékelő felülete tiszta legyen. Az érzékelő érzékenységeinek beállításánál azt kell figyelembe venni, hogy milyen fajta állatot akar elriasztani, és milyen távolságból. Beállítható a vízugar szórási szöge, valamint a vízugar formája és a távolság is. A felállításnál ügyeljen arra, hogy a tartó stabilan álljon. A vízugar visszaható ereje felőkhethi a készüléket. Dugja be a talajba a vízugaras állatriasztót a cövekkel. Ha a talaj túl kemény, ajánlatos egy kis vízzel felazítani. A mozgásjelző ne legyen magasabban, mint 1 m az ellenőrzendő terület szintjéhez képest. Ha nem áll földes terület rendelkezésre, ajánlhatjuk egy napernyő tartó állvány alkalmazását.

Egy idő után szükség lehet a csavarkötések meghúzására, hogy az összes gumitömítés szoros maradjon. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket.

Megjegyzés:

Téves riasztásokhoz vezethet, ha az érzékelő látóterében olyan tárgyak mozognak, amelyek melegebbek, mint a környezet - lehet gyors hőmérsékletváltozás, vagy háziállatok jelenléte. Kérjük, vegye ezt figyelembe a készülék elhelyezésénél. Nagyon meleg napokon elfordulhat, hogy egy arra futó állatot a készülék nem észlel. Ez normális jelenség. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a földbe szúrható cöveken lévő gyorscsatlakozóhoz **6**. Ügyeljen arra, hogy a tömlő és a csatlakozások jó állapotban legyenek, és ne legyenek tömítetlen rések rajta.

Öblítse át a locsolótömlőt a szerelés előtt egyszer alaposan, hogy kitisztítsa a szennyeződést és esetleges lerakódásokat. Ha a földbe szúrt cövek második víz-kimenetét nem akarja használni, zárja ezt le a vele szállított zárósapkával⁴. Először próbálja ki a készülék működését. Kapcsolja be a készüléket, körülbelül a Egy piros LED villog a mozgásérzékelő ablaktáblája mögött. Mozgassa a kezét a mozgásjelző előtt. Ha egy halk pattanást hall, akkor a készülék aktiválódott, és a víz-szelep átkapcsolódott. Nyissa meg teljesen a vízcsapot.

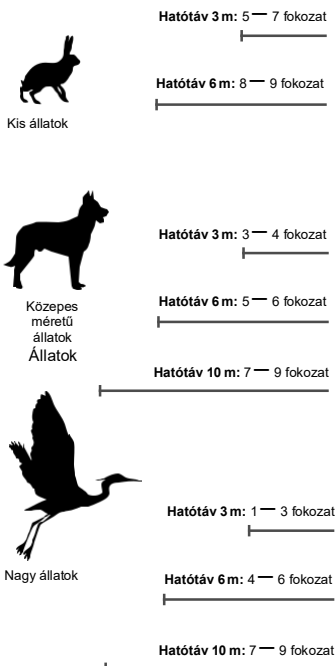

A vízszög irányítása:

A mozgásérzékelő észlelési szöge vízszintesen 100° és függőlegesen 65°. A vízszög hatótávolsága maximális víznyomásnál eléri a 4 bar-t 10 méterig, de kézzel behatárolható. Ezt helyben kell beállítani. Két lehetősége van a vízszögnek a helyi adottságokhoz való hozzáigazítására:

- **Távolság:** Forgassa ehhez a műanyag csavart a szóró egység felső részén⁹. Minél mélyebbre nyúlik le a blokkoló lap⁹, annál rövidebb a hatótávolság.
- **Szórási szög:** A szóró egység alján két behatároló csappantyú található^{10/11}. Ezeket egy könnyed feszítéssel lehet mozgatni. Az adott klip ütközőként szolgál jobbra¹⁰ és balra¹¹. A fémrugó az ütköző érzékelő. Ha ez az egyik ütközőt érinti, az irány megváltozik.

A mozgásérzékelő észlelési tartományának beállítása: A vízszög asztali állatiasztal hátoldalán található

bekapcsoló-, üzemmód és érzékenység szabályozó 9. fokozatára¹³. A beállítást függ a környezettől és a nap állásától.

- **0 üzemmód (baloldali ütközés):** A készülék ki van kapcsolva.
- **1 - 9 üzemmód:** A mozgásérzékelő érzékenysége és ezzel együtt a hatótávolság növekszik.

Tipp az érzékelő érzékenységének beállításához: Ha a mozgásjelző észlelési szögét csökkenteni akarja, vagy másfelé kívánja irányítani, a lencse egy részét fényt át nem eresztő ragasztószalaggal vagy tapasszal letakarhatja.

6. Műszaki adatok

- **Vízszög hatótávja:** max. 10 m

(beállítható és függ a víznyomástól)

- **Aktiválás a PIR-mozgásjelző által:** észlelési szög kb. 100° x 60°
- **Beállítható szórás:** balra/jobbra és fel/le
- **Vízfogyasztás aktiválásonként:** kb. 2-3 csésze
- **Csatlakozó:** a szokásos kerti tömlőrendszerekhez
- **IP védettség:** IPX5
- **Elemek:** 2 db AA ceruzaelem (vele szállítjuk)
- **Egyszerűen elhelyezhető/beírányozható** a földnyárs révén.
- **Termék méretei:** 10,2 x 66,5 x 11 cm (Sz x Ma x Mé)
- **Üzemelési hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % R.H.
- **Tárolási hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % R.H.

7. Általános információk

- A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átéptítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.

- Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörén kívül esnek és az ebből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá, valamint olyan károk és következményi károk esetén, amik hibás kezelésből, gondatlan kezelésből vagy rongálásból adódnak. Minden ilyen esetben a fennálló garancia is érvényét veszti.

- A mozgásérzékelő a mozgást a test melegen keresztül regisztrálja, tehát akkor is, ha emberek jelenlétét észleli - ezért az áramfogyasztás csökkentése érdekében kapcsolja ki a készüléket, ha több személy is a közelben tartózkodik.

- Ha a készülék elszennyeződött, tisztítsa meg egy nedves kendővel.

Szervíz forrádrót: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

az Ön Gardigo-csapata