


PACT-FAST-MNT-W13-L40

Codice articolo: 2276612

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2276612>

Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 40 mm, linguetta di arresto: 13 mm

Dati commerciali

EAN	 4 046356 659000
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	43,30 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 29.03.2011



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Larghezza	13 mm
Profondità	40 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 120 °C
Materiale custodia	PA 6
Coppia di serraggio	0,4 Nm

Nota	È possibile utilizzare i fissaggi per trasformatore larghi 16 mm anche per trasformatori di corrente più grandi, se la lunghezza dei perni di fissaggio è sufficiente.
------	--

Omologazioni

Omologazioni
Omologazioni richieste:
Omologazioni Ex:


Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2277116	PACT MCR-V2-4012- 70-250-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 250 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 5 VA
2277679	PACT MCR-V2-4012- 70-300-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 300 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 7,5 VA
2277129	PACT MCR-V2-4012- 70-400-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 400 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 7,5 VA
2277682	PACT MCR-V2-4012- 70-500-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 500 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277132	PACT MCR-V2-4012- 70-600-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 600 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277695	PACT MCR-V2-4012- 70-750-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 750 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277145	PACT MCR-V2-4012- 70-800-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 800 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277158	PACT MCR-V2-4012- 70-1000-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1000 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2276117	PACT MCR-V2-5012- 85-150-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 150 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 3,75 VA
2276120	PACT MCR-V2-5012- 85-200-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 200 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 5 VA

2276133	PACT MCR-V2-5012- 85-250-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 250 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 7,5 VA
2276146	PACT MCR-V2-5012- 85-300-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 300 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277161	PACT MCR-V2-5012- 85-400-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 400 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2276159	PACT MCR-V2-5012- 85-500-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 500 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 15 VA
2276162	PACT MCR-V2-5012- 85-600-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 600 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 15 VA
2277174	PACT MCR-V2-5012- 85-600-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 600 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2276175	PACT MCR-V2-5012- 85-750-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 750 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277187	PACT MCR-V2-5012- 85-800-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 800 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277190	PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1000 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 15 VA
2277200	PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1250 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 15 VA
2276188	PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1500 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 15 VA

Disegni

Disegno quotato

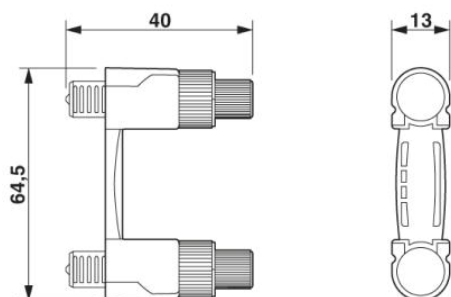

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.