

MCR-SL-D-FIT

Codice articolo: 2864024



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2864024>

Indicatore digitale MCR per la misurazione e la visualizzazione di frequenze, impulsi e tempi, display a 6 cifre

Dati commerciali

EAN	 4 017918 976477
VPE	1
Tariffa doganale	90291000
Peso lordo pezzi	92,60 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 385 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 11.02.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati d'ingresso

Resistenza d'ingresso ingresso tensione	10 kΩ
---	-------

Uscita ON-OFF

Denominazione uscita	Optoaccoppiatore 1 NPN
Max. tensione commutabile	30 V DC

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	10 V DC ... 30 V DC
Max. corrente assorbita	max. 40 mA

Dati generali

Larghezza	48 mm
Altezza	24 mm
Profondità	68 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 70 °C
Grado di protezione	IP65 per il frontale
Colore	nero
Materiale custodia	Macrolon 2405
Conformità	CE conforme
UL, USA / Canada	UL 508 Recognized

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

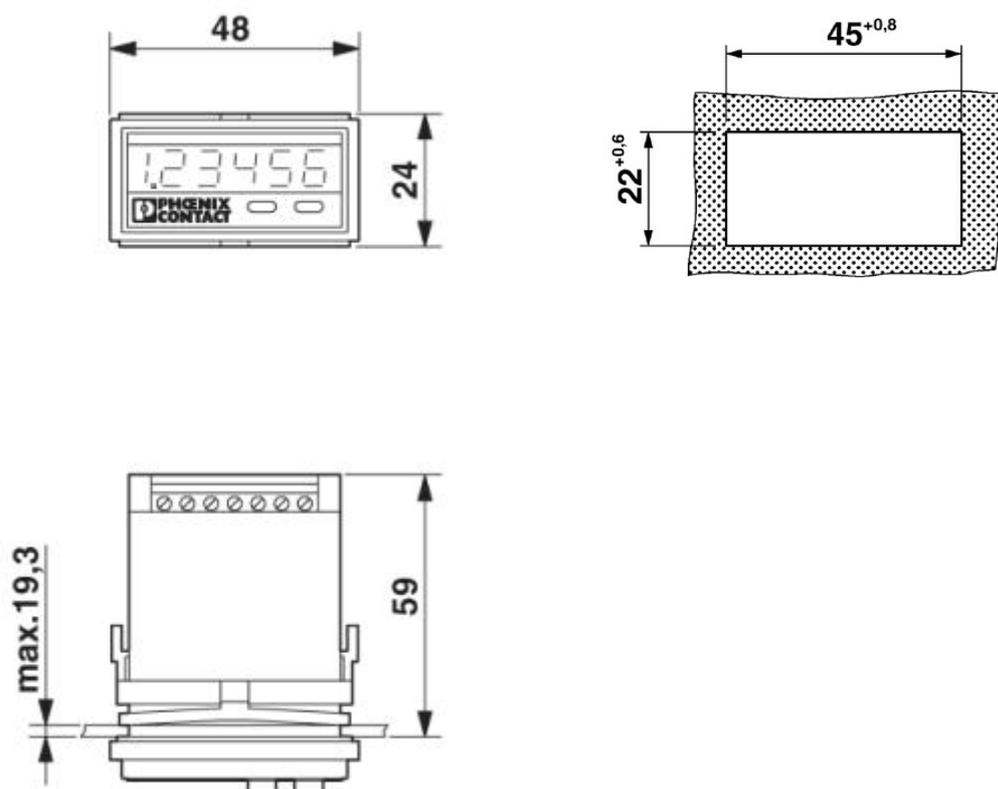

Schema di collegamento

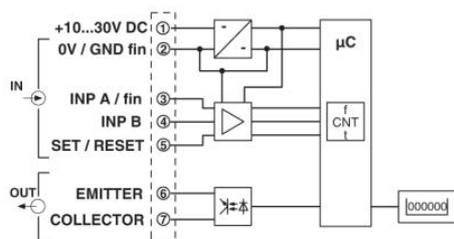

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.