

IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC

Codice articolo: 2862152

La figura illustra la variante IB IL 24 PWR IN/F-PAC

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2862152>

Modulo di alimentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 24 V DC, con fusibile (tensione principale e di segmento) e diagnostica



Dati commerciali	
EAN	 4 017918 894641
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85389091
Peso lordo pezzi	70,39 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 267 (AX-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 04.07.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Interfacce	
Collegamento	Ripartitore dati Inline
Interfaccia	Bus locale Inline
Alimentazione	
Tensione logica U_L	7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale)

Corrente assorbita tipica	30 mA
Tensione periferia	24 V DC
Range tensione periferia	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Max. corrente assorbita	4 A
Fusibile	SI 5 x 20 6, 300 AT (incluso nella fornitura)

Dati generali

Nome protezione	protezione contro inversione polarità, protezione contro le sovratensioni
Peso	44 g
Numero delle spine	1
Larghezza	12,2 mm
Altezza	119,8 mm
Profondità	71,5 mm

Ripartizione del potenziale Inline

Tensione logica U_L	7,5 V DC ± 5 % (tramite ripartitore di potenziale)
Corrente assorbita da U_L	max. 25 mA
Alimentazione del circuito principale U_M	24 V DC (valore nominale)
Alimentazione di corrente a U_M	4 A (valore nominale)
Tensione di alimentazione del segmento U_S	24 V DC
Alimentazione di corrente a U_S	4 A (valore nominale)
Corrente assorbita da U_{ANA}	0 A DC

Omologazioni



Omologazioni cULus Recognized, GOST

Omologazioni Ex: ATEX

Omologazioni richieste:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
0809492	ESL 62X10	Nastri a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Office-Drucksysteme, Plotter: Stampante laser, Tipo di montaggio: Inserire, Dimensioni campo di siglatura: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Cartellino di siglatura, larghezza: 12,2 mm

Spina/adattatore

2727462	IB IL SCN-PWR IN	Connettori, per moduli di alimentazione e di segmentazione Inline
2727637	IB IL SCN-PWR IN-CP	Connettori colorati per moduli d'alimentazione e di segmentazione

Disegni

Disegno collegamento



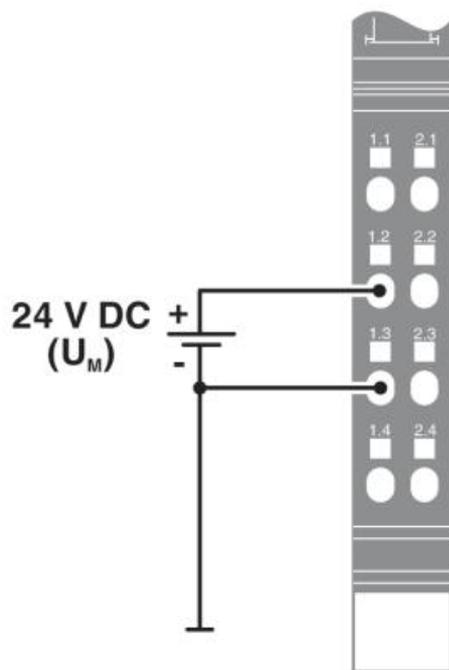


Diagramma a blocchi

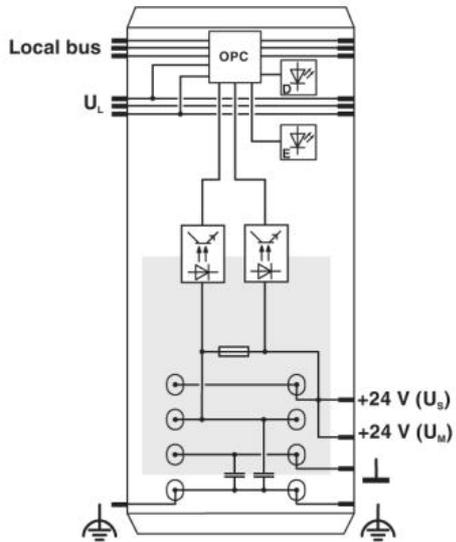

Disegno quotato

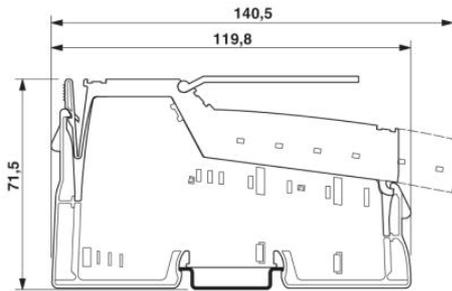

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.