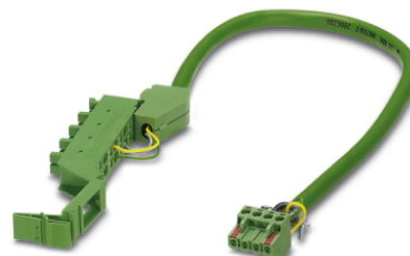



IB IL MUX-CAB PSI

Codice articolo: 2878476

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2878476>

Cavo adattatore per il collegamento del field multiplexer al modulo Interface PSI-MOS

Dati commerciali	
EAN	 4 046356 073264
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	56,54 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 265 (AX-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 11.07.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2861205	IB IL 24 MUX MA-PAC	Fieldmultiplexer Inline, completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura), trasmissione segnali senza configurazione sulle lunghe distanze
2708313	PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E	Convertitori FO con diagnostica ottica integrata, contatto allarme, per sistemi bus RS-485 2 fili (SUCONET K, Modbus ...) fino a 500 kBit/s, codifica NRZ, terminale con una interfaccia FO (FSMA), 660 nm, per cavo in fibra ottica HCS e polimerica
2708300	PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T	Convertitori FO con diagnostica ottica integrata, contatto allarme, per sistemi bus RS-485 2 fili (SUCONET K, Modbus ...) fino a 500 kBit/s, codifica NRZ, accoppiatore a T con due interfacce FO (FSMA), 660 nm, per cavo in fibra ottica HCS e polimerica
2708339	PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E	Convertitori FO con diagnostica ottica integrata, contatto allarme, per sistemi bus RS-485 2 fili (SUCONET K, Modbus ...) fino a 500 kBit/s, codifica NRZ, terminale con una interfaccia FO (BFOC), 850nm, per cavo in fibra ottica HCS e fibra di vetro
2708326	PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T	Convertitori FO con diagnostica ottica integrata, contatto allarme, per sistemi bus RS-485 2 fili (SUCONET K, Modbus ...) fino a 500 kBit/s, codifica NRZ, accoppiatore a T con due interfacce FO (BFOC), 850 nm, per cavo in fibra ottica HCS e fibra di vetro
2708562	PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E	Convertitori FO con diagnostica ottica integrata, contatto allarme, per sistemi bus RS-485 2 fili (SUCONET K, MODBUS ...) fino a 500 kBit/s, codifica NRZ, terminale con una interfaccia FO (SC-Duplex), 1300 nm, per cavo in fibra di vetro

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.