


# FLKM 14-PA-INLINE/32


Codice articolo: 2302777

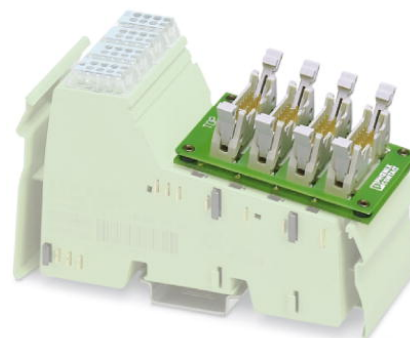

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302777>

Adattatore frontale VARIOFACE per moduli Inline, per la trasmissione di 32 (4 x 8) segnali digitali.

## Dati commerciali

EAN	 4 017918 929466
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	44,67 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 227 (IF-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 25.07.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

Tensione nominale $U_N$	60 V DC
Canali collegabili	32
Tipo di collegamento connettore	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
Numero dei connettori	4
Numero poli connettore	14
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C


Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Max. corrente consentita	1 A (per conduttore)
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103

## Omologazioni

Omologazioni  
 Omologazioni richieste:  
 Omologazioni Ex:


## Disegni

Disegno collegamento

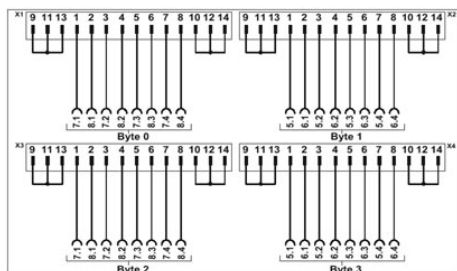

Schema di collegamento

Schema di collegamento FLKM 14-PA-INLINE/32

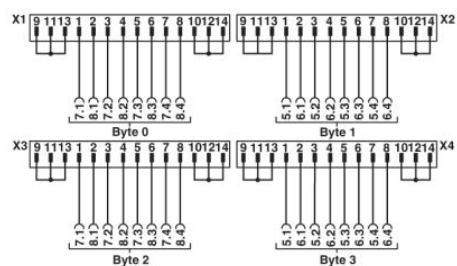

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.