

FOPT 2,2-R

Codice articolo: 1907924

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1907924>

Morsetto per c.s., Passo: 10,16 mm, N. poli: 1, Collegamento: Connessione a molla, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Colore: nero, Custodia nera, schermata con diodi di ricezione / fibra ottica collegabile. Fibra polimerica (a norma IEC 60793-2 tipo A4a, diametro guaina esterna 2,2 mm) / velocità dati: 5 Mbit/s / Distanza di trasmissione max. 50 m / scheda tecnica dettagliata su richiesta

Dati commerciali

EAN	 4 017918 606572
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	3,94 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 482 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 12.02.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	10,16 mm
N. poli	1

Dati tecnici

Famiglia articolo	FOPT
Attacco a norma	EN-VDE
Sezione nominale	0 mm ²
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/condotto		
2744319	PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000	Cavo in fibra polimerica, duplex 980/1000 µm, esecuzione semi-pesante per posa fissa in interni, senza connettore
2799283	PSM-LWL-KDL-980/1000	Cavo in fibra polimerica, duplex 980/1000 µm, esecuzione leggera per posa in interni, senza connettore
2744322	PSM-LWL-RUGGED-980/1000	Cavo in fibra polimerica, duplex 980 µm/1000 µm, esecuzione pesante per posa fissa in interni, in metri senza connettore
2744335	PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000	Cavo in fibra polimerica, duplex 980/1000 µm, esecuzione pesante altamente flessibile per applicazioni con catene portacavi, senza connettore
Utensili		
2725147	IBS RL FOC	Tagliafibre per confezionare cavi in fibra polimerica per il collegamento di dispositivi INTERBUS-Ruggedline
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,4x2,5x75 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Disegni


Diagramma a blocchi

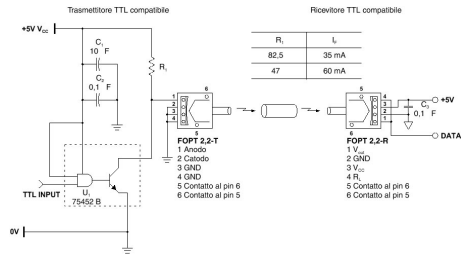


Dima di forat./geometria di pad di saldat.

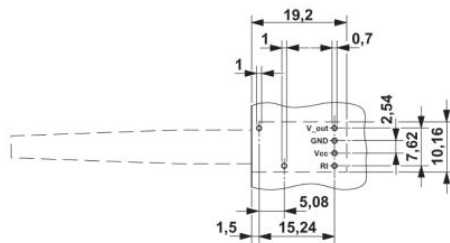

Disegno quotato

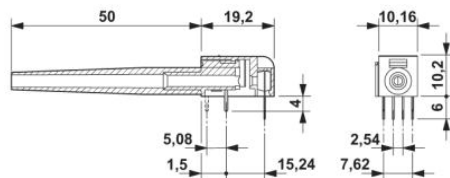

Schema di collegamento

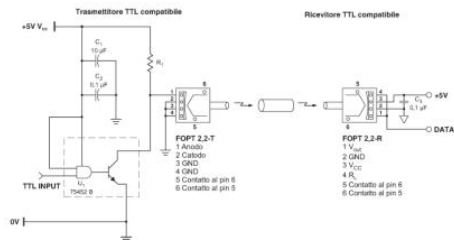

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.