

TRANSCLINIC 8I+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

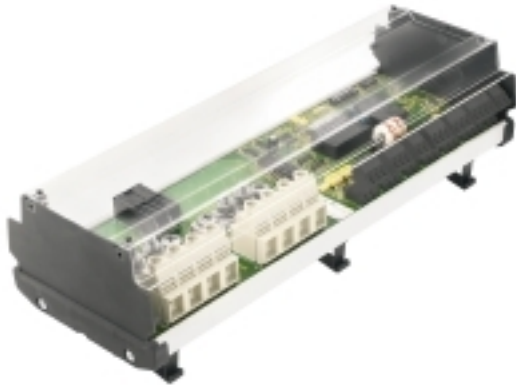
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Monitoraggio delle linee con Transclenic xi+
Sistema per il monitoraggio permanente delle
prestazioni degli impianti fotovoltaici.**

La serie Transclenic xi+ rileva di continuo la corrente delle singole stringhe o gruppi di stringhe, nonché la tensione di un impianto fotovoltaico, consentendo così un controllo molto dettagliato. In questo modo i problemi che causano una riduzione della resa vengono individuati rapidamente e possono essere risolti con altrettanta celerità.

Dati generali per l'ordinazione

Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Tipo	TRANSCLINIC 8I+
Nr.Cat.	1238120000
Versione	Fotovoltaico
GTIN (EAN)	4050118044232
CPZ	1 Pezzo

TRANSCLINIC 8I+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	295 mm	Lunghezza (pollici)	11,614 inch
Larghezza	109,5 mm	Larghezza (pollici)	4,311 inch
Posizione verticale	92,2 mm	Altezza (pollici)	3,63 inch
Peso netto	1.112 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	70 °C	

Dati tecnici

Alimentazione di tensione	19 - 36 V DC	Altezza	≤ 3000 m
Campo di misura	3...30 A DC	Comunicazione	MODBUS RS485 RTU
Corrente massima per stringa	30 A DC (-25...+70 °C)	Errore di misura della corrente della stringa	± 360 mA da 3 A DC a 30 A DC
Errore di misura della tensione della stringa	± 10 V from 100 V DC to 1000 V DC	Ingressi digitali	2
Ingressi digitali	0,5 V low, 15 ... 24 V high	Numero massimo di stringhe	8
Potenza assorbita	< 1500 mW	Tensione di dimensionamento	1000 V DC
misura della corrente	Resistori per la misura della corrente bassa (shunt)		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000617	ETIM 6.0	EC002928
eClass 6.2	27-37-04-10	eClass 7.1	27-37-04-10
eClass 8.1	27-37-04-10	eClass 9.0	22-57-92-03
eClass 9.1	22-57-04-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	Manual TC8i+_14i+
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	TRANSCLINIC 14I+

TRANSCLINIC 8I+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Disegni

