

# UM100-PROFIL 200CM

Codice articolo: 2906319

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2906319>

I profilati con una larghezza di 100 mm ed una lunghezza fissa di 200 cm

## Dati commerciali

EAN	 4 017918 277451
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	39162000
Peso lordo pezzi	955,00 g

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.01.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

<b>Accessori</b>		
Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Montaggio</b>		
2709383	UM108 N-SE-A73	Elemento laterale senza piedino, esecuzione bassa, per copertura a U con spessore di 73 mm.
2709367	UM108 N-SEFE/L-A73	Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a sinistra, per copertura a U con spessore di 73 mm.
2709354	UM108 N-SEFE/R-A73	Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a destra, per copertura a U con spessore di 73 mm.
2709370	UM108 N-SEPEF/L-A73	Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a sinistra, per copertura a U con spessore di 73 mm, con contatto PE verso la guida.
2959463	UM108-FE	Piedino, largo 107,5 mm, per montaggio su NS 32 oppure NS 35/7,5, sotto il profilato UM 108.
2959463	UM108-FE	Piedino, largo 107,5 mm, per montaggio su NS 32 oppure NS 35/7,5, sotto il profilato UM 108.
2959780	UM108-LG 10	Modulo spesso 10 mm, costituito da due elementi laterali
2959476	UM108-SE	Elemento laterale, largo 5 mm, larghezza c.s.: 107,5 mm
2959748	UM108-SE-A60	Elemento laterale, esecuzione alta, senza piedino, per copertura a U con larghezza di 60 mm.
2959751	UM108-SE-A73	Elemento laterale, esecuzione alta, senza piedino, per copertura a U con larghezza di 73 mm.
2959722	UM108-SEFE/L-A60	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U con larghezza di 60 mm.
2959735	UM108-SEFE/L-A73	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U con larghezza di 73 mm.
2959706	UM108-SEFE/R-A60	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a destra, per copertura a U con larghezza di 60 mm.
2959719	UM108-SEFE/R-A73	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a destra, per copertura a U con larghezza di 73 mm.
2906500	UM108-SEPEF/L-A60	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U larghezza 60 mm, con contatto PE sulla guida.
2906513	UM108-SEPEF/L-A73	Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U larghezza 73 mm, con contatto PE sulla guida.
2976077	UMK-BF	Flangia di fissaggio per montaggio a parete
2976077	UMK-BF	Flangia di fissaggio per montaggio a parete

**Disegni**

Disegno quotato

---

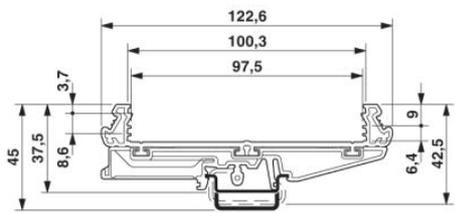

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.