

ME 17,5 OT-MKDSO GN


Codice articolo: 2906843

La figura illustra una versione completamente montata della custodia per elettronica

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2906843>

Parte superiore custodia, per connessione morsetti per c.s.

Dati commerciali

EAN	 4 017918 126476
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	7,72 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 574 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tipo di custodia	Parte superiore
Materiale custodia	Poliammide
Colore	verde

Misure/poli

Altezza di montaggio	38,5 mm
Larghezza	17,5 mm

N. poli	12
	24

Omologazioni



Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
1909223	FKCT 2,5/ 3-ST	Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
2906843	ME 17,5 OT-MKDSO GN	Parte superiore custodia, per connessione morsetti per c.s.
2906885	ME B-17,5 MKDSO GN	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
2906869	ME B-17,5 MSTBO GN	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
2854173	ME B-KA	Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per apertura morsetto ME BUS (maschio)
2935959	ME B-SA/NS 35	Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per lato spina ME BUS (femmina)
2908760	ME DH27 NS 35	Supporto di distanza, per la protezione dei contatti in ingresso o in uscita per guida NS 35, larghezza [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Supporto di distanza, per la protezione dei contatti in ingresso o in uscita per guida NS 35, larghezza [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Morsetto per collegamento schermatura.
1707221	MKDSO 2,5/ 3-L	Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 400 V, Passo: 5 mm, N. poli: 3, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/ scheda: 0 °, Colore: verde, Articolo con uscita pin laterale
1707218	MKDSO 2,5/ 3-R	Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 400 V, Passo: 5 mm, N. poli: 3, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/ scheda: 0 °, Colore: verde, Articolo con uscita pin laterale


1861028	MSTBO 2,5/ 3-G1L	Pres a base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Montaggio: Saldatura, Articolo con uscita pin laterale
1861031	MSTBO 2,5/ 3-G1R	Pres a base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Montaggio: Saldatura, Articolo con uscita pin laterale
1779848	MSTBT 2,5/ 3-ST	Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 3, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno

Spina/adattatore



1893203	MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 5, Passo: 3,81 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Oro
1893216	MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU	Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 10, Passo: 3,81 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Oro

Disegni


Disegno schema

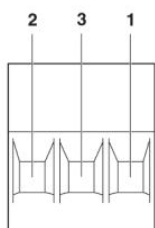

Piedinatura a sinistra

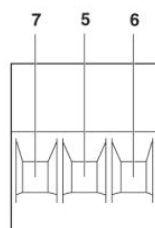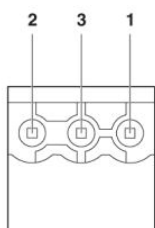

Piedinatura a destra

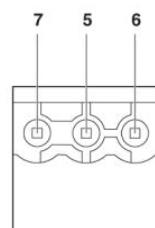

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.