

SERIE
94
SERIE
95
SERIE
97

 **finder**[®]
SWITCH TO THE FUTURE

REPORT

Serie 94, 95, 97 Zoccoli con tecnologia Push-in

new



Nuovi zoccoli Serie 94, 95 e 97
con tecnologia Push-in.

L'evoluzione del morsetto a molla
per un cablaggio ancora più rapido
e una maggiore resistenza a trazioni
e vibrazioni.



CE

Caratteristiche

- Zoccoli con morsetti Push-in per relè Serie 40, 44, 46 e 55, da 1 a 4 poli, per correnti da 7 a 16 A
- Disponibili con ponticello di ritenuta e sgancio plastico o con ponticello metallico (versione SPA o SMA)
- Predisposti per moduli di segnalazione Tipo 99.02 e modulo temporizzato Tipo 86.30
- Possibilità di connessione multipla con pettini a 2, 6 e 8 poli
- Cartella tessere Tipo 060.48
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)



tecnologia Push-in

Il terminale push-in permette una rapida connessione con cavo rigido o cavo flessibile con puntalino attraverso un semplice inserimento nel morsetto.

Per estrarre il cavo è sufficiente premere sulla parte plastica del morsetto utilizzando un cacciavite a taglio. In caso di cavi flessibili è necessario premere sulla parte plastica del morsetto sia per l'inserimento che per l'estrazione. E' possibile in ogni momento verificare la connessione attraverso il foro posto sopra il morsetto utilizzando un tester.



Tipo 95.P3 e 95.P5

- Per relè tipo 40.31/51/52/61 e 44.52/62
- Ponticello metallico di ritenuta Tipo 095.71 (confezione SMA)
- Ponticello plastico di ritenuta e sgancio Tipo 095.91.3 (confezione SPA)
- Pettini 2 poli Tipo 097.42 e 097.52
- Pettine 8 poli Tipo 097.58
- Moduli di segnalazione e protezione Tipo 99.02
- Modulo temporizzato Tipo 86.30
- Cartella tessere Tipo 060.48
- Porta tessera di identificazione Tipo 097.00




Tipo 97.P1 e 97.P2

- Per relè tipo 46.61/52
- Ponticello metallico di ritenuta Tipo 097.71 (confezione SMA)
- Ponticello plastico di ritenuta e sgancio Tipo 097.01 (confezione SPA)
- Pettini 2 poli Tipo 097.42 e 097.52
- Pettine 8 poli Tipo 097.58
- Moduli di segnalazione e protezione Tipo 99.02
- Modulo temporizzato Tipo 86.30
- Cartella tessere Tipo 060.48
- Porta tessera di identificazione Tipo 097.00



Tipo 94.P3 e 94.P4

- Per relè tipo 55.32/33/34
- Ponticello metallico di ritenuta Tipo 094.71 (confezione SMA)
- Ponticello plastico di ritenuta e sgancio Tipo 094.91.3 (confezione SPA)
- Pettini 2 poli Tipo 097.42 e 097.52
- Pettine 6 poli Tipo 094.56
- Moduli di segnalazione e protezione Tipo 99.02
- Modulo temporizzato Tipo 86.30
- Cartella tessere Tipo 060.48
- Porta tessera di identificazione Tipo 097.00

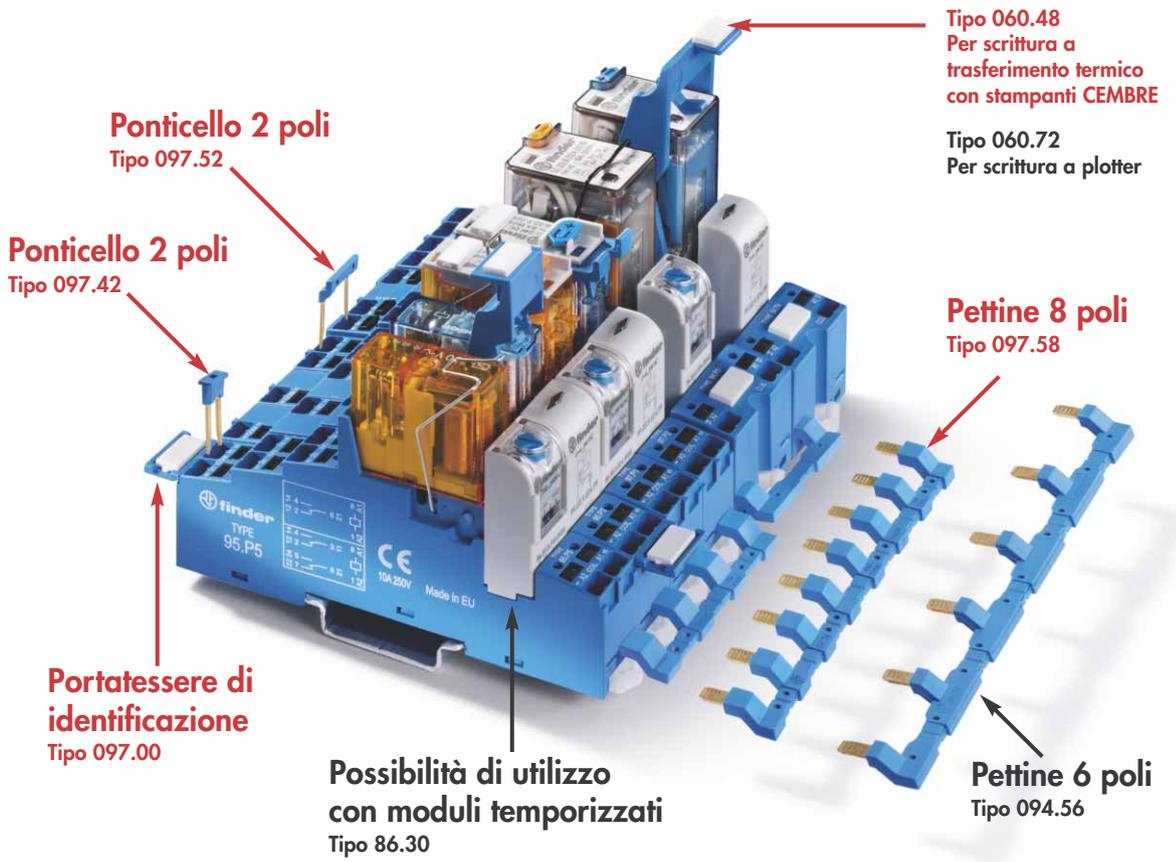

Ponticello 2 poli
Tipo 097.52

Ponticello 2 poli
Tipo 097.42

Portatessere di
identificazione
Tipo 097.00

Possibilità di utilizzo
con moduli temporizzati
Tipo 86.30

Cartella tessere

Tipo 060.48
Per scrittura a
trasferimento termico
con stampanti CEMBRE

Tipo 060.72
Per scrittura a plotter

Pettine 8 poli
Tipo 097.58

Pettine 6 poli
Tipo 094.56