

TT-SLKK 5-C 3N3-230AC

Codice articolo: 2798792

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2798792>

Morsetto componibile con condensatore interferenze tra morsetti e guida, attacco PE separato, capacità: 3,3 nF, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 101480
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85363010
Peso lordo pezzi	19,26 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 107 (TT-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 31.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Materiale custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Colore	nero
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm

Esecuzione	Morsetto a un piano – attacco PE separato
N. poli	1
Grado di protezione	IP20
Direzione di azione	Line-Earth Ground
Larghezza	6,2 mm
Altezza	66,5 mm
Profondità	69,5 mm

Circuito di protezione

Tensione nominale U_N	230 V AC
Massima tensione permanente U_C	250 V AC
Massima tensione permanente U_c (conduttore-terra)	250 V AC
Corrente nominale I_N	34 A (45 °C)
Frequenza limite fg (3dB), asim. (PE) nel sistema a 50 Ohm	tip. 2 MHz
Frequenza limite fg (3dB), asim. (PE) nel sistema a 150 Ohm	tip. 550 kHz
Frequenza limite fg (3dB), asim. (PE) nel sistema a 600 Ohm	tip. 170 kHz
Capacità (filo-terra)	3,3 nF

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Tipo di collegamento IN	Morsetti a vite
Tipo di collegamento OUT	Morsetti a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 Nm
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12

Normative

Norme/disposizioni	VDE 0565-1
--------------------	------------

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
2770228	D-UKK 3/5 BK	Piastra terminale, Lunghezza: 56 mm, Larghezza: 2,5 mm, Altezza: 66,5 mm, Colore: nero
2770833	DP-UKK 3/5 BK	Piastrina distanziatrice, Lunghezza: 56 mm, Larghezza: 2,5 mm, Altezza: 25 mm, Colore: nero
Siglatura		
1051993	B-STIFT	Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm
1051414	ZB 6,LGS:L1-N,PE	Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: Plotter, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm
1051430	ZB 6,LGS:U-N	Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: Plotter, siglatura longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm
1050499	ZB 6:SO/CMS	Nastro Zack, bianco, per morsetti con spessore: 6 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm
0808736	ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm


0808710	ZBF 6:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piastra portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 6,15 mm
---------	------------------	---

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
2770228	D-UKK 3/5 BK	Piastra terminale, Lunghezza: 56 mm, Larghezza: 2,5 mm, Altezza: 66,5 mm, Colore: nero
2770833	DP-UKK 3/5 BK	Piastrina distanziatrice, Lunghezza: 56 mm, Larghezza: 2,5 mm, Altezza: 25 mm, Colore: nero
2839295	SSA 3-6	Attacco rapido schermatura per diametro del conduttore 3-6 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, nero
2839512	SSA 5-10	Attacco rapido schermatura per diametro del conduttore 5-10 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, nero

Disegni

Diagramma

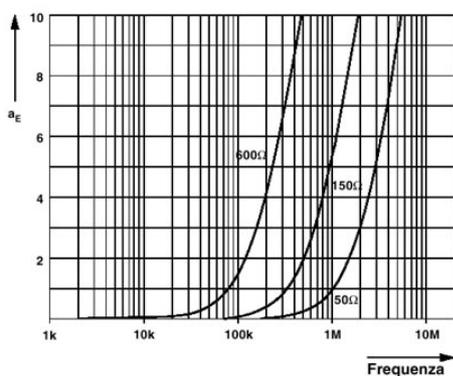

Schema di collegamento

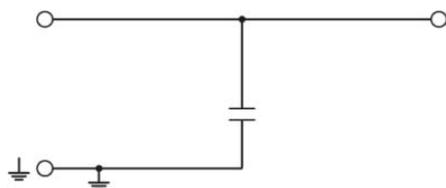

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.