

G 10/ 5

Codice articolo: 2716732

La figura illustra una combinazione delle versioni G 10/2, G 10/4 e G 10/5



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2716732>

Morsetto per apparecchiature, per il montaggio diretto, numero poli 5

Dati commerciali

EAN	 4 017918 062002
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	88,52 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 442 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	10
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Dimensioni

Lunghezza	33 mm
Larghezza	68 mm
Altezza	31 mm

Dati tecnici

Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998
Corrente nominale I_N	57 A
Tensione nominale U_N	800 V
N. poli	5

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	16 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	10 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	6
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	16 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	16 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	6 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	6 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	6 mm ²

2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	6 mm ²
Lunghezza di spelatura	12 mm
Calibro a tampone	A3
Filettatura	M4
Coppia min.	1,5 Nm
Coppia max.	1,8 Nm
Collegamento	Connessione a vite

Omologazioni



Omologazioni

CSA, GOST, KEMA-KEUR, UL Recognized, PRS, CCA

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
1401404	BN WH	Segnamorsetti, Chiodino, bianco, in bianco, Tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4 x 4 mm
Utensili		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x4,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Disegni

Disegno quotato

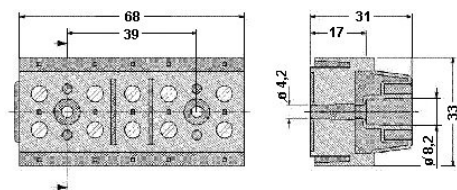

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.