


# SC 4/ 2

Codice articolo: 3042450

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo

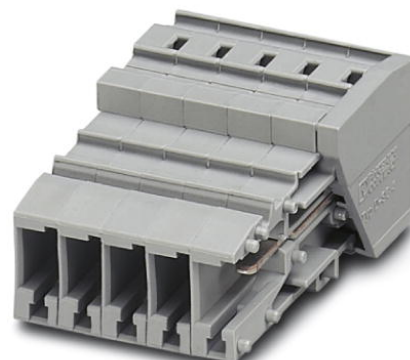

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042450>

Giunto, Collegamento: Connessione a molla, N. poli: 2, Sezione: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 12, Larghezza: 12,4 mm, Altezza: 22,3 mm, Colore: grigio

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 012591 |
| VPE                         | 50                                                                                                    |
| Tariffa doganale            | 85366990                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 12,17 g                                                                                               |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 268 (CL-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.01.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Lunghezza | 48,6 mm |
| Altezza   | 22,3 mm |

### Dati tecnici

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Corrente di carico massima | 32 A (con una sezione conduttore di 6 mm²) |
|----------------------------|--------------------------------------------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV      |
| Grado d'inquinamento                  | 3         |
| Categoria di sovratensione            | III       |
| Gruppo materiale isolante             | I         |
| Attacco a norma                       | IEC 61984 |
| Corrente nominale $I_N$               | 32 A      |
| Tensione nominale $U_N$               | 800 V     |
| Parete laterale aperta                | ja        |
| N. poli                               | 2         |

**Dati di collegamento**

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sezione conduttore rigido min.                                                         | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                                                         | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.                                          | 28                   |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.                                          | 12                   |
| Sezione conduttore flessibile min.                                                     | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.                                                     | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG                                                 | 28                   |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG                                             | 12                   |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.             | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.               | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Collegamento                                                                           | Connessione a molla  |
| Lunghezza di spelatura                                                                 | 10 mm                |
| Calibro a tampone                                                                      | A4                   |

**Omologazioni**

Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

**Accessori**

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|----------|---------------|-------------|
|----------|---------------|-------------|

**Montaggio**

|         |      |                                     |
|---------|------|-------------------------------------|
| 3043831 | CZ/2 | Fermacavo, N. poli: 2, Colore: nero |
|---------|------|-------------------------------------|

**Piastra term.**

|         |        |                                                                          |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3043307 | D-SC 4 | Piastra terminale, Lunghezza: 48,6 mm, Larghezza: 2,2 mm, Colore: grigio |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|

**Spina/adattatore**

|         |           |                                    |
|---------|-----------|------------------------------------|
| 3002885 | ISH 4/0,5 | Cappuccio isolante, Colore: grigio |
| 3002898 | ISH 4/1,0 | Cappuccio isolante, Colore: nero   |
| 0201731 | MPS-IH BK | Cappuccio isolante, Colore: nero   |
| 0201689 | MPS-IH BU | Cappuccio isolante, Colore: blu    |
| 0201702 | MPS-IH GN | Cappuccio isolante, Colore: verde  |
| 0201728 | MPS-IH GY | Cappuccio isolante, Colore: grigio |
| 0201676 | MPS-IH RD | Cappuccio isolante, Colore: rosso  |
| 0201663 | MPS-IH WH | Cappuccio isolante, Colore: bianco |
| 0201692 | MPS-IH YE | Cappuccio isolante, Colore: giallo |
| 0201744 | MPS-MT    | spina di prova                     |

**Utensili**

|         |               |                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6 x 3,5 x 100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Disegni

Schema di collegamento

---



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.