

SPV 2,5/ 1-M

Codice articolo: 3041053



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041053>

Maschio, Collegamento: Connessione a molla, N. poli: 1, Sezione:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Larghezza: 5,2 mm, Altezza: 34 mm, Colore: grigio

Dati commerciali

EAN	 4 046356 055024
VPE	50
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	3,37 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 287 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Descrizione prodotto

Elemento connettore centrale, custodia a sinistra con perno di arresto, a destra aperta senza coperchio

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	5,2 mm
Lunghezza	23,4 mm
Altezza	34 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	24 A (con una sezione conduttore di 2,5 mm ²)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 61984
Corrente nominale I _N	24 A
Tensione nominale U _N	500 V
Parete laterale aperta	nein
N. poli	1

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,08 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	28
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Sezione conduttore flessibile min.	0,08 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	28
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	14
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	2,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	0,5 mm ²
Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza di spelatura	10 mm
Calibro a tampone	A3

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
3041862	PRV/2	Molla di bloccaggio, N. poli: 2, Colore: arancione
3040591	PSH 3- 6	Fascetta per schermatura, Colore: nero
3040601	PSH 5-10	Fascetta per schermatura, Colore: nero
3040627	PZ/2	Fermacavo, N. poli: 2, Colore: nero
3040643	PZ/4	Fermacavo, N. poli: 4, Colore: nero

Piastra term.

3036725	DP PS-5	Piastrina distanziatrice, Colore: rosso
---------	---------	---

Spina/adattatore


0201731	MPS-IH BK	Cappuccio isolante, Colore: nero
0201689	MPS-IH BU	Cappuccio isolante, Colore: blu
0201702	MPS-IH GN	Cappuccio isolante, Colore: verde
0201728	MPS-IH GY	Cappuccio isolante, Colore: grigio
0201676	MPS-IH RD	Cappuccio isolante, Colore: rosso
0201663	MPS-IH WH	Cappuccio isolante, Colore: bianco
0201692	MPS-IH YE	Cappuccio isolante, Colore: giallo
0201744	MPS-MT	spina di prova
3030983	PS-5	adattatore di prova, Colore: rosso
3038723	PS-5/2,3MM RD	spina di prova, Colore: rosso
0201647	RPS	Spina di riduzione, Colore: grigio

Disegni

Schema di collegamento



Disegno schema

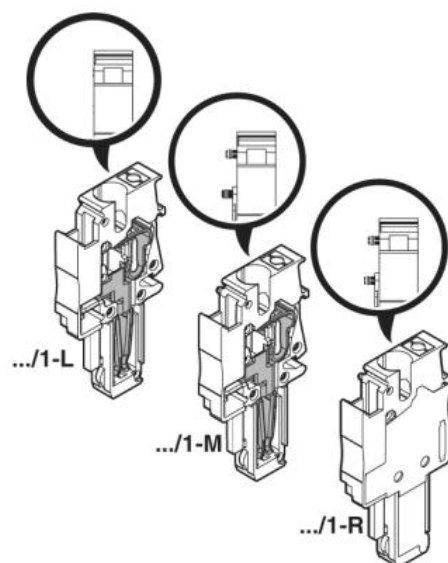

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.