


HV M8/1

Codice articolo: 3049301

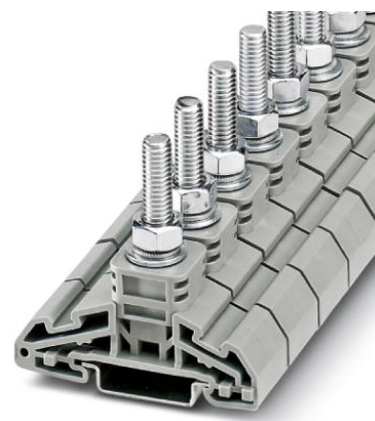

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3049301>

Morsetti di potenza, Collegamento: Bullone, Sezione: 2,5 mm² - 50 mm², AWG: 14 - 1/0, Larghezza: 21 mm, Altezza: 63,5 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Dati commerciali

EAN	 4 046356 184052
VPE	25
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	50,08 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 323 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 23.01.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	1
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Lunghezza	67 mm
Larghezza	21 mm
Altezza	63,5 mm
Altezza NS 35/7,5	66 mm
Altezza NS 35/15	73,5 mm

Dati tecnici

Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominale I_N	150 A
Tensione nominale U_N	1000 V
Parete laterale aperta	nein

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	2,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	50 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	50 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	14
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	1/0
Filettatura	M8
Coppia min.	6 Nm
Coppia max.	12 Nm
Collegamento	Bullone
Attacco a norma	DIN 46 234
Sezione min.	2,5 mm ²
Sezione max.	50 mm ²
Diametro bullone	8 mm
Coppia min.	6 Nm
Coppia max.	12 Nm
Attacco a norma	DIN 46235
Sezione min.	6 mm ²

Sezione max.	35 mm ²
Diametro bullone	8 mm
Coppia min.	6 Nm
Coppia max.	12 Nm

Omologazioni



Omologazioni

cCSAus, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
3049369	HV M8/1-VS 2	Elemento di collegamento, N. poli: 2, Colore: color argento
3049372	HV M8/1-VS 3	Elemento di collegamento, N. poli: 3, Colore: color argento
Montaggio		
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, non perforata, Larghezza: 35 mm, Altezza: 7,5 mm, Lunghezza: 2000 mm, Colore: color argento
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Terminale per guida di supporto NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilo esterno 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m

1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: zincato, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
---------	--------------------------------	--

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.