

EM-DUO 120/15

Codice articolo: 5600461



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=5600461>

Presse doppia per il montaggio su guida di supporto da 35 mm a norma EN 60715, colore custodia: bianco, con connessione a vite, per mercato: USA



Dati commerciali

EAN	 4 017918 929930
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	203,40 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 603 (IF-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	125 V AC
Corrente nominale I_N	15 A
Materiale contatto	CuZn37
Specificamente utilizzabile nei Paesi	USA
Colore	bianco
Materiale isolante	PVC 94 V0
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Norme/Disposizioni	UL 508

Larghezza	83 mm
Altezza	134 mm
Profondità	49 mm

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	30
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

Omologazioni



Omologazioni


cULus Listed

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni


Disegno collegamento

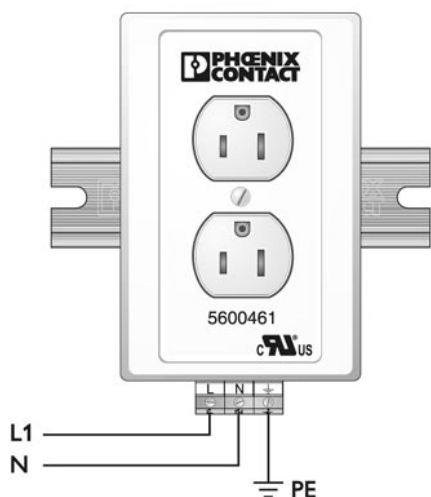

Disegno quotato

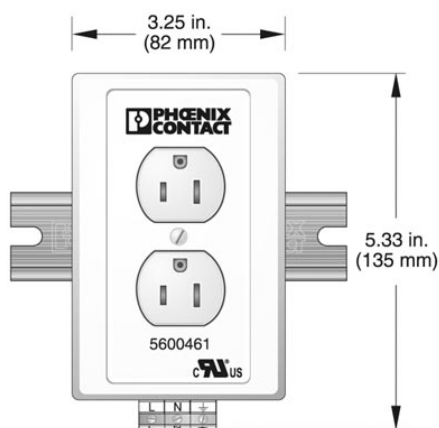


Vista anteriore

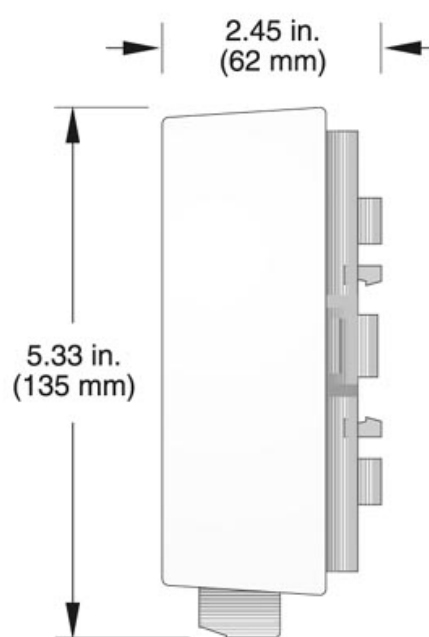


Vista laterale

Vista dal basso

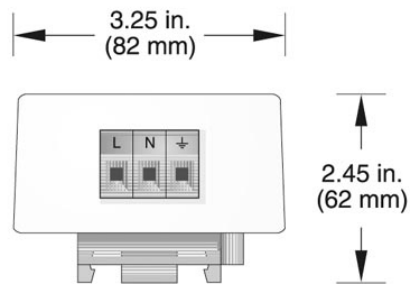

Schema di collegamento

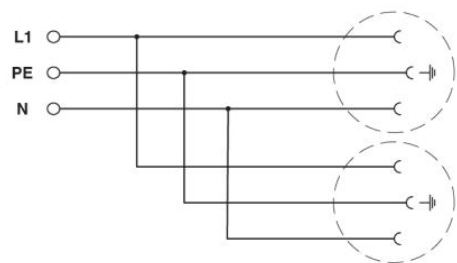

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.