

FRONT-SFL 2,5/F48

Codice articolo: 2285603



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2285603>

Connettore femmina con attacco a vite, Corrente nominale: 4 A, N. poli: 48, Passo: 0 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno

Dati commerciali

EAN	 4 017918 056001
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	177,67 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 535 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 26.11.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	45,32 mm
Altezza	35,3 mm
Larghezza	95 mm
Passo	0 mm
N. poli	48

Diametro foro	2,8 mm
Filettatura	M2,5
Coppia min.	0,4 Nm
Coppia max.	0,5 Nm

Dati tecnici

Famiglia articolo	FRONT-SFL 2,5
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	4 A
Tensione nominale U_N	250 V
Sezione nominale	2,5 mm ²
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Lunghezza di spelatura	10 mm

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

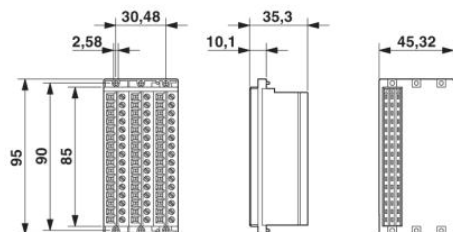

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.