

MCC-MT 0,5-1,0 BAND

Codice articolo: 1898622

Fornitura come nastro - rispettare il disegno!



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1898622>

Il contatto femmina è inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore per connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per campi di sezioni da 0,5 mm² fino a 1 mm²

Dati commerciali

EAN	 4 017918 167301
VPE	6500
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	0,48 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati tecnici

Corrente nominale	8 A (con una sezione conduttore di 1 mm ²)
Sezione min. conduttore flessibile	0,5 mm ²
Sezione max. conduttore flessibile	1 mm ²

Dati di connessione

Diametro cavo incluso isolamento	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------------	-------------------

Lunghezza di spelatura dei singoli fili

4 mm

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

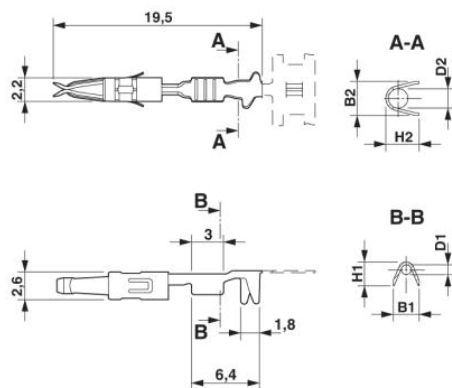

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.