

FLRP/ICV 80

Codice articolo: 1808353



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1808353>

Coppia di guide da inserire nella scanalatura dell'ICV/ ...G, altezza: 86 mm, diametro foro: 3,4 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 047023
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	12,89 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 501 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Omologazioni


Omologazioni




Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

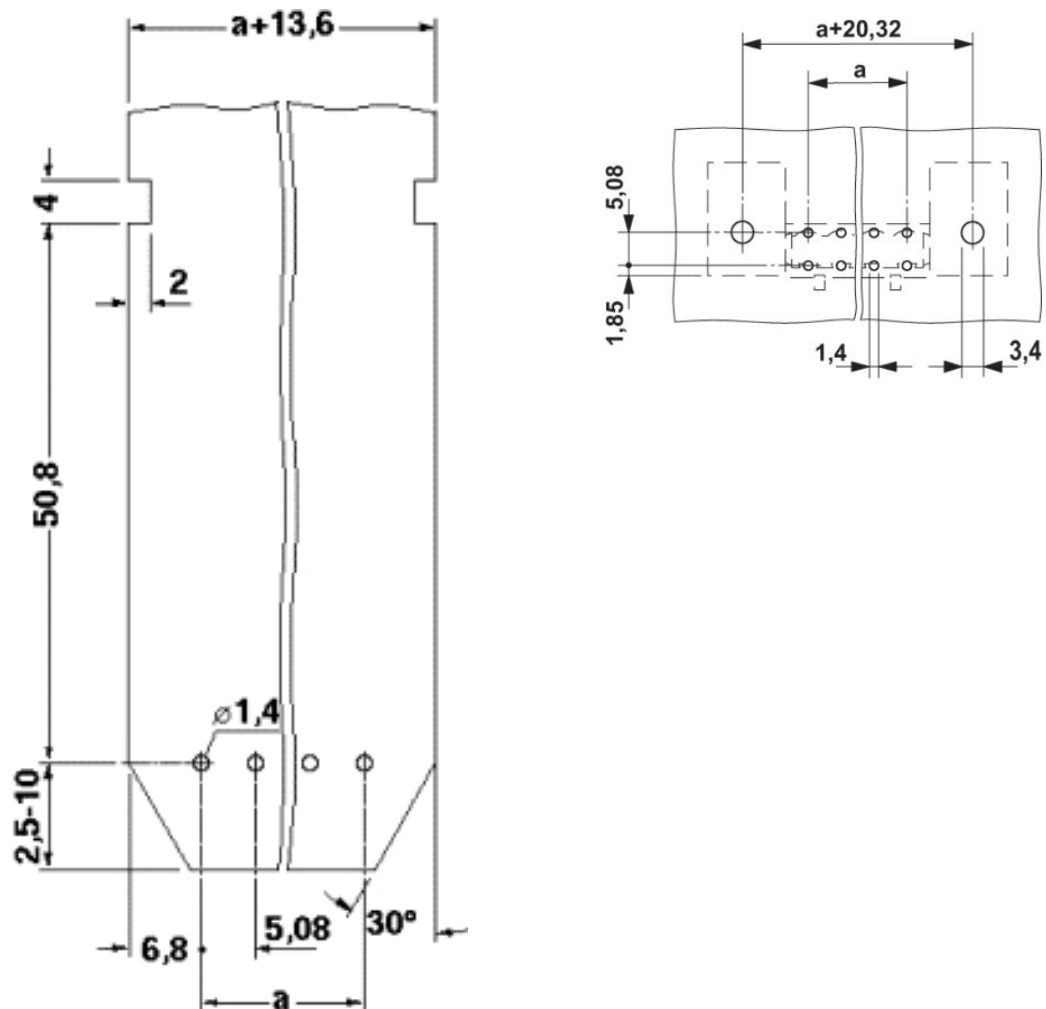

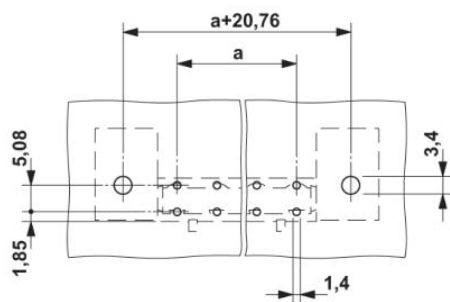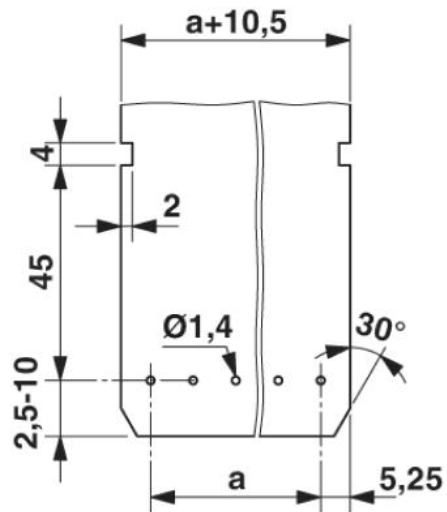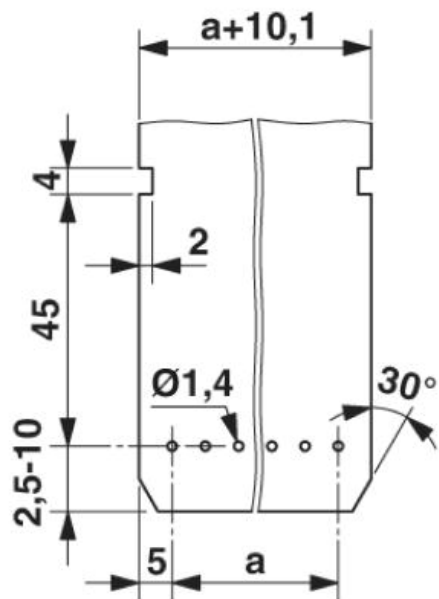

Disegno quotato

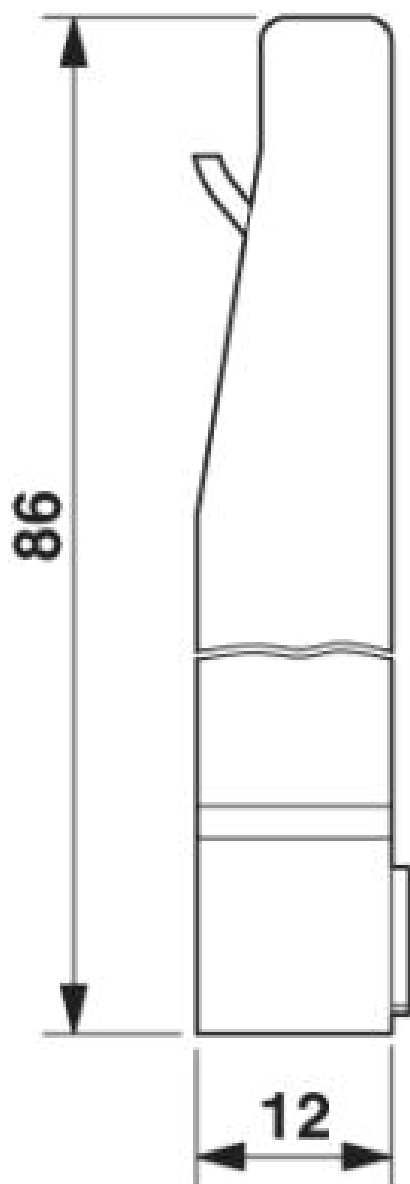

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.