

SACC-M12 NUT PRESS

Codice articolo: 1437889

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1437889>

Connettore femmina M12, connessione a vite per custodia, variante a pressione, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon

Dati commerciali

EAN	 4 046356 457552
VPE	10
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	9,98 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 34 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.10.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati generali**

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

Dati generici

Norme/Disposizioni	IEC 61076-2-101
Materiale	CuZn (nichelato)
Materiale guarnizione	EPDM (O-ring)

Tipo di montaggio

M12 x 1

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

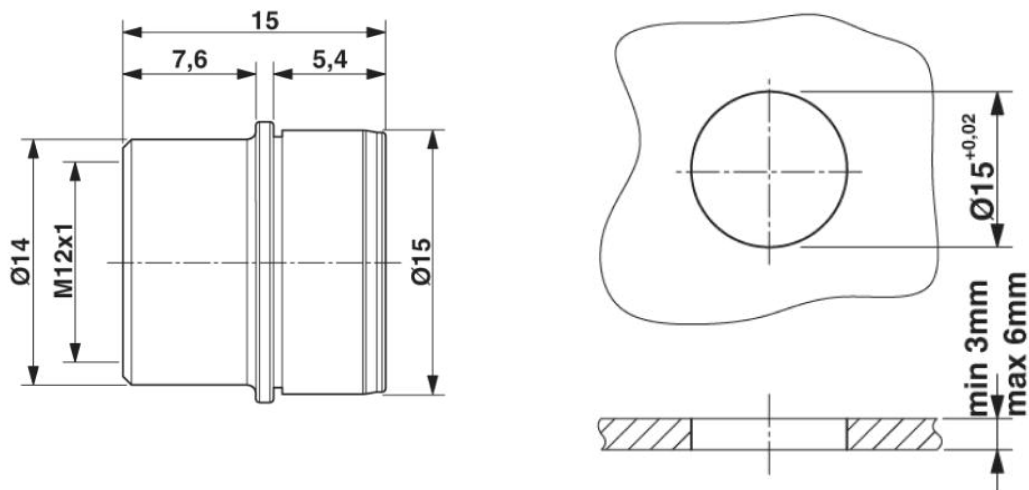

Foro della parete

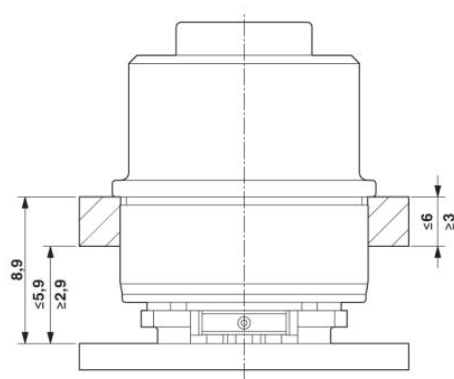

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.