

## SK 28-D

Codice articolo: 3027006

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3027006>

Morsetti per cavi schermati per la schermatura diretta su piastre di montaggio conduttive, spessore lamiera 1-2 mm

### Dati commerciali

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 284325 |
| VPE                         | 25                                                                                                   |
| Tariffa doganale            | 85369010                                                                                             |
| Peso lordo pezzi            | 34,91 g                                                                                              |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 678 (CL-2009)                                                                                 |

### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 09.03.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

### Dati tecnici

#### Informazioni generali

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Numero di piani     | 1             |
| Numero collegamenti | 1             |
| Colore              | color argento |

#### Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 20 mm |
|-----------|-------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Larghezza | 31 mm    |
| Altezza   | 92,00 mm |

**Dati tecnici**

|                                                                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prova della resistenza meccanica dei punti di connessione (5 collegamenti del conduttore) | Controllo superato                                                                        |
| Specifica di prova vibrazioni, rumori a banda larga                                       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                                                       |
| Spettro di prova                                                                          | Controllo della durata categoria 1, classe B, sulla cassetta di distribuzione del veicolo |
| Frequenza di prova                                                                        | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ a $f_2 = 150 \text{ Hz}$                                             |
| Livello ASD                                                                               | $0,2 \text{ g}^2/\text{Hz}$                                                               |
| Accelerazione                                                                             | 0,8 g                                                                                     |
| Durata di prova per asse                                                                  | 5 h                                                                                       |
| Direzioni di prova                                                                        | Asse X, Y e Z                                                                             |
| Risultato prova vibrazioni, rumori a banda larga                                          | Controllo superato                                                                        |
| Specifica di prova test di sollecitazioni meccaniche                                      | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                                                       |
| Forma urti                                                                                | Semisinusoidale                                                                           |
| Accelerazione                                                                             | 5 g                                                                                       |
| Durata urti                                                                               | 30 ms                                                                                     |
| Numero di urti per direzione                                                              | 3                                                                                         |
| Direzioni di prova                                                                        | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)                                                               |
| Risultato test di sollecitazioni meccaniche                                               | Controllo superato                                                                        |

**Dati di collegamento**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Filettatura  | M4                   |
| Coppia max.  | 1 Nm                 |
| Collegamento | Installazione a vite |

**Omologazioni**

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

**Accessori**

| Articolo         | Denominazione | Descrizione                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b>  |               |                                                                                                                                                                                 |
| 0404017          | AK 4          | Morsetto di alimentazione, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Larghezza: 7 mm, Colore: color argento |
| 0421032          | AKG 4 BK      | Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Larghezza: 7 mm, Colore: nero           |
| 0421029          | AKG 4 GNYE    | Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Larghezza: 7 mm, Colore: giallo-verde   |
| <b>Montaggio</b> |               |                                                                                                                                                                                 |
| 3025341          | AB-SK         | Blocchetto per barre colletttrici                                                                                                                                               |
| 0404428          | AB/SS         | Blocchetto in materiale isolante, con vite di blocco, utilizzabile a scelta per barre colletttrici da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, colore: grigio                                      |

**Disegni**

Disegno quotato

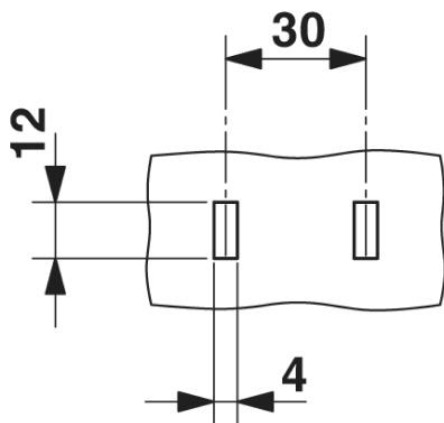

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.