

CK2,5-ED-1,00ST AU

Codice articolo: 1674781

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674781>

Contatto a crimpare 2,5 tornito, contatto singolo maschio, sezione fili da 0,75 a 1,0 mm², dorato

Dati commerciali

| | |
|-----------------------------|--|
| EAN |  4 017918 135485 |
| VPE | 100 pcs. |
| Tariffa doganale | 74152900 |
| Peso lordo pezzi | 1,29 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 528 (PC-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati elettrici**

| | |
|----------------------------------|---|
| Nota: | per inserti portacontatti HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B e HC-HV, la qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60 352-2, si raccomandano i contatti dorati con $U < 5 \text{ V}$ e $I < 5 \text{ mA}$ |
| Resistività di massa | $\leq 0,003 \Omega$ |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

Dati meccanici

| | |
|---|--|
| Sezione di collegamento | 0,75 mm ² ... 1 mm ² |
| Sezione di collegamento AWG | 18 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7,5 mm (9,5 mm con HC-M-HV...) |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |

Dati generici

| | |
|------------------------------|--|
| Esecuzione | Contatto singolo maschio |
| Serie | HC-M-06 |
| Tecnica di connessione | Attacco a crimpare |
| Indicazione per il montaggio | Con tensioni < 5 V e correnti < 5 mA si consigliano contatti dorati. |
| Montaggio | per inserti portacontatti HC-M-06, HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A, HC-BB, HC-B e HC-HV. La qualità di un collegamento a crimpare è stabilita dalla norma DIN EN 60 352-2. |

Dati materiale

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Dorato |

Omologazioni



Omologazioni

GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|-----------------|-------------------------|---|
| Utensili | | |
| 1676734 | CK1,6/2,5-MWZ | Utensile di montaggio per contatti a crimpare CK 1,6... per conduttori di sezione inferiore |
| 1662722 | CK2,5-EWZ | Utensile di sbloccaggio, per contatti torniti CK- 2,5-... |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Pinza a crimpare per contatti torniti CK 1,6 ED... e CK 2,5 ED... |

Disegni

Disegno quotato

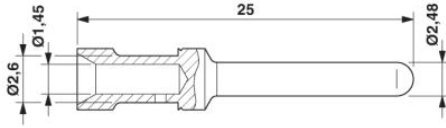

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.