

SACC-M 8FR-3CON-M

Codice articolo: 1529399



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1529399>

Connettore sensore/attuatore, connettore femmina, ad angolo, 3 poli, M8, attacco a saldare, zigrinatura in metallo, diametro max. del cavo 5 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 978570
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	7,10 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 40 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 23.11.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	3
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,2 Nm (Ghiera M8)
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PUR / PA66
Materiale impugnature	PBT
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Collegamento	Attacco a saldare
Sezione conduttore	0,08 mm ² ... 0,25 mm ²
Sezione conduttore AWG	28 ... 22
Diametro esterno conduttore	3,5 mm ... 5 mm
Segnalazione stato	No
Lunghezza di spelatura della guaina isolante	12 mm
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	3 mm

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/conduttore		
1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 3 poli, conduttori di colore: marrone / blu / nero, lunghezza: 100 m
Elementi di protezione e di chiusura		
1430860	PROT-M 8 MS-PA-CHAIN	Tappo M8 in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori femmina M8
Guarnizione		
1436945	SACC-M 8-SET/2,2-3,5	Connettore sensore/attuatore, accessori, vite di serraggio e guarnizione, per connettori M8 non schermati, diametro cavo 2,2 mm - 3,5 mm
Utensili		
1208474	SACC BIT M8-D12	Inserto a innesto per montaggio di connettori SACC M8 liberamente confezionabili con ghiera longitudinale, tranne connettore M8 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208487	TSD 02 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,2 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M8
1212224	TSD-M 1,2NM	Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Bit adattatore, per avvitatori TSD-M..., azionamento E6,3-1/4", con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC


Disegni

Disegno quotato

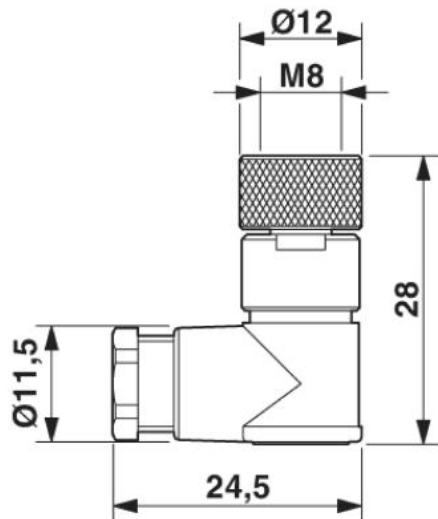

Connettore femmina M8 x 1, angolato

Disegno schema

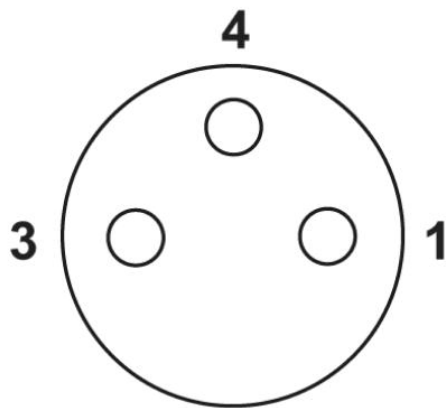

Pinning connettore femmina M8, 3 poli

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.