

VC-K-T1-Z

Codice articolo: 1852930

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852930>

Custodia mobile, in plastica, viti di bloccaggio a testa cilindrica, formato 1, connessione a vite per cavo Pg16

Dati commerciali

| | |
|-----------------------------|--|
| EAN |  4 017918 133917 |
| VPE | 5 pcs. |
| Tariffa doganale | 85472000 |
| Peso lordo pezzi | 46,24 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 368 (PC-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.09.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati generici**

| | |
|--|--|
| Nota: | In caso di impiego di conduttori in fibra ottica, occorre rispettare i raggi di curvatura del produttore del cavo. |
| Esecuzione | VC1 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite, testa cilindrica |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Viti di fissaggio | M4 |
| Coppia di serraggio vite di fissaggio | 1,5 Nm \pm 0,3 Nm |
| Tipo di collegamento a vite | Pg16 |
| Avvitamento Pg | senza |
| Altezza | 65 mm |
| Uscita cavo | obliqui |
| Materiale custodia | Poliammide |
| Materiale guarnizione | EPDM |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|-----------------|----------------------|---|
| Generale | | |
| 1885376 | VC-K-KV-PG16 1X3/1X8 | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con più fori (1 x 3 mm / 1 x 8 mm) e una ghiera di serraggio, per perni pressacavi VC-M-KV-Pg16.... |
| 1885389 | VC-K-KV-PG16 1X3/1X9 | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con più fori (1 x 6 mm / 1 x 9 mm) e una ghiera di serraggio, per perni pressacavi VC-M-KV-Pg16.... |
| 1885415 | VC-K-KV-PG16 1X3/2X8 | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con più fori (1 x 3 mm / 2 x 8 mm) e una ghiera di serraggio, per perni pressacavi VC-M-KV-Pg16.... |
| 1885402 | VC-K-KV-PG16 1X5/1X9 | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con più fori (1 x 5 mm / 1 x 9 mm) e una ghiera di serraggio, per perni pressacavi VC-M-KV-Pg16.... |
| 1885428 | VC-K-KV-PG16 1X5/2X6 | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con più fori (1 x 5 mm / 2 x 6 mm) e una ghiera di serraggio, per perni pressacavi VC-M-KV-Pg16.... |


| | | |
|---------|-------------------------|---|
| 1885392 | VC-K-KV-PG16 1X6/1X8 | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con più fori (1 x 6 mm / 1 x 8 mm) e una ghiera di serraggio, per perni pressacavi VC-M-KV-Pg16.... |
| 1885431 | VC-K-KV-PG16 2X6/1X7 | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con più fori (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) e una ghiera di serraggio, per perni pressacavi VC-M-KV-Pg16.... |
| 1607664 | VC-K-KV-PG16 7/14 | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 1, cavo [mm] 7-14 |
| 1854459 | VC-K-KV-PG16(4- 6,5) | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 1, cavo [mm] 4 - 6,5 |
| 1853735 | VC-K-KV-PG16(5- 8) | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con foro e una ghiera di serraggio, per custodia misura 1, cavo [mm] 5 - 8 |
| 1853748 | VC-K-KV-PG16(6,5- 9,5) | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con foro e una ghiera di serraggio, per custodia misura 1, cavo [mm] 6,5 - 9,5 |
| 1853751 | VC-K-KV-PG16(7-10,5) | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con foro e una ghiera di serraggio, per custodia misura 1, cavo [mm] 7 - 10,5 |
| 1853764 | VC-K-KV-PG16(9-13) | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 1, cavo [mm] 9 - 13 |
| 1854844 | VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) | Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 1, cavo [mm] 11,5 - 15,5 |


Siglatura

| | | |
|---------|-----------|--|
| 1852875 | VC-BZS WH | Cartellini di siglatura, in bianco 5 pezzi, da siglare con penna B-STIFT o sistema CMS, bianco |
|---------|-----------|--|

Disegni

Disegno quotato

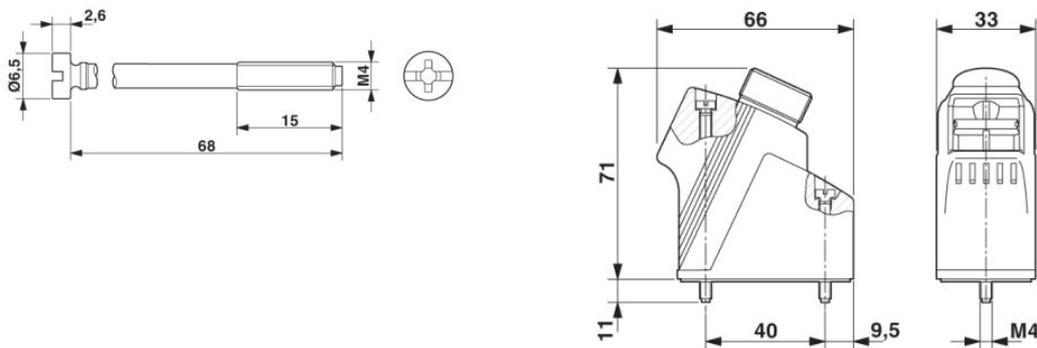

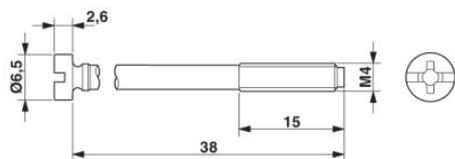

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.