

AI-XL 1,5- 8 BK


Codice articolo: 3201916

La figura illustra una versione dell'articolo

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201916>

Cappuccio, Lunghezza: 17,5 mm, Colore: nero

Dati commerciali

EAN	 4 017918 117368
VPE	100 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,24 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 665 (CL-2009)

Note dei prodottiConforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 31.01.2008

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Lunghezza (b)	17,5 mm
Colore	nero
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Temperatura intervallo breve	120 °C
Temperatura costante max.	105 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	Plastica

Lunghezza anelli	8 mm
Misure interne collare isolante (d)	7 mm
Diametro anelli	1,8 mm
Spessore collare isolante	0,3 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm

Omologazioni



Omologazioni


cCSAus, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

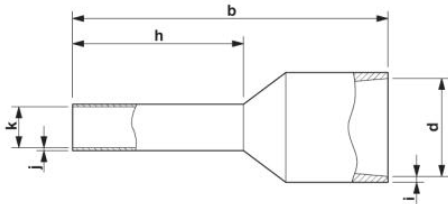

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.