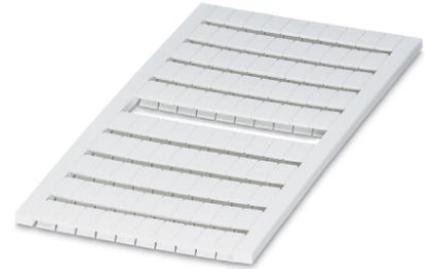


ZBM 6/WH:UNBEDRUCKT

Codice articolo: 5061222

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=5061222>

Scheda di siglatura Zack, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 7,5 x 5,6 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 096281
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	18,49 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Nota	siglabile con CMS
Lunghezza (b)	7,5 mm
Larghezza (a)	5,6 mm
Colore	bianco
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	PA
Numero dei cartellini singoli	100
Numero di cartellini per riga	10
Numero strisce di siglatura	10

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
1051993	B-STIFT	Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.