

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO

Codice articolo: 1523968



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1523968>

Distributore a Y, 3 poli + PE, connettore maschio diritto M12 SPEEDCON su 2 x connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, PIN 2+4 ponticellato



Dati commerciali	
EAN	 4 046356 072960
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	25,97 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 104 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.07.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Dati generali	
Nota	con distanza media 18 mm, adatto per connettori stampati e connettori confezionabili schermati con connessione a perforazione di isolante QUICKON e un range di connessione da 0,14 mm ² a 0,34 mm ²
Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V

N. poli	3
Resistività di massa	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Distanza media	18 mm
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65
	IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Connettore M12)
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Nota	con distanza media 18 mm, adatto per connettori stampati e connettori confezionabili schermati con connessione a perforazione di isolante QUICKON e un range di connessione da 0,14 mm ² a 0,34 mm ²
------	--

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Elementi di protezione e di chiusura


1560251	PROT-M12 FS	Tappo M12 per connettori maschio M12 non utilizzati del cavo sensore.attuatore, box e connettori da incasso e dispositivi I/O sul campo
1553129	PROT-MS SCO	Tappo a vite M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON per connettori femmina M12 non utilizzati del cavo sensore-attuatore, box e connettori da incasso

Utensili

1208432	SAC BIT M12-D15	Inserto a innesto per montaggio di cavi sensore-attuatore con connettore M12 e per connettore M12 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208429	TSD 04 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,4 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M12


Disegni

Disegno quotato

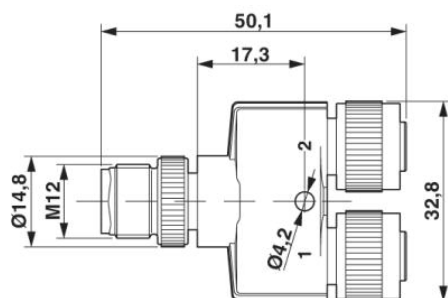


Connettore M12 x 1, distributore a Y

Schema di collegamento

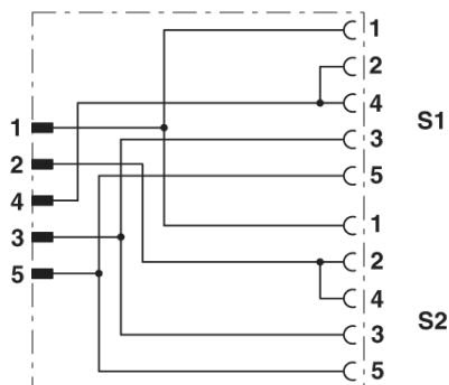


Equipaggiamento dei contatti del distributore M12 Y

Disegno schema

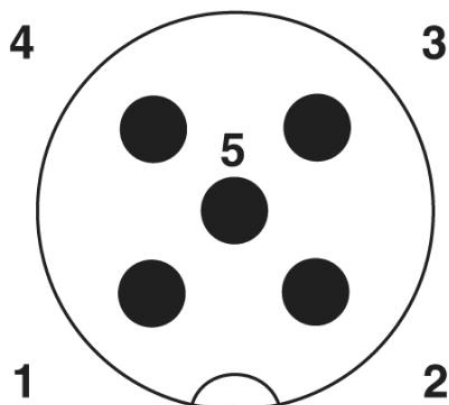


Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

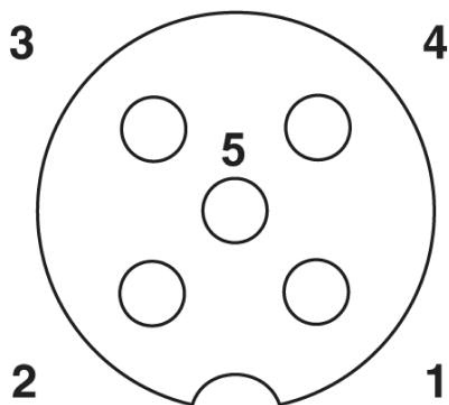

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

Orientamento dei pinning

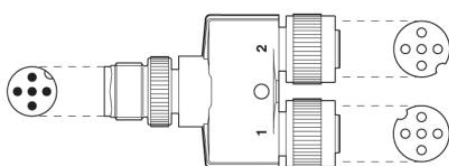

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.