

HC-B 16-TMB-100/O1STM32G-EEE

Codice articolo: 1460369

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1460369>

Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B16, con bloccaggio a baionetta (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 100 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo diritta, senza superficie; guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)



Dati commerciali

EAN	 4 046356 592680
VPE	10
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	401,10 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 02.07.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Nota:	per inserti portacontatti HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Esecuzione	B16
Altezza	100 mm
Tipo di custodia	Custodia mobile

Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a baionetta
Viti di fissaggio	M6
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M32
Grado di protezione custodia	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Bloccaggio materiale	acciaio inox
Montaggio	Un'eventuale verniciatura con polveri con effetto isolante presente sulla parete del quadro elettrico deve essere rimossa nell'area della guarnizione profilata, in modo da ottenere un'elevata azione schermante.

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1690956	HC-B 16-TMB-SD-IP65	Coperchio di protezione HEAVYCON ADVANCE IP65 B16, con bloccaggio a baionetta, con corda di sicurezza, diametro della corda di sicurezza 3 mm
1690529	HC-EMV-KV-M32(11-21)	Connessioni a vite EMV fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 9 mm, diametro cavo : 11,0 - 21,0 mm, SW 36, connessione a vite: M32
1690642	HC-K-KV-M32(15-21)	Connessioni a vite in plastica fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 10 mm, diametro cavo : 15 - 21 mm, SW 36, connessione a vite: M32
1690587	HC-M-KV-M32(14-21)	Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 14 - 21 mm, SW 34, attacco a vite: M32
1646010	HC-M-KV-M32(19-27)	Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 19 - 27 mm, SW 43, attacco a vite: M32

Montaggio

1604641	HC-B-BF	Flangia da incasso per custodia HEAVYCON ADVANCE TMB con bloccaggio a baionetta
1604654	HC-B-BF-SET	Set di flangia da incasso a baionetta, set composto da 2 flange da incasso con 4 viti autofilettanti (Torx®), e 4 rondelle


Disegni

Diagramma

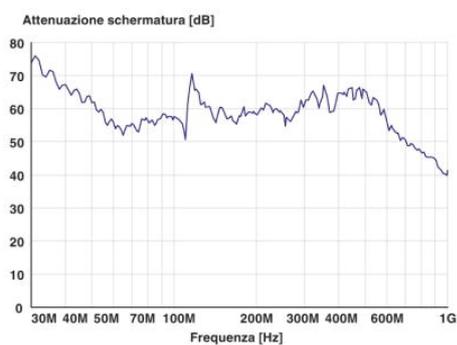


Attenuazione schermatura

Disegno quotato

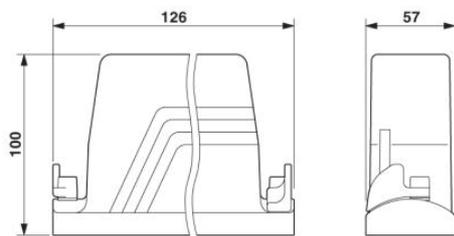

Disegno quotato

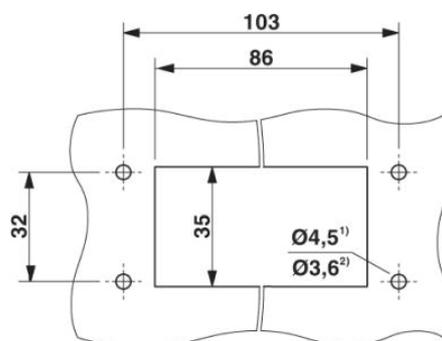

Dima di foratura

²⁾ per impiego di viti autofilettanti (Torx®
20, M4)

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.