

# SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 230V

Codice articolo: 1452314

La figura illustra la variante di prodotto in esecuzione 24 V come tensione di alimentazione



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452314>

Connettore per valvole, 3 poli, esecuzione CI, 1 LED, con circuito di protezione, conness. a vite, conness. a vite per cavi M12

## Dati commerciali

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN              | <br>4 046356 536486 |
| VPE              | 1                                                                                                    |
| Tariffa doganale | 85366990                                                                                             |
| Peso lordo pezzi | 13,90 g                                                                                              |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 07.10.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Corrente di dimensionamento a 40 °C | 1,5 A                                     |
| Tensione di dimensionamento         | 230 V                                     |
| N. poli                             | 3                                         |
| Resistività di massa                | ≤ 4 MΩ                                    |
| Resistenza di isolamento            | > 2 GΩ                                    |
| Temperatura ambiente (esercizio)    | -25 °C ... 60 °C (connettore per valvole) |

#### Dati generici

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Categoria di sovratensione                           | II                                           |
| Grado d'inquinamento                                 | 3                                            |
| Grado di protezione                                  | IP65                                         |
| Coppia di serraggio                                  | 1,6 Nm $\pm$ 0,2 (Vite di serraggio)         |
|                                                      | 0,4 Nm $\pm$ 0,4 (Vite centrale)             |
|                                                      | 0,2 Nm $\pm$ 0,1 (Vite di contatto)          |
| Materiale dei contatti del connettore per valvole    | CuZn                                         |
| Materiale superficie contatti connettore per valvole | CuSn                                         |
| Materiale custodia connettori per valvole            | PA                                           |
| Materiale guarnizione                                | NBR                                          |
| Collegamento                                         | Connessione a vite                           |
| Sezione conduttore                                   | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore AWG                               | 24 ... 20                                    |
| Diametro esterno conduttore                          | 4 mm ... 6 mm                                |
| Segnalazione stato                                   | LED giallo                                   |
| Circuito/componente di protezione                    | Varistore                                    |

#### Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

#### Accessori


| Articolo               | Denominazione        | Descrizione                                                                            |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cavo/conduttore</b> |                      |                                                                                        |
| 1457393                | SAC-3P-100,0-PUR/0,5 | Matassa, PUR nero, 3 poli, colore conduttori: nero 1-2/ verde-giallo, lunghezza: 100 m |

## Disegni

Disegno quotato

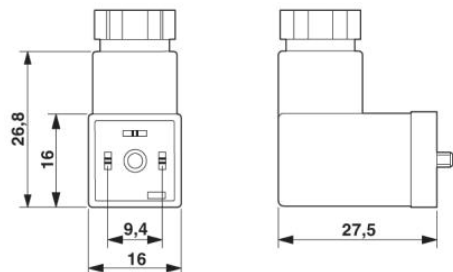

Schema di collegamento

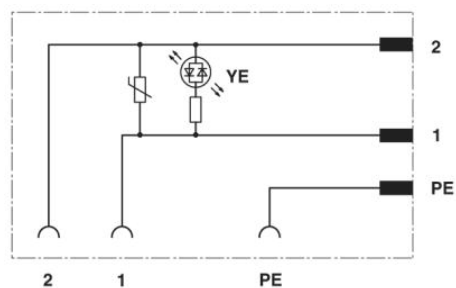

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.