

SACC-M12MS-4SC

Codice articolo: 1513211

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1513211>

Connettori, 4-poli, Connettori diritti M12, codifica A, Connessione a molla, Materiale zigrinato: Plastica, Diametro esterno cavo 4 mm ... 8 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 946586
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	13,30 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.06.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 8 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Ghiera M12) 0,4 Nm (Inserito portacontatti con anello di accoppiamento) 1,5 Nm (Dado di compressione con anello di accoppiamento)
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale impugnatura	PA 66
Materiale ghiera	Plastica
Materiale guarnizione	neoprene
Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	26 ... 20
Diametro esterno conduttore	4 mm ... 8 mm
Segnalazione stato	No
Lunghezza di spelatura della guaina isolante	28 mm
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	10 mm

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/condotto		
1501676	SAC-5P-100,0-PUR/0,34	Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 5 poli, conduttori di colore: marrone / bianco / blu / nero / giallo-verde, lunghezza: 100 m

Elementi di protezione e di chiusura


1430873	PROT-M12 FS-PA-CHAIN	Tappo M12 in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori maschio M12 inutilizzati
---------	----------------------	---

Utensili

1208445	SACC BIT M12-D20	Inserto a innesto per montaggio di connettori SACC M12 liberamente confezionabili, tranne connettore M12 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208429	TSD 04 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,4 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M12
1212224	TSD-M 1,2NM	Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Bit adattatore, per avvitatori TSD-M..., azionamento E6,3-1/4", con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC


Disegni

Disegno funzionamento

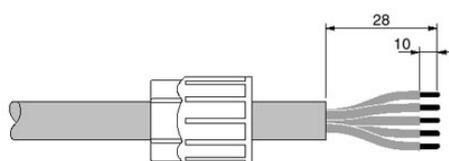

Spelare il conduttore per 28 mm, per 35 mm in caso di esecuzione angolata, spelare il conduttore, infilare il dado sul conduttore. Infilare i fili attraverso la custodia protettiva e collegare, avvitare la custodia protettiva con l'inserto portacontatti maschio, fissare il dado.


Disegno quotato

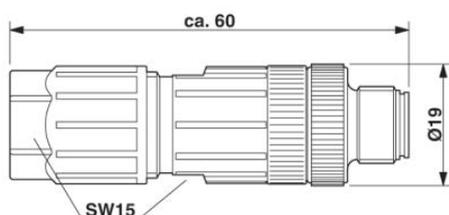

Connettore M12 x 1, diritto

Disegno schema

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio

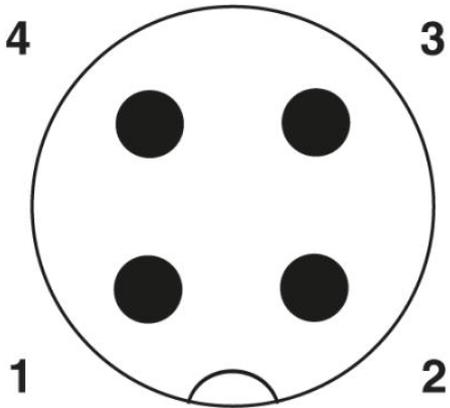

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.