


AI-XL 4 -10 GY

Codice articolo: 3201932

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201932>

Cappuccio, Lunghezza: 19,5 mm, Colore: grigio

Dati commerciali

EAN	 4 017918 117344
VPE	100 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,38 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 665 (CL-2009)

Note dei prodottiConforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Lunghezza (b)	19,5 mm
Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Temperatura intervallo breve	120 °C
Temperatura costante max.	105 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	Plastica

Lunghezza anelli	10 mm
Misure interne collare isolante (d)	7,9 mm
Diametro anelli	2,9 mm
Spessore collare isolante	0,3 mm
Spessore parete anelli	0,2 mm

Omologazioni



Omologazioni


cCSAus, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

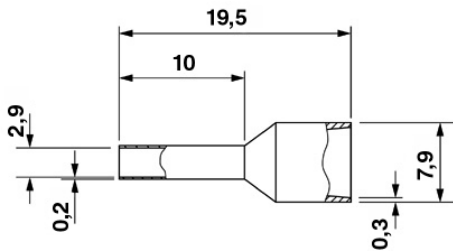

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.