


MT 1,5-TWIN-PE

Codice articolo: 3001705

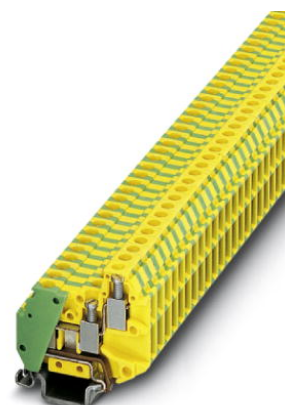

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3001705>

Morsetti comp. per conduttori terra, Sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm²,
AWG: 26 - 16, Collegamento: Connessione a vite, Larghezza: 4,2 mm,
Colore: giallo-verde, Tipo di montaggio: NS 15

Dati commerciali

EAN	 4 017918 107215
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	3,90 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 431 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina [http://
www.download.phoenixcontact.it](http://www.download.phoenixcontact.it) Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Nota	In caso di affiancamento con morsetti passanti dal profilo identico, in presenza di tensioni di isolamento 320 V, occorre impiegare una piastra terminale.
Numero di piani	2
Numero collegamenti	3
Colore	giallo-verde

Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	4,2 mm
Lunghezza	28 mm

Dati tecnici

Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 60947-7-2
Parete laterale aperta	nein

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	0,75 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,14 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	0,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,14 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	0,34 mm ²
Collegamento	Connessione a vite

Lunghezza di spelatura	6 mm
Calibro a tampone	A 1
Filettatura	M2
Coppia min.	0,22 Nm
Coppia max.	0,25 Nm

Omologazioni



Omologazioni CSA, GOST, KEMA-KEUR, UL Recognized, BV, DNV, GL, LR, CCA

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
1401763	NS 15 AL PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Alluminio, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m
1401682	NS 15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: acciaio zincato e passivato a strato spesso, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2000 mm
1401695	NS 15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m
1204096	NS 15 WH PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, perforato, altezza 5,5 mm, larghezza 15 mm, lunghezza: 2 m

Siglatura

0818166	UC-TMF 4	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 5,1 mm
0824630	UC-TMF 4 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 5,1 mm


0828742	UCT-TMF 4	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,4 x 4,7 mm
0829651	UCT-TMF 4 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,4 x 4,7 mm
0825023	ZBF 4 CUS	Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4,2 x 5,2 mm
0808587	ZBF 4:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4,2 x 5,2 mm

Utensili

1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 0,4x2,5x80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	-----------------	---

Disegni

Schema di collegamento

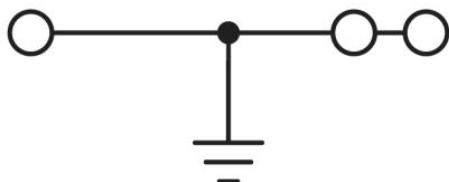

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.