

**C-PCI 1,5/2**

Codice articolo: 3240064

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240064>Ponticello a pettine, rosso, 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>, L1=12 mm**Dati commerciali**

EAN	 4 046356 452823
VPE	100
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,78 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 673 (CL-2009)

**Note dei prodotti**Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 23.09.2008

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Informazioni generali**

Lunghezza (b)	22,5 mm
Colore	rosso
Lunghezza di spelatura	7 mm
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
Sostanze contenute	Senza alogenati
Materiale	rame

---

Lunghezza zona di contatto	12 mm
Lunghezza collare isolante (c)	10,5 mm
Misure interne collare isolante (d)	4,1 mm
Diametro interno (f)	2 mm
Spessore materiale (g)	0,75 mm

### Omologazioni

Omologazioni


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

---

### Disegni

Disegno quotato

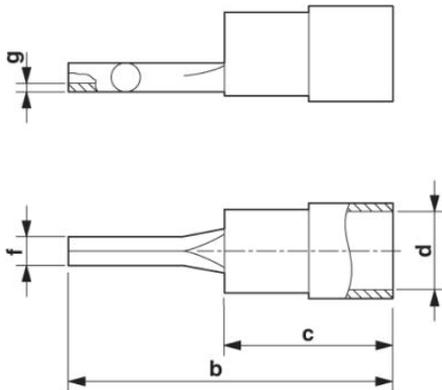

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.