

SAC-5P-M12T/2XM12 VP

Codice articolo: 1541186

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1541186>

Distributore a T, CANopen/DeviceNet, 5-poli, Maschio diritto M12, codifica A, su Femmina diritto M12, codifica A e Connettore femmina diritto M12, codifica A

Dati commerciali

EAN	 4 046356 083751
VPE	5
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	20,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 105 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 27.08.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	5
Resistività di massa	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 10 GΩ

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C
Dati generici	
Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP65 IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Connettore M12)
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale impugnature	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Segnalazione stato	No
Tensione di prova	1500 V

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Elementi di protezione e di chiusura

1680539	PROT-M12	Tappo a vite M12 per connettori femmina M12 non occupati del cavo sensore/attuatore, box e connettori da incasso
---------	----------	--


1560251	PROT-M12 FS	Tappo M12 per connettori maschio M12 non utilizzati del cavo sensore.attuatore, box e connettori da incasso e dispositivi I/O sul campo
---------	-------------	---

Utensili

1208432	SAC BIT M12-D15	Insero a innesto per montaggio di cavi sensore-attuatore con connettore M12 e per connettore M12 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208429	TSD 04 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,4 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M12


Disegni

Disegno quotato

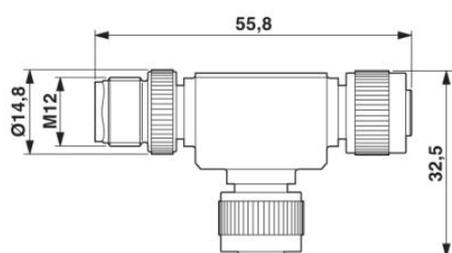


Distributore a T M12

Schema di collegamento

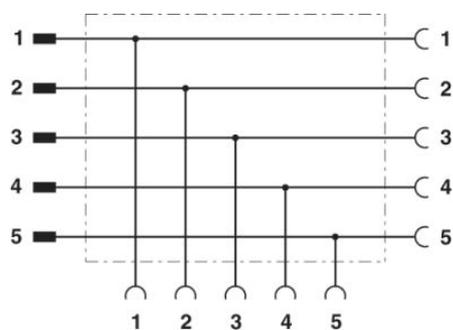


Equipaggiamento dei contatti del distributore a T M12

Disegno schema

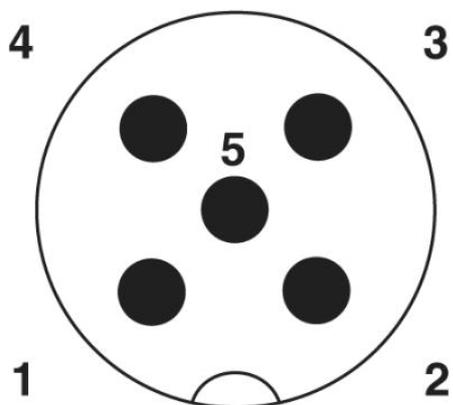


Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

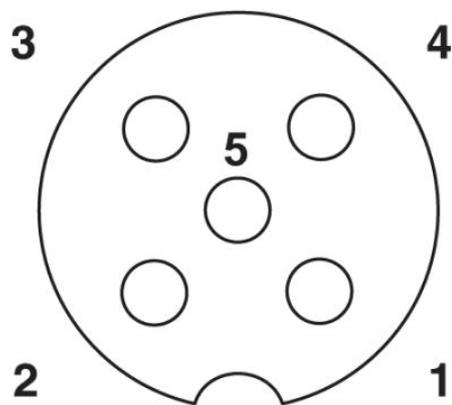

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

Orientamento dei pinning

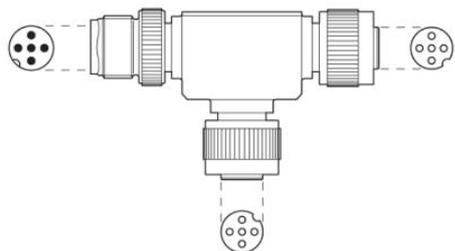

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.