

# SACC-MINFS-5CON-PG 9

Codice articolo: 1521384



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521384>

Connettore sensore/attuatore, connettore femmina, diritto, 5 poli, 7/8", attacco a vite, zigrinatura in metallo, attacco a vite per cavi Pg9

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 949600 |
| VPE                         | 1                                                                                                    |
| Tariffa doganale            | 85366990                                                                                             |
| Peso lordo pezzi            | 40,10 g                                                                                              |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 53 (PC-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 23.11.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Corrente di dimensionamento a 40 °C | 9 A                                                |
| Tensione di dimensionamento         | 250 V                                              |
| N. poli                             | 5                                                  |
| Resistività di massa                | ≤ 5 mΩ                                             |
| Resistenza di isolamento            | ≥ 100 MΩ                                           |
| Temperatura ambiente (esercizio)    | -25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina) |

#### Dati generici

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Codifica                        | A - Standard                                            |
| Categoria di sovratensione      | II                                                      |
| Grado d'inquinamento            | 3                                                       |
| Grado di protezione             | IP67                                                    |
| Cicli di manovra                | ≥ 100                                                   |
| Coppia di serraggio             | 0,8 Nm (Connettori 7/8")                                |
|                                 | 0,4 Nm (Morsetti a vite)                                |
|                                 | 0,8 Nm ... 1 Nm (Vite di serraggio)                     |
|                                 | Screw plug insert with sleeve housing as far it will go |
| Materiale contatto              | CuZn                                                    |
| Materiale superficie contatti   | Au                                                      |
| Materiale inserto portacontatti | PUR / PA66                                              |
| Materiale impugnatura           | PBT                                                     |
| Materiale ghiera                | Pressogetto di zinco, nichelato                         |
| Collegamento                    | Connessione a vite                                      |
| Sezione conduttore              | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Sezione conduttore AWG          | 22 ... 16                                               |
| Indicazione per il montaggio    | I fili possono essere collegati con o senza capocorda   |
| Diametro esterno conduttore     | 6 mm ... 8 mm                                           |
| Segnalazione stato              | No                                                      |

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

## Accessori


| Articolo                                    | Denominazione         | Descrizione                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cavo/conduttore</b>                      |                       |                                                                                                                                                                       |
| 1535590                                     | SAC-5P-100,0-186/0,75 | Matassa di cavo, PUR/PVC nero, 5 poli, conduttori di colore: marrone / bianco / blu / nero / grigio, lunghezza: 100 m                                                 |
| <b>Elementi di protezione e di chiusura</b> |                       |                                                                                                                                                                       |
| 1430925                                     | PROT-MINMS-PA-CHAIN   | Tappo 7/8" in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori femmina 7/8"                                                                          |
| <b>Utensili</b>                             |                       |                                                                                                                                                                       |
| 1212512                                     | SAC BIT MIN-D25       | Inserto a innesto SAC, per il montaggio di connettori 7/8", con comando esagonale da 4 mm                                                                             |
| 1212597                                     | TSD 08 SAC            | Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,8 Nm, con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC, manico a due componenti, con protezione anti-svitamento |
| 1212224                                     | TSD-M 1,2NM           | Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 0,3 - 1,2 Nm                                                                                      |
| 1212600                                     | TSD-M SAC-BIT ADAPTER | Bit adattatore, per avvitatori TSD-M..., azionamento E6,3-1/4", con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC                                                    |

## Disegni

### Disegno funzionamento

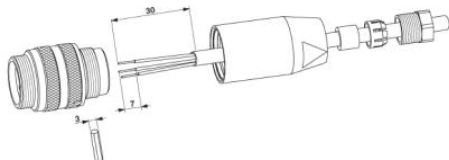


### Disegno quotato

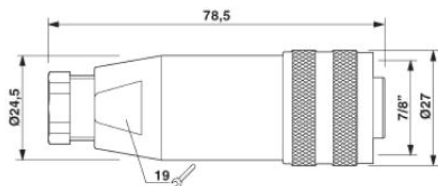

Connettore femmina 7/8"-16UNF, diritto, Pg9

Disegno schema

---

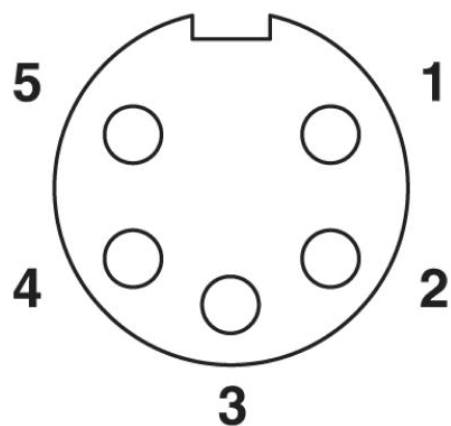

Pinning connettore femmina 7/8"-16UNF, 5 poli, vista lato femmina

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.