

# HC-D 64-A-UT-PER-F

Codice articolo: 1584321



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584321>

Inserto portacontatti femmina HEAVYCON con adattatore, serie D64, 64 poli, attacco per conduttore di terra a sinistra per il lato destro del quadro elettrico, connessione a vite

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 142588 |
| VPE                         | 1                                                                                                     |
| Tariffa doganale            | 85366990                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 540,50 g                                                                                              |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 470 (PC-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 16.03.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati elettrici

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nota:                                 | Per flangia da incasso HEAVYCON-ADVANCE e custodia da incasso HEAVYCON serie B24 |
| N. poli                               | 64                                                                               |
| Attacco a norma                       | IEC / EN                                                                         |
| Tensione di dimensionamento (III/3)   | 250 V                                                                            |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV                                                                             |

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente di dimensionamento                   | 10 A                                                                         |
| <b>Dati meccanici</b>                         |                                                                              |
| Esecuzione                                    | B24                                                                          |
| Tecnica di connessione                        | Connessione a vite                                                           |
| Coppia di serraggio                           | 0,5 Nm ... 0,8 Nm                                                            |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 10 mm                                                                        |
| Sezione di collegamento                       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Sezione di collegamento AWG                   | 22 ... 12                                                                    |
| <b>Dati generici</b>                          |                                                                              |
| Materiale contatto                            | Lega di rame                                                                 |
| Materiale superficie contatti                 | Ag                                                                           |
| Materiale inserto portacontatti               | PA                                                                           |
| Distanza fori orizzontale                     | 104 mm                                                                       |
| Altezza                                       | 132,6 mm                                                                     |
| Grado d'inquinamento                          | 3                                                                            |
| Categoria di sovratensione                    | III                                                                          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94        | V0                                                                           |
| Attacco a norma                               | IEC / EN                                                                     |
| Temperatura ambiente (esercizio)              | -40 °C ... 125 °C                                                            |
| Indicazione per il montaggio                  | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/<br>tensione. |
| Nota per il montaggio                         | Non per custodia HC-B 24-AMQ-EMC                                             |

## Omologazioni

Omologazioni  
Omologazioni richieste:  
Omologazioni Ex:

## Accessori

| Articolo        | Denominazione | Descrizione                                                                                                                        |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b> |               |                                                                                                                                    |
| 1644326         | HC-B-3PE      | Moltiplicatore PE, per 3 connessioni PE, per inserti portacontatti<br>HC-B (eccetto HC-B..E..ZZ) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 |

|         |          |                                                                                                               |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1604997 | HC-B-PES | Vite PE, per inserti portacontatti HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64                                     |
| 1772722 | HC-CB    | Perno di codifica, consente la connessione sicura di un massimo di sei connettori con identico numero di poli |
| 1676860 | HC-CBU   | Perno di codifica femmina per codificare fino a 16 connettori                                                 |
| 1676857 | HC-CST   | Perno di codifica maschio per codificare fino a 16 connettori                                                 |

### Montaggio


|         |          |                                                                                                                                                               |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1775240 | HC-KA-FE | Piedino per montaggio su guida di supporto NS 32, guida di supporto NS 35/7.5 o guida di supporto NS 35/15, inseribile a innesto tra elemento base e laterale |
| 1660083 | HC-VSH   | Vite di bloccaggio per il collegamento di inserti portacontatti ed adattatori montabili su guida DIN                                                          |

### Siglatura

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1050004 | ZB 5 :UNBEDRUCKT | Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,1 x 10,5 mm |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Disegni

#### Diagramma

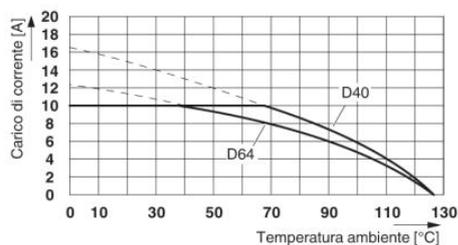

Disegno quotato

---

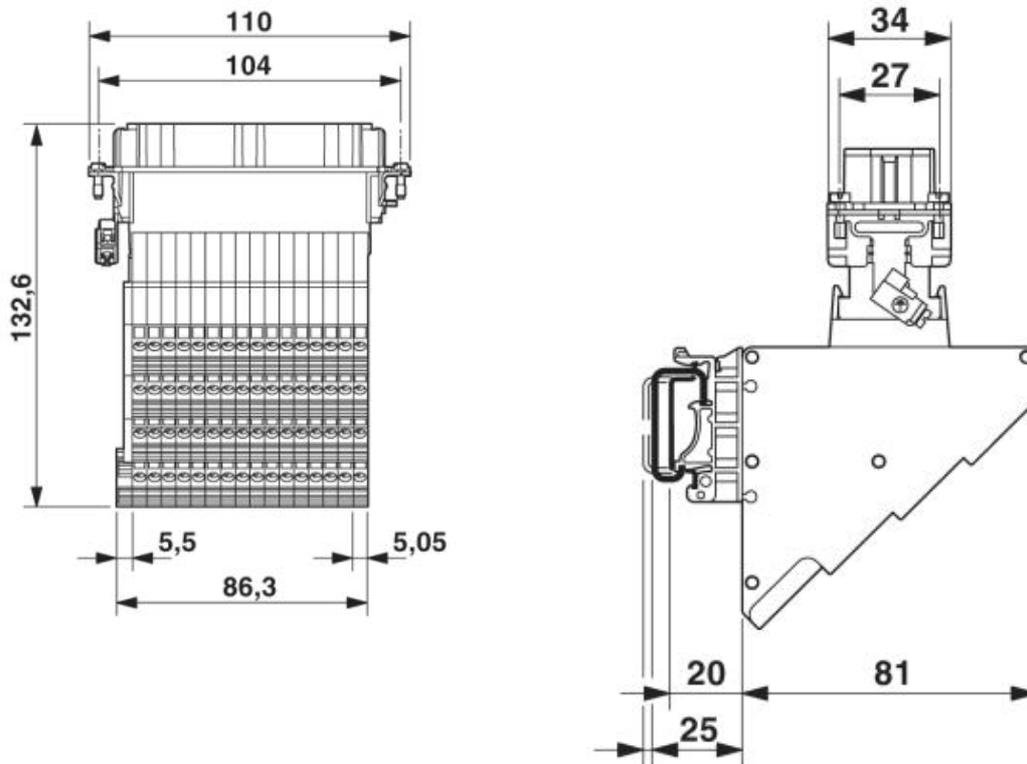

Disegno quotato vista laterale

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.