

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12

Codice articolo: 1553488



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553488>

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 12 poli, M12, montaggio posteriore/a vite con filettatura M12, connessione a saldare diritta

Dati commerciali

EAN	 4 046356 157278
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	10,88 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 21.09.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	1,5 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	12
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (maschio)

Dati generici

Tipo di segnale/categoria	Universale
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

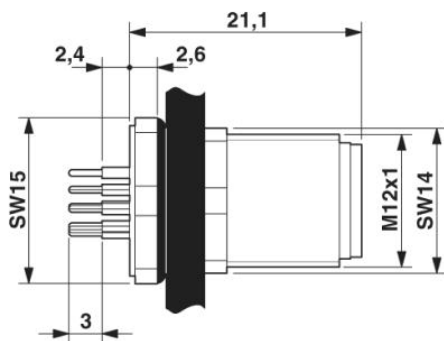

Disegno schema

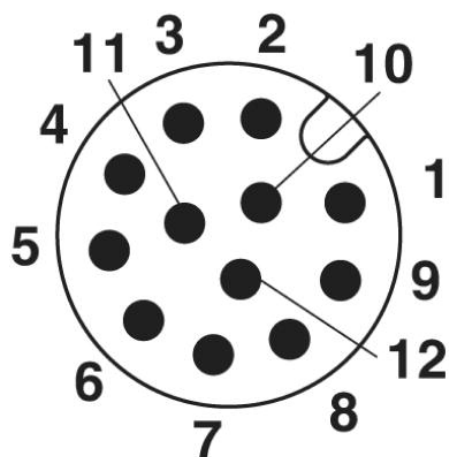

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.