

HC-B 6-TMB-100/O1STM25G-EEE

Codice articolo: 1460363

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1460363>

Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B6, con bloccaggio a baionetta (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 100 mm, con filettatura 1x M25, uscita cavo diritta, senza superficie; guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 02.07.2010



Dati commerciali	
EAN	 4 046356 592628
VPE	10
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	316,90 g

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati generali**

Nota:	per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M
Esecuzione	B6
Altezza	100 mm
Tipo di custodia	Custodia mobile
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a baionetta

Viti di fissaggio	M6
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M25
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Bloccaggio materiale	acciaio inox
Montaggio	Un'eventuale verniciatura con polveri con effetto isolante presente sulla parete del quadro elettrico deve essere rimossa nell'area della guarnizione profilata, in modo da ottenere un'elevata azione schermante.

Omologazioni

Omologazioni
Omologazioni richieste:
Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1690930	HC-B 6-TMB-SD-IP65	Coperchio di protezione HEAVYCON ADVANCE IP65 B6, con bloccaggio a baionetta, con corda di sicurezza, diametro della corda di sicurezza 3 mm
1690516	HC-EMV-KV-M25(9-16,5)	Connessioni a vite EMV fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 7,5 mm, diametro cavo : 9,0 - 16,5 mm, SW 29, connessione a vite: M25
1690639	HC-K-KV-M25(11-17)	Connessioni a vite in plastica fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 11 - 17 mm, SW 29, connessione a vite: M25
1690574	HC-M-KV-M25(11-16)	Connessioni a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 7 mm, diametro cavo : 11 - 16 mm, SW 27, connessione a vite: M25
1646007	HC-M-KV-M25(14-21)	Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 7 mm, diametro cavo : 14 - 21 mm, SW 34, attacco a vite: M25
1584020	HC-M-KV-M25(1ASI)	Connessioni a vite in metallo per un cavo piatto AS-Interface, tipo filettatura M25

1580228	HC-M-KV-M25(1X10/1X11)	Connessione a vite speciale M25, ottone nichelato, guarnizione con foro da 10 mm e 11 mm
---------	------------------------	--

Montaggio


1604641	HC-B-BF	Flangia da incasso per custodia HEAVYCON ADVANCE TMB con bloccaggio a baionetta
1604654	HC-B-BF-SET	Set di flangia da incasso a baionetta, set composto da 2 flange da incasso con 4 viti autofilettanti (Torx®), e 4 rondelle

Utensili

1208911	SF-BIT-HEXB 5-89	Bit di avvitamento, esagonale con testa a sfera, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: Hex 5 x 89 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
1212070	SF-M BH	Cacciavite bit, con mandrino a cambio rapido 1/4", lungh. maniglia 119 mm, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento, adatto per bit secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 / ISO 1173, magnetico


Disegni

Diagramma

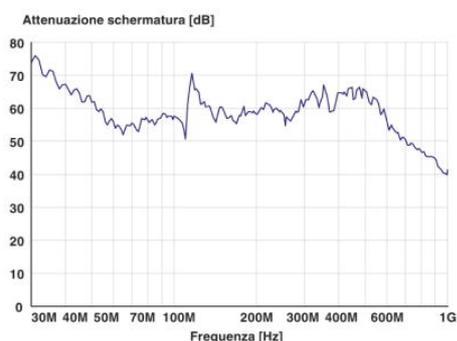


Attenuazione schermatura

Disegno quotato

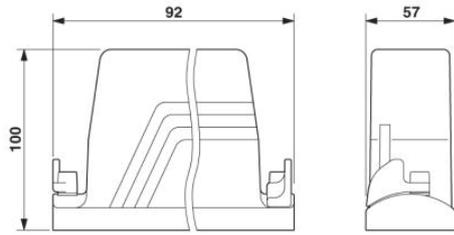

Disegno quotato

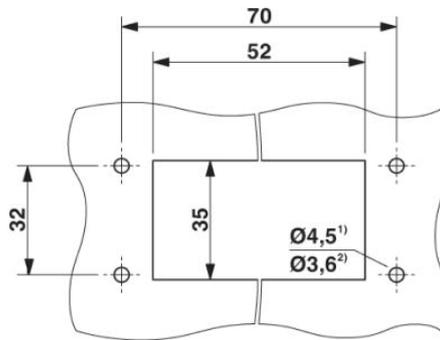

Dima di foratura

¹⁾ per impiego di viti M4

²⁾ per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.